

価格改訂

規格追加  
赤文字表示

INDEXING PLUNGERS -SHORT THREAD TYPE, ALUMINUM KNOB・RESIN KNOB-

# インデックスプランジャ


—ねじ部ショートタイプ アルミノブ・樹脂ノブ—

：値下げ価格  
：新価格  
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：24\_Plungers



Type	ノブ	本体	ピン			スプリング (ロックナット)			
リターンタイプ	材質	材質	表面処理	材質	硬度	表面処理	材質	材質	表面処理
PXSAN PXRAN	A2017 (黒アルマイト)	SUM22	四三酸化鉄皮膜	S45C	50~60HRC (浸炭焼入)	四三酸化鉄皮膜	SUS631J1	—	—
PXSKN PXRKN								SS400	四三酸化鉄皮膜
PXSAS PXRAS		SUS303	—	SUS440C	45~HRC	—		—	—
PXSKS PXRKS								SUS303	—

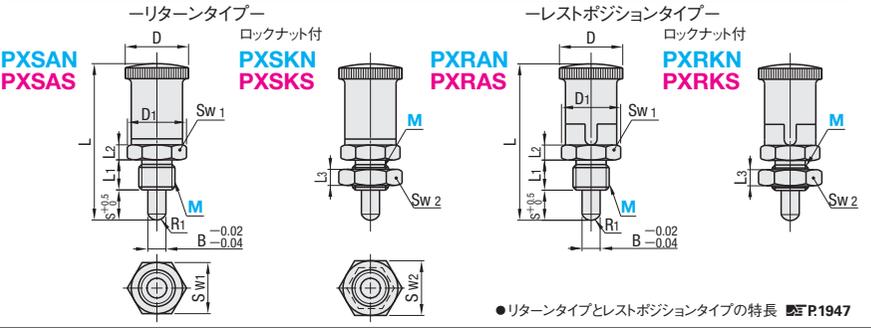

型式		Pitch (細目)	D	D <sub>1</sub>	B	S	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	Sw <sub>1</sub>	Sw <sub>2</sub>	R <sub>1</sub>	荷重 (N)		質量 (g)				
Type	M													min.	max.	PXSAN PXSAS	PXSKN PXSKS	PXRAN PXRAS	PXRKN PXRKS	
(リターンタイプ) (レストポジションタイプ)		12	1.5	21	19.6	6	6	48	10	5	6	17	19	3	6.5	14.5	40	49	43	53
PXSAN PXRAN PXSKN PXRKN PXSAS PXRAS PXSKS PXRKS	16																			




Order 注文例  
型式  
PXSAN16  
PXRKN12

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	15~50
出荷日	通常	51~

 お見積り  
表示数量超はWOSにてご確認ください。




M	¥基準単価							
	PXSAN	PXSKN	PXRAN	PXRKN	PXSAS	PXSKS	PXRAS	PXRKS
12	1,190	1,280	1,450	1,530	1,500	1,800	2,000	2,400
16	1,530	1,620	1,700	1,790	2,000	2,200	2,500	3,000

kgf=N×0.101972



Type	ノブ	本体	ピン			スプリング (ロックナット)			
リターンタイプ	材質	材質	表面処理	材質	硬度	表面処理	材質	材質	表面処理
PXSA PXRA	ナイロン6 (つや消し黒)	SUM22L	四三酸化鉄皮膜	S45C	50~60HRC	四三酸化鉄皮膜	SWP-B	—	—
PXSK PXRK								S45C	四三酸化鉄皮膜

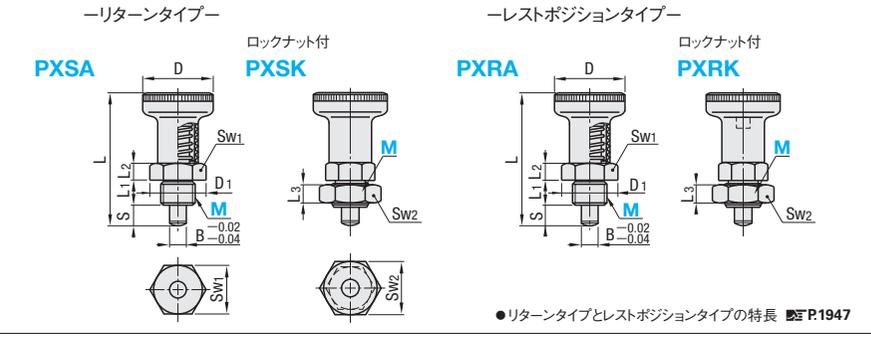

型式		Pitch (細目)	D	D <sub>1</sub>	B	S	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	Sw <sub>1</sub>	Sw <sub>2</sub>	荷重 (N)		質量 (g)				¥基準単価		
Type	M												min.	max.	PXSA PXRA	PXSK PXRK	PXSA	PXSK		PXRA	PXRK
(リターンタイプ) (レストポジションタイプ)		12	1.5	25	19.6	6	6	45	10	5	6	17	18	7	18	35	45	1,430	1,500	1,610	1,670
PXSA PXRA PXSK PXRK	16																				



Order 注文例  
型式  
PXSAN16  
PXRKN12

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	15~50
出荷日	通常	51~

お見積り  
表示数量超はWOSにてご確認ください。

M	¥基準単価							
	PXSA PXRA	PXSK PXRK	PXSA	PXSK	PXRA	PXRK	PXSA	PXSK
12	1,430	1,500	1,610	1,670	1,430	1,500	1,610	1,670
16	1,640	1,810	1,810	1,960	1,640	1,810	1,810	1,960

kgf=N×0.101972