

価格改訂

CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 3.0mm-3.5mm-4.5mm MINIMUM CENTERS -

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ3.0mm・3.5mm・4.5mmシリーズ—

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更


類似品比較ポイント | 交換目安回数:30万回 CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■特長: リセプタクルのストッパ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ3.0mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ3.0mm

RoHS 10

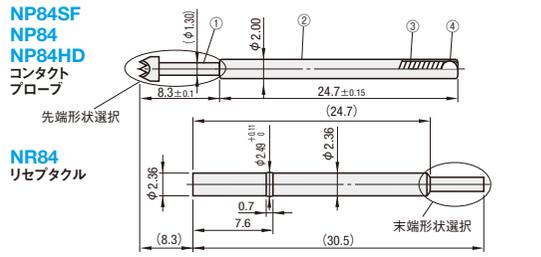

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	表面処理
①	ブラジヤ	C1730B	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	ステンレス	—
④	ボール	SUS	—


② バレル内にグリスを使用しています。

■リセプタクル

番号	材質	表面処理
⑤	洋白	ニッケル下地金メッキ仕上
⑥	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

⑤ リセプタクルはプローブ抜きめ付です。

 ●NP84SF・NP84・NP84HD 先端形状パターン




●NR84 末端形状パターン



■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ3.5mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ3.5mm

RoHS 10

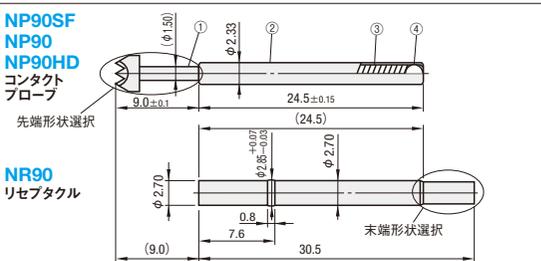

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	表面処理
①	ブラジヤ	C1730B	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上
④	ボール	SUJ	金メッキ仕上


② バレル内にグリスを使用しています。

■リセプタクル

材質	表面処理
洋白	ニッケル下地金メッキ仕上

⑤ リセプタクルはプローブ抜きめ付です。

 ●NP90SF・NP90・NP90HD 先端形状パターン




●NR90 末端形状パターン



■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ4.5mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ4.5mm

RoHS 10

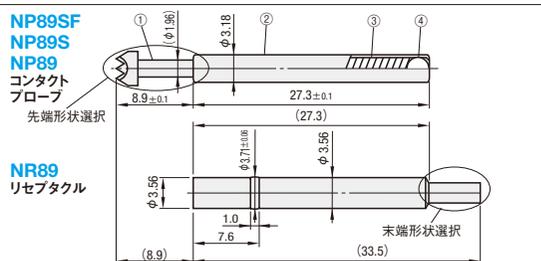

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	表面処理
①	ブラジヤ	C1730B	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	ステンレス	金メッキ仕上
④	ボール	SUJ	金メッキ仕上


② バレル内にグリスを使用しています。

■リセプタクル

材質	表面処理
洋白	ニッケル下地金メッキ仕上

⑤ リセプタクルはプローブ抜きめ付です。

 ●NP89SF・NP89S・NP89 先端形状パターン



●NR89 末端形状パターン



■コンタクトプローブ

型式	取付ピッチ (mm)	7μsスローク	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価		
			初期	2/3ストローク				1~69本	70~99	100~500
NP84SF	3.0mm	6.3mm	10gf	50gf	3A	50mΩ	30万回	490	459	449
NP84			45gf	126gf				490	459	449
NP84HD			77gf	200gf				490	459	449
NP90SF	3.5mm	6.4mm	10gf	50gf	3A	50mΩ	30万回	633	592	577
NP90			40gf	150gf				633	592	577
NP90HD			146gf	250gf				633	592	577
NP89SF	4.5mm	6.4mm	30gf	100gf	3A	50mΩ	30万回	694	653	623
NP89S			84gf	275gf				694	653	623
NP89			170gf	450gf				694	653	623

■リセプタクル

型式	組合せコンタクトプローブ	圧入用取付穴寸法 (参考)	¥基準単価		
			1~69本	70~99	100~500
NR84	NP84SF	2.41~2.46mm	266	245	240
	NP84		266	245	240
	NP84HD		266	245	240
NR90	NP90SF	2.77~2.82mm	306	286	281
	NP90		306	286	281
	NP90HD		306	286	281
NR89	NP89SF	3.58~3.63mm	317	296	276
	NP89S		317	296	276
	NP89		317	296	276

⑦ 取付ピッチの () は先端形状A・Dに適用

⑧ 表示数量超えはお見積り

⑨ 表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル

RoHS 10

型式	リード線色選択	リード線長さ (mm)	リード線	導線	使用リセプタクル	リード線長さ400mm		リード線長さ1000mm	
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
NR84	W (白) BL (赤) BL (青)	400	φ1.0	φ0.08×40本	NR84-C	429	408	388	612
						470	449	429	653
						490	470	449	674
NR90	W (白) BL (赤) BL (青)	1000	φ1.0	φ0.08×40本	NR90-C	429	408	388	612
						470	449	429	653
						490	470	449	674
NR89	W (白) BL (赤) BL (青)	1000	φ1.0	φ0.08×40本	NR89-C	429	408	388	612
						470	449	429	653
						490	470	449	674

Order 注文例

型式: NP84, NR90, NR84, NR90

先端(深溝)形状: B

リード線色: W, BL

リード線長さ: 1000, 400

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

リード線付きリセプタクル

3 日目出荷

在庫品 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

⑩ 3本以上で1明細行当たり¥40円