

LOCATING TOUCH SWITCHES

位置決めスイッチ

 

—円筒タイプ/円筒タイプL型—

CADデータフォルダ名: 30_Sensors



機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2297





MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL (LED付)

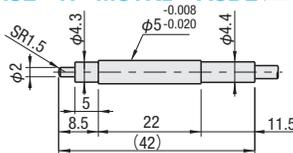



MSTKD-A N-MSTKD-AD (LED付)

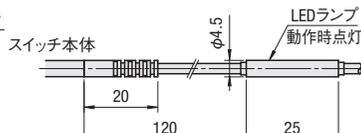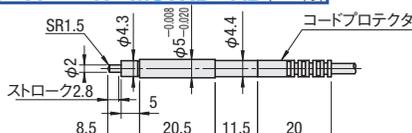

MSTKD-C N-MSTKD-CD (LED付)

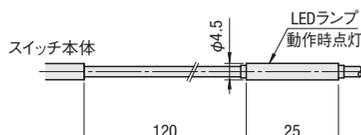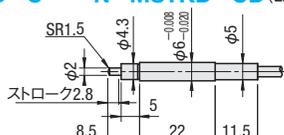


MSTKD-H N-MSTKD-HD (LED付)

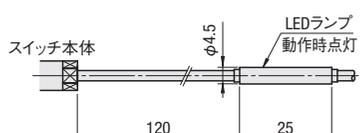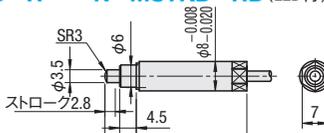

⚠ 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)

⚠ DC24V/10mA以下でお使いください。

- ・配線時の注意は P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

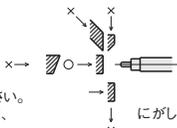

Type	コンタクト部		本体	コード
	材質	硬度		
MSTKD-A N-MSTKD-AD	SUS420	45~50HRC	ABS樹脂	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲半径R7
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL				
MSTKD-C N-MSTKD-CD				
MSTKD-H N-MSTKD-HD				


型式	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	MSTKD-AS・C・H		N-MSTKD-ASD・CD・HD	
					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
					1~9コ	10~20	1~9コ	10~20
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.005)	1	NO (常時開)	3,050	2,890	3,270	3,100
MSTKD-A N-MSTKD-AD					2,990	2,840	3,200	3,040
MSTKD-C N-MSTKD-CD					3,430	3,250	3,640	3,450
MSTKD-H N-MSTKD-HD					3,210	3,040	3,580	3,400

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。


機械的・電氣的仕様、使用上の注意は P2297



N-MSTKG-A (LED付)
N-MSTKG-C (LED付)

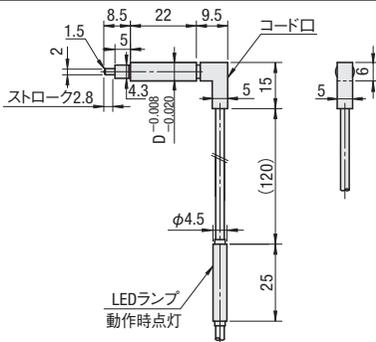

 - ・配線時の注意は P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。
- ・コード口に曲げやひねりの力が加わらない様にご注意ください。



Type	コンタクト部		本体	コード
	材質	硬度		
N-MSTKG-A	SUS420	45~50HRC	ABS樹脂	φ3耐油性2芯コード3m 最小曲半径R7
N-MSTKG-C			SUS303	

型式	D	ストローク	作動点	接触力 N	接点構造	¥基準単価		¥スライド単価	
						1~9コ	10~20	1~9コ	10~20
						N-MSTKG-A	5	2.8	先端から0.3 (繰返精度0.005)
N-MSTKG-C	6								

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

円筒タイプ固定方法例



Order 注文例
型式
MSTKD-C
N-MSTKG-C

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P133

Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。