

RIBS-BRIDGE TYPE-

リブ

-ブリッジタイプ-



☑️カタログ規格外品はこちら P.137

📄CADデータフォルダ名: 32\_Ribs\_and\_Angle\_Plates

■特長: ブリッジ形状の為、配線など干渉物がある際にもご利用頂けます。(使用例参照)

RoHS10

Type	材質	表面処理
ザグリ穴タイプ		
タップ穴タイプ		
RBUSS	一般構造用鋼	—
RBUB		四三酸化鉄皮膜
RBUM		無電解ニッケルメッキ
RBUA	アルミ合金	—
RBUE		白アルマイト
RBUV		黒アルマイト
RBUF		—
RBUE	SUS304	—

■ザグリ穴タイプ

■タップ穴タイプ

型式		A	B	a1	b1	(a2)	(b2)	c1	c2	W
ザグリ穴タイプ (一般構造用鋼) RBUSS RBUB RBUM	タップ穴タイプ	50	50	40	40	26.1	26.1	5	5	19
			80	40	60	29.5	48.4	10	10	
			100	80	30.3	62.6	5	10		
(アルミ合金) RBUE RBUE RBUE RBUE (SUS304) RBUF	(アルミ合金) RBJW	80	80	65	65	51.8	51.8	10	10	22
			100	80	54.2	68.3	10	10		
			100	85	85	71.8	71.8	10	10	
		150	125	75.6	114.6	10	10	22		

Order 注文例

型式 - B

RBUF100 - 150  
RBJW50 - 80

Delivery 出荷日

3 日日出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口
数量	1~9	10~15	16~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常 +3日				


大口 出荷日 +3 日日出荷 数量 20~30

☑️ストーク対応不可

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

A	B	¥基準単価							
		ザグリ穴							タップ穴
		RBUSS	RBUB	RBUM	RBUE	RBUE	RBUE	RBUE	RBJW
50	50	2,480	2,580	2,660	1,420	1,610	1,890	3,400	1,510
	80	2,600	2,830	2,990	1,490	1,700	1,990	3,580	1,600
	100	2,750	3,040	3,250	1,570	1,770	2,040	3,790	1,670
80	80	2,970	3,310	3,580	1,690	1,980	2,380	4,090	1,880
	100	3,360	3,800	4,120	1,910	2,190	2,580	4,630	2,090
100	100	3,890	4,410	4,790	2,200	2,480	2,870	5,360	2,380
	150	4,280	5,020	5,240	2,420	2,710	3,110	5,910	2,610

ex Example 使用例

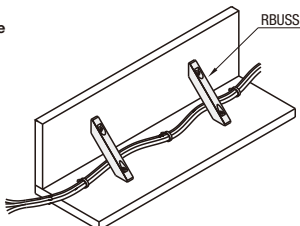

■配線が干渉することなく、取付けることが可能です。

32 リブ・イケール  
溶接ステンレス  
下