

WASHERS -QUENCHED TYPE-

金属ワッシャ

一焼入品 並級/精密級 T寸選択タイプ

価格改訂

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>



◎カタログ規格外品はこちら **P.137**
◎CADデータフォルダ名: 33_Washers



RoHS 10

型式		材質	S表面処理	H硬度
並級	精密級			
WSSBH	WASBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	45~50HRC
WSSMH	WASMH		無電解ニッケルメッキ	
WSSSH	WASSH		SUS440Cまたは13Crステンレス	

- ① S45C相当焼入品は肉厚・長さによって45HRC以下になる場合があります。
- ② ステンレス焼入品(WSSSH・WASSH)は焼入により変色する場合があります。

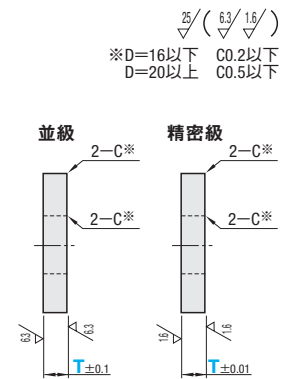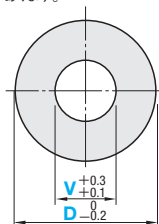

※D=16以下 C0.2以下
D=20以上 C0.5以下

型式 Type	D	V 選択	T 選択	¥基準単価					
				並級			精密級		
				WSSBH	WSSMH	WSSSH	WASBH	WASMH	WASSH
一並級 WSSBH WSSMH WSSSH	4	2	1 2	150	190	240	170	190	250
	5	2 3	1 2						
	6	2 3 4	1 2						
	8	2 3 4 5 6	1 2 3 5						
	10	2 3 4 5 6 8	1 2 3 5	200	220	290	220	270	320
一精密級 WASBH WASMH WASSH	12	3 4 5 6 8 10	1 2 3 5						
	13	4 5 6 8 10	1 2 3 5	230	240	310	230	280	350
	14	4 5 6 8 10	1 2 3 5						
	15	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5						
	16	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5	240	260	360	250	300	390
	20	4 5 6 8 10 12 15 16	2 3 5	260	280	360	300	360	540
	25	6 8 10 12 15 16 20	2 3 5	260	290	380	350	440	630
	30	8 10 12 15 16 20 25	2 3 5	300	340	420	390	520	780
	35	10 12 15 16 20 25	3 5 10	330	430	470	490	670	990
	40	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10	370	530	620	590	820	1,150
50	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10	450	630	690	700	1,090	1,380	
60	15 16 20 25 30	3 5 10	510	750	820	890	1,380	1,470	

Order 注文例

型式 - V - T
WASBH14 - 10 - 5

Delivery 出荷日

●並級
在庫品 翌日出荷 **P.133**
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
	1~19	20~49	50~99	100~200	201~
数量	1~19	20~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	40%	50%	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

●精密級
3 日日出荷

◎注文締切
ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄 **P.134**
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円