

RESIN COLLARS -STANDARD TYPE-


樹脂カラー

標準タイプ

☎カタログ規格外品はこちら ☎P137



寸法選択タイプ	寸法リー指定タイプ	材質	色
CLJJ	FCLJJ	ポリアセタール	白
CLJK	FCLJK		黒
CLJM	FCLJM	MCナイロン スタンダードグレード	青
CLJW	FCLJW		アイボリー
CLJD	FCLJD	MCナイロン 導電性グレード	黒
CLJT	FCLJT		紙系 自然色 布系 自然色
CLJB	FCLJB	ペークライト	白
CLJN	FCLJN	フッ素樹脂	灰
CLJF	FCLJF	PEEK	緑
CLJP	FCLJP	エポキシガラス	
CLJE	FCLJE		

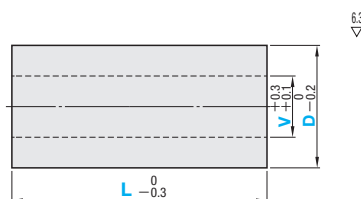

☎材質特性 ☎P173

■寸法選択タイプ

型式 Type	V	D 選択	L 0.5mm 単位	¥基準単価									
				CLJJ CLJK	CLJM CLJW	CLJD	CLJB	CLJN	CLJT	CLJF	CLJP	CLJE	
CLJJ CLJK CLJM CLJW CLJD CLJT CLJB CLJN CLJF CLJP CLJE	2	(4) 5 6 8 10 11 12	(4) →V2のみ	10.0~25.0	200	220	440	180	280	420	590	1,350	420
	3		25.5~30.0	240	260	520	210	410	500	760	1,910	520	
	4	(6) 8 10 11 12 13 14 15 16 20	(6) →V4のみ	10.0~25.0	200	220	440	180	280	420	1,320	2,670	570
	5		25.5~30.0	240	260	520	210	410	500	1,620	4,550	660	
	6	8 10 11 12 13 14 15 16 20 25		10.0~25.0	210	250	500	190	400	480	1,720	3,600	1,400
				25.5~50.0	260	290	610	240	440	580	2,180	6,070	1,640
				10.0~25.0	260	280	570	240	430	530	2,300	4,010	1,820
				25.5~50.0	290	320	660	270	480	630	2,670	6,650	2,040
				50.5~75.0	330	390	790	310	540	740	3,130	8,570	2,240
				75.5~100.0	390	430	870	370	590	830	4,170	11,580	2,580
	10	12 13 14 15 16 20 25 30		10.0~25.0	280	310	650	260	470	620	3,690	8,200	2,390
				25.5~50.0	480	510	770	460	660	740	5,550	12,340	3,590
				50.5~75.0	660	710	860	640	770	820	6,680	14,880	4,330
				75.5~100.0	760	850	970	740	1,010	930	7,640	17,000	4,940
				10.0~25.0	320	360	680	300	540	640	4,240	9,420	2,740
				25.5~50.0	680	720	940	640	940	900	7,760	17,260	5,020
				50.5~75.0	950	1,020	1,120	930	1,120	1,060	10,010	22,310	6,490
				75.5~100.0	1,270	1,420	1,690	1,250	1,690	1,600	13,360	29,740	8,650
				10.0~25.0	310	360	710	290	510	680	4,220	9,350	2,740
				25.5~50.0	520	570	950	500	720	910	6,340	14,070	4,110
				50.5~75.0	710	730	1,010	690	820	950	6,950	15,440	4,500
				75.5~100.0	810	920	1,080	790	1,070	1,030	7,920	17,640	5,140
	12	15 16 20 25 30		10.0~25.0	360	400	720	320	600	690	4,400	9,780	2,860
				25.5~50.0	740	790	1,200	710	1,040	1,150	8,070	17,900	5,230
50.5~75.0				1,050	1,120	1,500	1,020	1,230	1,420	10,420	23,160	6,760	
75.5~100.0				1,400	1,570	1,900	1,370	1,860	1,800	13,860	30,860	8,990	
10.0~25.0				330	390	940	310	540	900	4,020	8,930	2,600	
25.5~50.0				580	610	1,490	550	760	1,410	6,070	13,450	3,910	
50.5~75.0				760	770	1,910	740	860	1,810	7,310	16,230	4,710	
75.5~100.0				850	990	2,460	830	1,150	2,340	8,350	18,540	5,380	
10.0~25.0				390	430	800	360	650	750	4,620	10,270	2,990	
25.5~50.0				810	860	1,320	770	1,140	1,260	8,490	18,830	5,460	
50.5~75.0				1,150	1,230	1,650	1,120	1,350	1,580	10,970	24,340	7,060	
75.5~100.0				1,530	1,720	2,090	1,500	2,040	2,000	14,610	32,430	9,410	
15	20 25 30		10.0~25.0	500	550	1,040	470	850					
			25.5~50.0	1,130	1,200	1,850	1,080	1,590					
			50.5~75.0	1,650	1,780	2,390	1,620	1,950					
			75.5~100.0	2,370	2,640	3,230	2,330	3,160					
			10.0~25.0	390	430	1,050	370	590	990	4,380	9,760	2,820	
			25.5~50.0	660	730	1,820	640	880	1,730	6,600	14,700	4,250	
			50.5~75.0	900	970	2,310	870	1,010	2,200	7,970	17,750	5,130	
			75.5~100.0	950	1,180	2,920	930	1,340	2,780	9,110	20,270	5,860	
			10.0~25.0	420	480	870	400	720	830	5,040	11,220	3,250	
			25.5~50.0	880	950	1,460	850	1,250	1,380	9,240	20,590	5,940	
			50.5~75.0	1,260	1,350	1,820	1,230	1,490	1,730	11,950	26,610	7,680	
			75.5~100.0	1,690	1,890	2,300	1,650	2,250	2,190	15,930	35,470	10,250	
20	30	(25) 30 (25) →V20のみ	10.0~25.0	540	610	1,140	510	940					
			25.5~50.0	1,240	1,320	2,040	1,190	1,750					
			50.5~75.0	1,820	1,950	2,630	1,780	2,150					
			75.5~100.0	2,600	2,910	3,560	2,560	3,480					
			10.0~25.0	470	520	960	430	800	920	5,280	11,760	3,430	
			25.5~50.0	970	1,050	1,600	940	1,380	1,520	9,680	21,560	6,290	
			50.5~75.0	1,390	1,480	2,000	1,350	1,630	1,900	12,520	27,880	8,120	
			75.5~100.0	1,850	2,070	2,520	1,820	2,470	2,400	16,690	37,170	10,820	
			10.0~25.0	600	680	1,250	570	1,030					
			25.5~50.0	1,360	1,460	2,240	1,310	1,930					
			50.5~75.0	2,010	2,140	2,900	1,950	2,370					
			75.5~100.0	2,860	3,210	3,910	2,810	3,820					

☎価格表記の無いものは規格がありません。



Order
注文例

型式 - D - L
CLJJ10 - 16 - 20.0