



RESIN COLLARS -COUNTERBORE TYPE / FEMALE THREAD TYPE-

# 樹脂カラー

—ザグリ穴タイプ/内ねじタイプ—

2日目納期短縮  
出荷


大口対応  
BIG ORDER

◎カタログ規格外品はこちら P.137  
◎CADデータフォルダ名: 33\_Washers



標準タイプ	寸法フリー指定	M材質	色
WZJJ	FWZJJ	ポリアセタール	白
—	FWZJK	ポリアセタール	黒
WZJM	FWZJM	MCナイロン スタンダードグレード	青
—	FWZJW	MCナイロン スタンダードグレード	アイボリー
WZJD	FWZJD	MCナイロン 導電性グレード	黒
—	FWZJT	MCナイロン 導電性グレード	黒
WZJB	FWZJB	ペグライト	紙系 自然色
—	FWZJB	ペグライト	紙系 自然色
—	FWZJF	フッ素樹脂	白
—	FWZJP	PEEK	灰
—	FWZJE	エポキシガラス	緑

◎材質特性 P.173

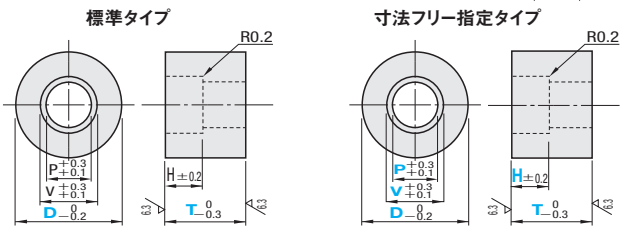

## 標準タイプ

型式	D	T 選択	H	V	P	¥基準単価				
						WZJJ	WZJM	WZJD	WZJB	WZJN
WZJJ	10	6 8	4	6	3.5	180	210	470	160	240
	12	8 10	5	8	4.5	230	250	560	210	350
	14	8 10	6	10	5.5					
WZJM	15	10 12	8	11	6.5	280	330	740	260	450
WZJD	20	10 12 15	8	11	6.5					
WZJB	30	12 15	10	14	9					
WZJN	40	15 20	12	18	11	450	590	1,330	430	760
	50	15 20	12	18	11	520	660	1,480	500	870
	60	15 20	12	18	11	640	710	1,600	620	990

Order 注文例: 型式 - T WZJB15 - 12

Delivery 出荷日: 2 日目出荷

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口
数量	1~19	20~49
値引率	標準単価	5%
出荷日	通常	10%
		15%
		18%
		+5日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## 寸法フリー指定タイプ

型式	D	V 0.5mm単位	P 0.5mm単位	H 0.5mm単位	T 0.5mm単位	¥基準単価								
						FWZJJ	FWZJK	FWZJM	FWZJW	FWZJD	FWZJT	FWZJB	FWZJN	FWZJF
FWZJJ	10.0~20 (0.5mm単位)	5.0~20	3.0~53.0	1.0~48.0	3.0~10.0	500	540	1,350	1,080	410	580	1,140	2,090	1,080
					10.5~20	540	570	1,440	1,160	450	600	1,230	2,250	1,150
					20.5~30	690	720	1,810	1,460	540	760	1,550	3,980	1,370
					30.5~40	730	750	1,880	1,520	560	780	2,100	5,430	1,600
					40.5~50	790	870	2,170	1,740	690	960	2,330	6,070	1,780
FWZJK	10.0~20 (0.5mm単位)	5.0~20	3.0~53.0	1.0~48.0	3.0~10.0	690	760	1,900	1,520	590	930	1,600	2,390	1,130
					10.5~20	810	900	2,250	1,800	670	950	1,890	2,850	1,320
					20.5~30	1,070	1,170	2,930	2,360	950	1,380	2,480	3,830	1,590
					30.5~40	1,100	1,200	3,010	2,420	960	1,420	3,210	5,710	1,950
					40.5~50	1,150	1,230	3,070	2,480	1,130	1,860	3,720	6,640	2,250
FWZJM	21~30 (1mm単位)	5.0~55.0	3.0~53.0	1.0~48.0	3.0~10.0	890	970	2,430	1,780	890	1,500	1,880	3,440	1,410
					10.5~20	1,070	1,170	2,930	2,150	1,030	1,520	2,270	4,210	1,680
					20.5~30	1,320	1,450	3,630	2,650	1,310	2,330	2,780	5,290	2,070
					30.5~40	1,350	1,490	3,740	2,730	1,350	2,340	3,850	7,360	2,520
					40.5~50	1,430	1,560	3,910	2,850	1,420	2,730	4,170	8,010	2,710
FWZJW	21~30 (1mm単位)	5.0~55.0	3.0~53.0	1.0~48.0	3.0~10.0	1,040	1,130	2,840	1,900	1,020	1,980	2,000	4,100	1,590
					10.5~20	1,290	1,430	3,570	2,380	1,280	2,160	2,500	5,230	1,980
					20.5~30	1,560	1,710	4,300	2,870	1,540	2,490	3,020	6,390	2,380
					30.5~40	1,600	1,750	4,380	2,930	1,580	2,770	4,250	9,040	2,900
					40.5~50	1,640	1,800	4,530	3,030	1,630	3,150	4,530	9,690	3,000
FWZJD	31~40 (1mm単位)	5.0~55.0	3.0~53.0	1.0~48.0	3.0~10.0	1,080	1,180	2,970	—	1,060	2,060	—	—	
					10.5~20	1,340	1,460	3,680	—	1,320	2,550	—	—	
					20.5~30	1,610	1,760	4,400	—	1,590	3,070	—	—	
					30.5~40	1,640	1,800	4,530	—	1,630	3,150	—	—	
					40.5~50	1,700	1,870	4,680	—	1,680	3,260	—	—	
FWZJT	41~50 (1mm単位)	5.0~55.0	3.0~53.0	1.0~48.0	3.0~10.0	1,080	1,180	2,970	—	1,060	2,060	—	—	
					10.5~20	1,340	1,460	3,680	—	1,320	2,550	—	—	
					20.5~30	1,610	1,760	4,400	—	1,590	3,070	—	—	
					30.5~40	1,640	1,800	4,530	—	1,630	3,150	—	—	
					40.5~50	1,700	1,870	4,680	—	1,680	3,260	—	—	
FWZJB	51~60 (1mm単位)	5.0~55.0	3.0~53.0	1.0~48.0	3.0~10.0	1,080	1,180	2,970	—	1,060	2,060	—	—	
					10.5~20	1,340	1,460	3,680	—	1,320	2,550	—	—	
					20.5~30	1,610	1,760	4,400	—	1,590	3,070	—	—	
					30.5~40	1,640	1,800	4,530	—	1,630	3,150	—	—	
					40.5~50	1,700	1,870	4,680	—	1,680	3,260	—	—	

加工条件 ◎V≤D-2 ◎P≤V-2 ◎2≤(T-H)≤P×8

◎価格表記の無いものは規格がありません。

Order 注文例: 型式 - D - V - P - H - T  
FWZJJ - D25 - V10.5 - P6.5 - H5.0 - T15.5

Alteration 追加加工: 型式 - D - V - P(PM・PMA) - H - T  
FWZJM - D20 - V16 - P18 - H5 - T15

Delivery 出荷日: 2 日目出荷

◎寸法フリー指定タイプ

◎注文受付  
ストークA早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄  
ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎ストークA早割は1明細行当たり一律200円  
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

◎材質ペグライト・エポキシガラス・フッ素樹脂は適用不可。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
PM (並目)	PMA (細目)	P穴部にタップを追加します。 PM(PMA)≤V-2	タップ径 PM PMA T-H Max 4 0.7 0.5 30 5 0.8 0.5 30 6 1.0 0.75 35 8 1.25 0.75 40
		指定方法 PM4 PをPMに変えて指定	10 1.5 1.0 12 1.75 1.0 16 2.0 1.5 18 — — 20 2.5 —
◎T-Hの加工限界は右表。 タップ径≤D/2			50 4・5・6・8・200 10・12・16・18・20 300

Price 価格

◎寸法フリー指定タイプ

◎数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口
数量	1~19	20~49
値引率	標準単価	5%
		10%
		15%
		18%
		+5日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

樹脂カラー —内ねじタイプ—

Type	M材質	色
CLJTJ	ポリアセタール	白
CLJTK	ポリアセタール	黒
CLJTM	MCナイロン(スタンダードグレード-青色)	青

◎材質特性 P.173

型式	M (×Pitch)	D	L 指定0.5mm単位	¥基準単価	
				CLJTJ	CLJTK
CLJTJ	4 (×0.7)	10.0~20.0 (0.5mm単位)	10.0~25.0	540	550
			25.5~60	880	890
			10.0~25.0 (1mm単位)	820	860
CLJTK	6 (×1.0)	21~30 (1mm単位)	25.5~60	1,480	1,490
			50.5~60	2,020	2,060
			10.0~25.0 (1mm単位)	1,360	1,380
CLJTM	8 (×1.25)	31~40 (1mm単位)	25.5~60	2,150	2,210
			50.5~60	3,080	3,160
			10.0~25.0 (1mm単位)	1,550	1,600
CLJTK	12 (×1.75)	41~50 (1mm単位)	25.5~60	2,180	2,230
			50.5~60	3,190	3,270
			10.0~25.0 (1mm単位)	1,790	1,850
CLJTM	16 (×2.0)	51~60 (1mm単位)	25.5~60	2,440	2,500
			50.5~60	3,500	3,600
			10.0~25.0 (1mm単位)	1,790	1,850

◎D-M≥6 ◎L≤M×3

Order 注文例: 型式 - D - L  
CLJTM10 - D30 - L30

Delivery 出荷日: 2 日目出荷

◎注文受付  
ストークA早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄  
ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎ストークA早割は1明細行当たり一律200円  
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

◎数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口
数量	1~9	10~29
値引率	標準単価	5%
		10%
		15%
		18%
		+5日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。