

規格追加
赤文字表示

RESIN COLLARS-ONE END STEPPED TYPE-

樹脂カラー
ーガイド付タイプ2日目納期短縮
出荷

①カタログ規格外品はこちら P.137



②CADデータフォルダ名: 33_Washers



Type	材質
CLJGJ	ポリアセタール 白
CLJGK	ポリアセタール 黒
CLJGM	MCナイロン (スタンダードグレード-青色)

③材質特性 P.173

RoHS10

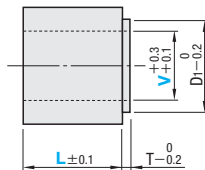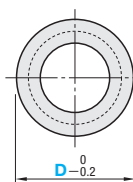

型式 Type	D	V	L 0.5mm単位	D1	T	¥基準単価									
						CLJGJ・CLJGK					CLJGM				
						L2~10	L10.5~20	L20.5~30	L30.5~40	L40.5~50	L2~10	L10.5~20	L20.5~30	L30.5~40	L40.5~50
CLJGJ CLJGK CLJGM	8	3	2~30	5	1	230	270	320	—	—	240	290	340	—	—
		4		6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5		7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	4		5		250	290	340	—	—	260	310	350	—	—
		5		6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6		7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	4		8	1.5	280	320	350	—	—	300	330	370	—	—
		5		9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6		10		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	4	5~40	7		320	360	420	490	—	340	420	460	530	—
		5		8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6		9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	8		11	2	340	390	440	510	—	360	440	480	550	—
		9		12		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10		13		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16	5		8		360	430	460	530	—	380	460	500	570	—
		6		9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8		11		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20	10	10~50	13	2	400	480	530	580	680	430	500	550	620	700
		12		16		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		13		17		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	8		11		440	520	610	670	820	470	550	620	730	820
		10		13		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		12		16		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	15		21	2	480	570	690	800	940	530	620	710	820	950
		16		22		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20		25		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Order
注文例型式 - V - L
CLJGJ15 - 8 - 20Price
価格

■数量スライド価格(①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1~9	10~29	30~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日

2 日目出荷

 
③注文締切
④ストークA早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄
⑤ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

⑥P.134

⑦ストークA早割は1明細行当たり一律200円
⑧ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円


Alteration
追加加工型式 - V - L - (VKC・MC・WMC・TC)
CLJGM20 - 10 - 25 - TC5

⑨3 日目出荷 ⑩ストーク不可

Alterations	内径公差変更	止めネジ穴追加加工 (1ヶ所 2ヶ所)	T寸法変更									
												
Code	VKC	MC・WMC	TC									
Spec.	内径公差を$+0.1$に変更します。 指定方法 VKC ①D-V≥ 6	D部にタップ(並目)を追加加工します。 指定方法 MC3 WMC5 ①片肉(D-V)/2条件は下表になります。 ②$L\geq MC\cdot WMC\times 3$ ③$V\geq MC\cdot WMC+1$ ④$(D-V)/2\leq MC\cdot WMC\times 2$ ⑤MC・WMC=下表より選択 <table><tr><th>MC・WMC</th><th>(D-V)/2</th></tr><tr><td>3・4</td><td>3以上</td></tr><tr><td>5・6・8</td><td>5以上</td></tr><tr><td>10・12</td><td>8以上</td></tr></table>	MC・WMC	(D-V)/2	3・4	3以上	5・6・8	5以上	10・12	8以上	T寸法を変更します。 指定方法 TC3 指定範囲 0.5~10mm (0.5mm単位指定)	
MC・WMC	(D-V)/2											
3・4	3以上											
5・6・8	5以上											
10・12	8以上											
¥/1Code	100	<table><tr><th>タップ径</th><th>MC</th><th>WMC</th></tr><tr><td>3・4・5・6</td><td>100</td><td>150</td></tr><tr><td>8・10・12</td><td>200</td><td>200</td></tr></table>	タップ径	MC	WMC	3・4・5・6	100	150	8・10・12	200	200	100
タップ径	MC	WMC										
3・4・5・6	100	150										
8・10・12	200	200										

Example
使用例

ベアリングの内輪押さえ

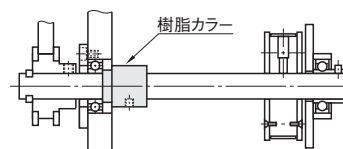33
カラー・シム
ワッシャ