

**新商品**

CROSS RECESSED HEX UPSET SCREW WITH WASHERS

# 座金組込み十字穴付アップセットボルト


— 単品販売 —

CADデータフォルダ名: 34\_Screws

- 特長
- ・六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落しません。
  - ・座金を入れる手間がなく、作業効率を上げることが可能です。



RoHS10

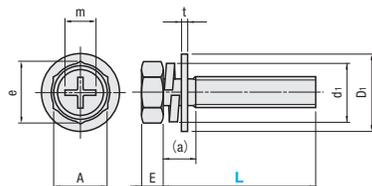

M×P 並目	ボルト本体							ばね座金		平座金	
	E	公差	A	公差	e	m (参考)	十字穴 番号	(a) 最大	d1 (最大)	D1	t
3×0.5	2.0		5.5		6.40	3.5		3.0	5.5	8.0	0.5
4×0.7	2.8	±0.1	7.0	0	8.10	4.0	2	4.4	7.0	10.0	0.8
5×0.8	3.5		8.0	-0.2	9.20	4.8		5.4	8.5	12.0	1.0
6×1.0	4.0	±0.15	10.0		11.50	6.2		6.9	11.5	13.0	1.0
8×1.25	5.5		13.0	0	15.00	7.2	3	8.4	14.5	18.0	1.6
10×1.5	7.0	±0.2	17.0	-0.25	19.60	9.3	4	10.4	17.5	22.0	1.6

ボルト	材質: SUS304相当 ねじ JIS 0209 (6g)
座金	ばね座金 JIS B1251 平座金 JIS B1256

- ① (a) は、ボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
- ② 締付工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
- ③ ステンレスなので耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近くの塩分環境下での使用には適しません。

型式	¥基準単価	¥スライド単価	
Type	M-L	1~19本	20~500本
3-5	5	40	30
	6	40	30
	8	40	30
	10	40	30
	12	40	30
	14	40	30
	15	40	30
	16	40	30
	20	40	30
	4-6	6	50
8		50	40
10		50	40
12		50	40
14		50	40
15		50	40
16		50	40
18		50	40
20		50	40
25		50	40
5-8	8	60	50
	10	60	50
	12	60	50
	14	60	50
	15	60	50
	16	60	50
	18	60	50
	20	60	50
	22	60	50
	25	60	50
30	60	50	
35	60	50	
40	60	50	
45	60	50	
50	60	50	

USETS

型式	¥基準単価	¥スライド単価	
Type	M-L	1~19本	20~500本
6-8	8	140	110
	10	140	110
	12	140	110
	14	140	110
	15	140	110
	16	140	110
	18	140	110
	20	140	110
	22	140	110
	25	140	110
8-12	30	140	110
	35	140	110
	40	140	110
	45	140	110
	50	140	110
	55	140	110
	60	140	110
	65	140	110
	70	140	110
	75	140	110
10-20	80	140	110
	85	140	110
	90	140	110
	100	140	110
	12	150	120
	14	150	120
	15	150	120
	16	150	120
	18	150	120
	20	150	120
25	150	120	
30	150	120	
35	150	120	
40	150	120	
45	150	120	
50	150	120	
20	230	200	
25	230	200	
30	230	200	
35	230	200	
40	230	200	
45	230	200	
50	230	200	

USETS



Order  
注文例

型式

USETS4-10  
USETS5-12



Delivery  
出荷日



在庫品 翌日出荷 P.133

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

⑤表示数量超えはWOSにてご確認ください。