

SCREWS FOR COVER

# カバーボルト

—全長指定タイプ—



CADデータフォルダ名: 34\_Screws


■長納期大口割(ストーク)ご利用で最大45%割引を実現しました。

■全長指定  
六角穴付タイプ



RoHS10

Type	材質	表面処理	強度区分
FGUTM	SCM435	無電解ニッケルメッキ	8.8相当
FGUTS	SUS304相当	—	A2-70相当

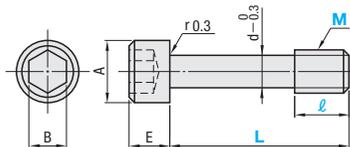


■全長指定  
ローレット付タイプ



RoHS10

Type	材質
FRNCS	SUS303

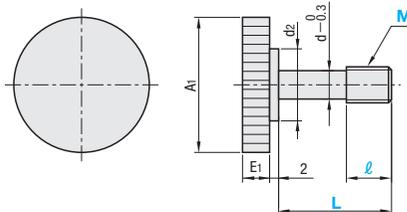


■全長指定  
ボタンボルトタイプ



RoHS10

Type	材質	強度区分
FCBBS	SUS304相当	A2-50相当

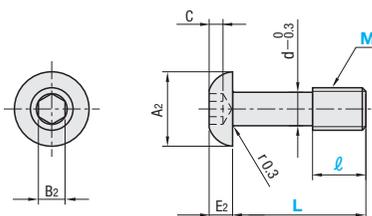

34  
ねじ・座金  
ナット

型式	指定1mm単位							¥基準単価				
	Type	M	ℓ			L			ℓ・L 加工条件	FGUTM	FGUTS	FRNCS
FGUTM FGUTS FRNCS FCBBS	3	2~18	4~16	5~20	4~20	6~20	6~25	ℓ ≤ L ⊙		420	430	490
	4	3~18	4~16	5~25	6~20	6~20	6~30		400	410	580	460
	5	3~23	5~20	5~25	8~25	8~25	8~30		410	420	810	470
	6	4~28	8~20	8~30	8~30	8~25	8~35		410	420	900	480
	8	5~38	10~20	10~45	8~40	10~25	10~50		430	440	1,190	500

⊙ℓ=Lの時、首下に不完全ねじ部(Max.2ピッチ分)ができます。

M	A	A1	A2	E	E1	E2 (最大)	B	B2	C (最小)	d	d2
3	5.5	12	5.5	3	2.5	1.6	2.5	2	1.04	2.2	6
4	7	16	7.5	4	3.5	2.2	3	2.5	1.3	3	8
5	8.5	20	9.5	5	4	2.7	4	3	1.56	3.9	10
6	10	24	10.5	6	5	3.3	5	4	2.08	4.5	12
8	13	30	14	8	6	4.4	6	5	2.6	6.3	16

Order  
注文例

型式 - ℓ - L  
FRNCS6 - 8 - 20

Delivery  
出荷日

●FGUTM  
3 日目出荷 5 日目出荷

Price  
価格

■数量スライド価格 (⊙1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応						個別対応
	小口			大口			大口
数量	1~19	20~24	25~29	30~50	51~300	301~	大口
値引率	5%			10%	18%	20%	お見積り
出荷日	通常					+4日	

長納期大口割(ストーク)	
数量	301~500
値引率	~45%
出荷日	WOS

⊙ストークについては、P.135をご確認ください。ご利用の方はWOSにてご確認ください。