

規格追加
赤文字表示

HEXAGON SOCKET SET SCREWS -CUP POINT TYPE-


六角穴付止めねじ

—くぼみ先・箱販売—

CADデータフォルダ名: 34_Screws



Type	材質	硬度	表面処理
BOX-MSSK	SCM435	45HRC~	四三酸化鉄皮膜
BOX-MSSU	SUS304相当	—	—

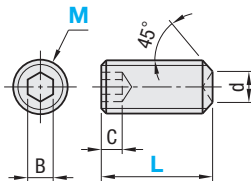

M×P (並目)	B	C (最小)	d (最大)
2 × 0.4	0.9	0.8	1
2.5 × 0.45	1.3	1.2	1.2
2.6 × 0.45	1.3	1.2	1.2
3 × 0.5	1.5	1.2	1.4
4 × 0.7	2	1.5	2
5 × 0.8	2.5	2	2.5
6 × 1	3	2	3
8 × 1.25	4	3	5
10 × 1.5	5	4	6
12 × 1.75	6	4.8	8

● 単品販売もごします。☎ P.247

● ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。Order
注文例

型式

BOX - MSSK5 - 5
BOX - MSSU2 - 3Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

☎ P.133

● ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

● 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ 社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価 1〜10箱		箱入数
Type	M—L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX —MSSK	2—2	8.3	8,300	1,000本 /箱
	3			
	4	6.0	6,000	
	5			
	6	6.5	6,500	
	2.5—3			
	4	4.6	4,600	
	5			
	6	5.2	5,200	
	2.6—3			
	4	4.6	4,600	
	5			
	6	5.2	5,200	
	3—3			
	4	2.9	2,900	
	5			
	6			
	8			
	10	3.2	3,200	
4—4			1,000本 /箱	
5	2.9	2,900		
6				
8				
10	3.1	3,100		
5—5				
6	2.9	2,900		
8				
10	3.1	3,100		

型式		¥基準単価 1~10箱		箱入数
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX -MSSK	6— 5	4.0	4,000	1,000本 /箱
	6			
	8	3.0	3,000	
	10			
	12	4.0	4,000	
	15	5.0	5,000	
	16	6.0	6,000	
	20	7.0	7,000	
	25	8.0	4,000	500本/箱
	8— 6	6.0	6,000	1,000本/箱
	8			500本 /箱
	10	7.0	3,500	
	12			
	15			
	16	8.0	4,000	
	20			
	25	11.3	4,500	400本/箱
	30	14.0	2,800	200本/箱
	10—12	8.0	4,000	500本 /箱
	15	10.6	5,300	300本/箱
	20	11.7	3,500	200本 /箱
25	15.0	3,000	200本 /箱	
30	16.5	3,300	200本 /箱	
12—15	17.5	3,500	200本 /箱	
20	18.0	3,600		
25	22.0	4,400		
	30	25.0	2,500	100本/箱

34
ねじ・
座金
ナット