

HEXAGON SOCKET SCREWS -SOFT TYPE / CAP SCREW TYPE- / SET PIECES


六角穴付止ねじ/セットピース

—ソフトタイプ/ボルトタイプ—

CADデータフォルダ名: 34_Screws



Type	材質 ねじ部	S表面処理	材質 ヘッド
SBPP	SCM435	四三酸化鉄皮膜	ポリアセタール(白)
SBCP			快削黄銅(C3604BD)
SBCT			ウレタン(ショアA70・黒)
SBPPS	SUS304相当	—	ポリアセタール(白)
SBCPS			快削黄銅(C3604BD)
SBCTS			ウレタン(ショアA70・黒)

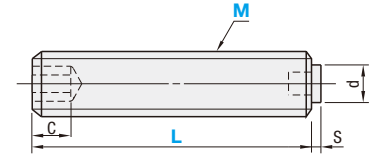

型式		L										S	d	B	C		
Type	M(並目)	①()寸法はSBPP, SBCPのみ適用。													(最小)		
SBPP	SBCP	3	5	6	8	10	12	16	20			0.5	1.5	1.5	2.0		
SBPPS	SBCPS	4		6	8	10	12	16	20			1	2	2	2.5		
SBPP	SBCP	5			8	10	12	16	20	25		1	3	2.5	3.0		
SBPPS	SBCPS	6			8	10	12	16	20	25	30	40	50	1	4	3	3.5
		8			10	12	16	20	25	30	40	50	(60)	2	6	4	5.0
SBCT		10			12	16	20	25	30	40	50	(60)	(80)	2	8	5	6.0
SBCTS		12			16	20	25	30	40	50	(60)	(80)	(100)	2	10	6	8.0

M(並目)	¥基準単価					
	SBPP	SBCP	SBCT	SBPPS	SBCPS	SBCTS
3	220	195	—	230	210	—
4	182	169	—	200	195	—
5	182	169	340	200	195	370
6	195	182	360	220	205	420
8	221	195	390	235	220	440
10	260	234	400	285	260	490
12	300	286	420	320	310	830

Order 注文例: 型式 SBPP10 - L 50

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 ☑ P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (☑) 円未満切り捨て P.133

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~5	6~49	50~99	100~500
値引率	基準単価	5%	10%	40%

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

34
ねじ・座金
ナット



Type	材質 ねじ部	S表面処理	材質 ヘッド
CBPP	SCM435	四三酸化鉄皮膜	ポリアセタール(白)
CBPC			快削黄銅(C3604BD)
CBPPS	SUS304相当	—	ポリアセタール(白)
CBCPS			快削黄銅(C3604BD)

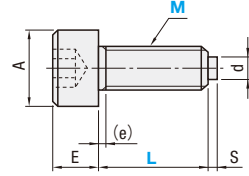

型式	M(並目)	L	A	E	S	d	B	(e)	CBPP		CBPC		CBPPS		CBCPS	
									¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
CBPP (樹脂ヘッド)	3	10 15 20	5.5	3	0.5	1.5	2.5	0.5	220	132	195	117	230	136	210	130
CBPPS	4	10 15 20	7	4	1	2	3	0.6	182	109	169	101	200	125	195	118
CBPC (真鍮ヘッド)	5	15 20 30	8.5	5	1	3	4	0.6	182	109	169	101	200	125	195	118
CBCPS	6	15 20 30	10	6	1	4	5	0.7	195	117	182	109	220	130	205	125
	8	20 30 40	13	8	2	6	6	1.0	221	132	195	117	235	140	220	130



SEPN
SEPNs (薄型)

(1/パック50個入り)

PACK-SEPN
PACK-SEPNs

2-C, t, d-0.3

材質 C3604BD

EX Example 使用例

☑シャフトの固定にご利用ください。

型式	適用M	d	t		C	¥基準単価 1~100 (単品)		PACK-SEPN・PACK-SEPNs	
			SEPN	SEPNs		SEPN・SEPNs	¥基準単価	¥スライド単価	
SEPN	*3	2.2	2.0	0.5	※0.2	70	1,030 (¥20/個)	463 (¥9/個)	
SEPNs	*4	3.0	2.5	80		1,130 (¥22/個)	513 (¥10/個)		
PACK-SEPN (1/パック50個入り)	*5	3.9	3.0	100		1,550 (¥30/個)	775 (¥15/個)		
	*6	4.7	3.5	120		1,850 (¥36/個)	925 (¥18/個)		
PACK-SEPNs (1/パック50個入り)	8	6.4	4.5	—	0.3	140	2,160 (¥42/個)	1,080 (¥21/個)	
	10	8.2	5.5	—					
	12	9.9	6.5	—					

EX Example 使用例

☑セットスクリュー、止めねじで締付たときの相手材のキズ防止にご利用ください。

☑*SEPNsはM3~6のみになります。☑SEPNsはC<0.1となります。☑*PACK-SEPNsはM3~6のみになります。
☑PACK-SEPN・PACK-SEPNsをご注文の際はパック数をご指定ください。数量1のご注文で1パック(50個入り)が納入されます。

Order 注文例: 型式 CBPP3-10 SEPNs PACK-SEPN4

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 ☑ P.133

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~500	501~	通常
出荷日	通常	通常	お見積り

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~100	101~	通常
出荷日	通常	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。