

RESIN HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS / RESIN SCREWS

# 六角穴付樹脂ボルト/樹脂ボルト

—ローレット無タイプ—


—低頭/極低頭タイプ・パック販売—

CADデータフォルダ名: 34\_Screws

■ローレット無タイプ



Type	材質
PPSBL	PPS(ポリフェニレンサルファイド) 非ガラス繊維
PEKBL	PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

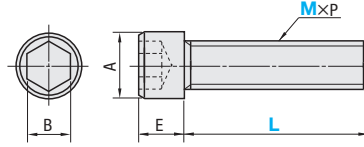

◎ボルト頭のローレットはありません。そのため安価となります。

型式 Type	M-L	M×P	A	E	B	PPSBL			PEKBL		
						¥基準単価	¥スライド単価		¥基準単価	¥スライド単価	
						1~19本	20~49	50~100	1~19本	20~49	50~100
PPSBL PEKBL	5-10	5×0.8	8.5	5	4	55	52	42	—	—	—
	15					78	60	45	115	90	75
	20					90	65	47	130	95	80
	25					115	75	53	145	105	90
	30					155	80	57	185	115	95
6-15	6×1.0	10	6	5	115	75	55	185	115	95	
20					160	82	60	195	125	110	



Order  
注文例

型式

PPSBL5-20



Delivery  
出荷日



在庫品

翌日出荷 〓P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■低頭タイプ(パック販売)



■極低頭タイプ(パック販売)



◎1/パック20本入り



RoHS10

Type	材質
低頭六角穴付ボルト	極低頭ボルト
PACK-RENS	PACK-RENE
PACK-PPSS	PACK-PPSE
PACK-PEKST	PACK-PEKE

RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)  
PPS(ポリフェニレンサルファイド)  
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

低頭六角穴付ボルト

極低頭ボルト

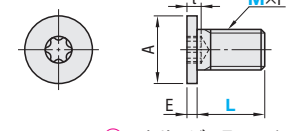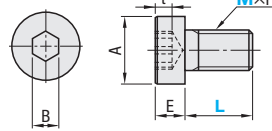

◎ヘキサロビュラチ 〓P.230

型式 Type	M-L	M×P	A	E	B	t	PACK-RENS		PACK-PPSS		PACK-PEKST		型式 Type	M-L	M×P	A	E	ヘキサロビュラチ 穴番号	t	PACK-RENE		PACK-PPSE		PACK-PEKE	
							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価								¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
PACK-RENS PACK-PPSS PACK-PEKST	3-6	3×0.5	5.5	2	2	1.5	640	580	980	840	1,160	990	PACK-RENE PACK-PPSE PACK-PEKE	3-6	3×0.5	6	1.3	8	1.3	760	690	1,040	890	1,280	1,090
	8						700	630	1,000	850	1,160	990								820	740	1,060	910	1,280	1,090
	10						760	690	1,020	870	1,220	1,040								860	780	1,080	920	1,380	1,180
PACK-RENS PACK-PPSS PACK-PEKST	4-6	4×0.7	7	2.8	2.5	2.3	760	690	1,140	970	1,640	1,320	PACK-RENE PACK-PPSE PACK-PEKE	4-6	4×0.7	8	1.5	10	1.5	860	780	1,200	1,020	1,680	1,350
	8						820	740	1,160	990	1,660	1,330								920	830	1,240	1,060	1,720	1,380
	10						820	740	1,200	1,020	1,700	1,360								920	830	1,280	1,090	1,780	1,430
PACK-RENS PACK-PPSS PACK-PEKST	5-8	5×0.8	8.5	3.5	3	2.7	860	780	1,460	1,320	2,160	1,840	PACK-RENE PACK-PPSE PACK-PEKE	5-8	5×0.8	9	1.5	15	1.5	980	890	1,340	1,140	1,880	1,510
	10						860	780	1,540	1,390	2,240	1,910								980	890	1,660	1,500	2,400	2,040
	12						920	830	1,640	1,480	2,420	2,060								980	890	1,760	1,590	2,600	2,210
PACK-RENS PACK-PPSS PACK-PEKST	6-10	6×1.0	10	4	4	3	940	850	2,260	2,150	3,300	2,970	PACK-RENE PACK-PPSE PACK-PEKE	6-10	6×1.0	10	1.5	20	1.5	1,040	940	2,460	2,340	3,600	3,240
	12						1,040	940	2,360	2,250	3,340	3,010								1,160	1,050	2,600	2,470	3,640	3,280
	16						1,040	940	2,480	2,360	3,460	3,120								1,160	1,050	2,740	2,610	3,680	3,320



Order  
注文例

型式

PACK-RENS 3-6

◎1/パック20本入りです



Delivery  
出荷日



在庫品

翌日出荷 〓P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■機械的性質(参考)

	引張破断荷重 N											ねじり破断トルク N・m										
	RENB	PPSB	PEKB	PPSBL	PEKBL	PACK-RENS	PACK-PPSS	PACK-PEKST	PACK-RENE	PACK-PPSE	PACK-PEKE	RENB	PPSB	PEKB	PPSBL	PEKBL	PACK-RENS	PACK-PPSS	PACK-PEKST	PACK-RENE	PACK-PPSE	PACK-PEKE
M3	635	570	430	—	—	740	447	370	365	265	317	0.39	0.36	0.3	—	—	0.31	0.243	0.15	0.2	0.143	0.15
M4	1470	980	765	—	—	1325	725	730	697	447	624	0.79	0.71	0.64	—	—	0.62	0.436	0.54	0.62	0.285	0.5
M5	2450	1570	1230	836	1208	2050	990	1170	1065	579	1146	1.77	1.42	1.28	0.78	0.8	1.2	0.986	1.11	0.66	0.636	1.09
M6	3140	2250	1670	1580	1835	2798	1747	1666	1604	889	1455	2.94	2.11	2.26	1.86	1.96	2.15	1.496	1.72	1.09	0.876	1.71
M8	5100	3720	3090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M10	6900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M12	8700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎表中の数値は参考値であり保証値ではありません。 ◎推奨締付トルクはねじり破断トルク×50%になります。締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。

◎使用環境によって機械的性質は変化します。事前に使用状態でのテストをお勧めいたします。

34  
ねじ・  
座金