

**新商品**

RESIN INCH SCREWS


# 樹脂インチボルト

—六角ボルト/六角穴付ボルト(キャップボルト)/ナベ小ねじ—




Type			材質
PACK-PEKH (六角ボルト)	—	—	PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
—	PACK-PEGB (六角穴付ボルト)	PACK-PEGP (ナベ小ねじ)	PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) GF30
—	—	PACK-RENP (ナベ小ねじ)	RENY (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)


PACK-PEKH (六角ボルト)

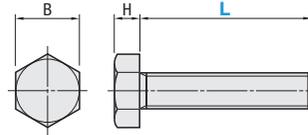

PACK-RENP/PACK-PEGP (ナベ小ねじ)

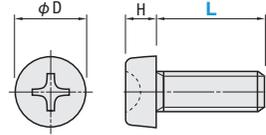

PACK-PEGB (六角穴付ボルト)

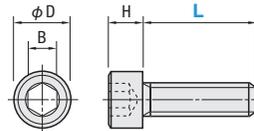

- ① 外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。
- ② 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化します。
- ③ ロット、各種条件により若干変色することがあります。

①1パック100本入りです。 RoHS10

③4  
ナ  
ット  
座  
金

## ■六角ボルト

Type	型式 呼び径—山数×L (inch)	B (inch)	H (inch)	¥基準単価 ¥スライド単価	
				1~2 パック	3~100 パック
PACK-PEKH	1/4- 20X3/8	0.438	11/64	43,400	39,100
	20X1/2			47,400	42,700
	20X5/8			50,000	45,000
	20X3/4			53,400	48,100
	20X7/8			56,700	51,100
	20X1			58,400	52,600
	20X1-1/4			60,000	54,000
	20X1-1/2			63,400	57,100

## ■六角穴付ボルト

Type	型式 呼び径—山数×L (inch)	B (inch)	D (inch)	H (inch)	¥基準単価 ¥スライド単価	
					1~2 パック	3~100 パック
PACK-PEGB	4- 40X1/4	3/32	0.183	0.112	10,000	9,000
	40X5/16				10,400	9,400
	40X3/8				10,700	9,700
	40X1/2				11,000	9,900
	40X5/8				14,700	13,300
	40X3/4				18,400	16,600
	40X7/8				24,700	22,300
	40X1				26,400	23,800
	6- 32X1/4				13,000	11,700
	32X5/16				13,400	12,100
	32X3/8				13,700	12,400
	32X1/2				14,000	12,600
	32X5/8				18,000	16,200
	32X3/4				19,000	17,100
	32X7/8				25,400	22,900
32X1	27,400	24,700				

## ■ナベ小ねじ (RENY)

Type	型式 呼び径—山数×L (inch)	D (inch)	H (inch)	¥基準単価 ¥スライド単価	
				1~2 パック	3~100 パック
PACK-RENP	4- 40X1/4	0.219	0.080	3,200	2,900
	40X5/16			3,300	3,000
	40X3/8			3,400	3,100
	40X1/2			3,800	3,500
	40X5/8			4,000	3,600
	40X3/4			4,100	3,700
	40X7/8			4,200	3,800
	40X1			4,300	3,900
	6- 32X1/4			3,500	3,200
	32X5/16			3,600	3,300
	32X3/8			3,600	3,300
	32X1/2			4,200	3,800
	32X5/8			4,400	4,000
	32X3/4			4,800	4,400
	32X7/8			4,900	4,500
32X1	5,100	4,600			

## ■ナベ小ねじ (PEEK-GF30)

Type	型式 呼び径—山数×L (inch)	D (inch)	H (inch)	¥基準単価 ¥スライド単価	
				1~2 パック	3~100 パック
PACK-PEGP	4- 40X1/4	0.219	0.080	9,000	8,100
	40X5/16			9,400	8,500
	40X3/8			9,700	8,800
	40X1/2			10,400	9,400
	40X5/8			13,000	11,700
	40X3/4			13,700	12,400
	40X7/8			18,400	16,600
	40X1			19,000	17,100
	6- 32X1/4			11,400	10,300
	32X5/16			11,700	10,600
	32X3/8			12,400	11,200
	32X1/2			12,700	11,500
	32X5/8			16,000	14,400
	32X3/4			17,000	15,300
	32X7/8			22,000	19,800
32X1	22,700	20,500			



Order  
注文例

型式

PACK-PEKH1/4-20X3/8  
PACK-PEGB6-32X1/4  
PACK-RENP4-40X1/4  
PACK-PEGP6-32X1/4



Delivery  
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~5	大口 6~
出荷日	通常	お見積