

価格改訂

TRIANGULAR STICKERS MARK STICKERS

三角ステッカー/マークステッカー

□: 値下げ価格
 □: 新価格
 □: スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 35_Misc


三角ステッカー



RoHS10

1パック10枚入りです。材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80℃

LRS LRM

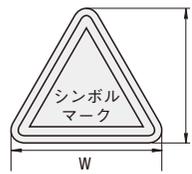

素材構成

- ラミネート(上面保護)PETフィルム16μ
- 印刷面
- ベースフィルム(乳白)PET50μ
- 銀蒸着
- 接着剤(アクリル系二液型)
- 剥離紙(のり面保護)160μ

総厚約280μ

LRS LRM

呼び	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	IEC	BS
01	02	03	04	05	06	07	
BS	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	
08	09	10	11	12	13		

放射線注意 破裂注意 刺激性・有害性注意 腐食注意 毒物注意 強磁性注意

感電注意 一般注意 回転物注意 挟まれ注意 発火注意 高温注意 レーザー注意

表記の規格名は図柄のみに規定されています。

ISO: International Organization for Standardization/国際標準化機構
 IEC: International Electrotechnical Commission/国際電気標準会議
 B S: British Standard/イギリス規格協会
 E N: European Standard/ヨーロッパ規格 (HP掲載)

型式	Type	呼び	W	H	¥基準単価			¥スライド単価		
					1パック	2~4パック	5~50パック	1パック	2~4パック	5~50パック
LRS		01~	31	28	820	799	789			
LRM			52	47	1,750	1,698	1,677			

貼付上のご注意

- 貼付する場所ではできるだけ平坦なところを選んでください。
- 貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
- 正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で濡らしてください。
- 剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

素材特性 (PETフィルムの特長)

耐熱性: 100℃×7日間 — 変化なし
 耐油性: ギア油中72時間 — 変化なし
 耐候性: ウェザーメータ400時間 — 変化なし
 変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。

35
小物部品
マグネット

マークステッカー



RoHS10

1パック10枚入りです。材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80℃

LRUS LRUM



LRDS LRDM



素材構成

- ラミネート(上面保護)PETフィルム16μ
- 印刷面
- ベースフィルム(乳白)PET50μ
- 銀蒸着
- 接着剤(アクリル系二液型)
- 剥離紙(のり面保護)160μ

総厚約280μ

LRUS LRUM

呼び	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	警告	注意	危険	WARNING	CAUTION	DANGER	作業靴着用	手袋着用	保護帽着用

LRDS LRDM

呼び	01	02	03	04	05	06
	立入禁止	火気厳禁	アース線を接続せよ	プラグをコンセントから抜く	はさまれ注意	指つめ注意

貼付上のご注意

- 貼付する場所ではできるだけ平坦なところを選んでください。
- 貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
- 正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で濡らしてください。
- 剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

素材特性 (PETフィルムの特長)

耐熱性: 100℃×7日間 — 変化なし
 耐油性: ギア油中72時間 — 変化なし
 耐候性: ウェザーメータ400時間 — 変化なし
 変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。

型式	Type	呼び	A	B	W	F	G	¥基準単価			¥スライド単価		
								1パック	2~4パック	5~9パック	1パック	2~4パック	5~9パック
LRUS LRDS		01~	40	50	36	36	10	820	799	789			
LRUM LRDM			80	100	72	72	20	1,960	1,908	1,882			

Order 注文例

型式

LRM-05
LRDS-01

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

2-318