


RODS

ロッド

—材質ステンレス・アルミ・黄銅・純チタン2種—

☎カタログ規格外品はこちら ☎P.137



RoHS10

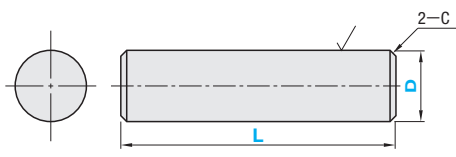
ロッド		材質
外径選択タイプ	外径フリータイプ	
RDOF	—	SUS303
RDOS	FRDOS	SUS304
RDOH	—	SUS316
RDOA	—	A2017
RDOK	—	A5056
RD52A	—	A5052
RDOG	—	C3604-LCD (カドミウム低減黄銅)
RDOT	—	純チタン2種

■C寸法

以上	以下	C
D3	D16	0.5以下
D17	D80	1.0

■L寸公差

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8



■ロッド(外径選択タイプ)

型式 Type	D	L
		指定1mm単位
RDOF RDOS RDOH RDOA RDOK RD52A (D5~12・15~20) RDOG RDOT (D3~6)	3	10~250
	4	
	5	
	6	10~500
	8	
	10	
	12	10~750
	13	
	15	
	16	10~900
18		
20		
25	20~1000	
30		
50		30~1000
60		
80		



Order
注文例

■ロッド(外径選択タイプ)

型式 - L
RDOA15 - 700

■ロッド(外径フリータイプ)

型式 - D - L
FRDOS - D11 - L113



Delivery
出荷日

●RDOF30以下・RDOS30以下・RDOH・RDOA・RDOK・RDOG・RD52A

2 日日出荷

●RDOF50以上・RDOS50以上

3 日日出荷

●2日目・3日共通

☎注文締切
☎ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 ☎P.134
☎ストークA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

☎ストークA早割は1明細行当たり一律300円
☎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●RDOT・FRDOS

5 日日出荷

☎注文締切
☎ストークB 3日日出荷 300円/1本 PM 8:00迄 ☎P.134

☎3本以上で1明細行当たり一律810円



Alteration
追加工

 
 
型式 - L - (MC・WMC)
RDOF20 - 535 - MC8

■ロッド(外径フリータイプ)

型式	D	L
	指定1mm単位	指定1mm単位
FRDOS	6~10	10~500
	11~15	10~750
	16~17	10~900
	18~30	20~1000

■外径公差

D	型式			
	RDOF RDOS	FRDOS RDOH RDOT	RDOA	RDOK RD52A RDOG
3	0 -0.1	0 -0.1	±0.1	±0.1
4				
5				
6				
8				
10				
12			±0.3	
13				
15				
16				
18				
20	±0.4			
25				
30				
50				
60				
80	0 -0.2	—	—	—

Alterations	片端タップ追加工	両端タップ追加工																															
																																	
Code	MC	WMC																															
Spec.	片端にタップを追加します。 [指定方法] MC8 ☎6≤D≤30 ☎L≤M×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加します。 [指定方法] WMC12 ☎6≤D≤30 ☎L≤M×4の場合、タップ貫通になります。																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr><th>D</th><th>MC(選択範囲)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>6・7</td><td>3</td></tr> <tr><td>8・9</td><td>3・4</td></tr> <tr><td>10・11</td><td>3・4・5</td></tr> <tr><td>12~14</td><td>3・4・5・6</td></tr> <tr><td>15~19</td><td>3・4・5・6・8</td></tr> <tr><td>20~24</td><td>3・4・5・6・8・10・12</td></tr> <tr><td>25~30</td><td>3・4・5・6・8・10・12・16</td></tr> </tbody> </table> <p>☎L≤M×4の場合、タップ下穴が貫通することがあります。</p>	D	MC(選択範囲)	6・7	3	8・9	3・4	10・11	3・4・5	12~14	3・4・5・6	15~19	3・4・5・6・8	20~24	3・4・5・6・8・10・12	25~30	3・4・5・6・8・10・12・16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr><th>D</th><th>WMC(選択範囲)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>6・7</td><td>3</td></tr> <tr><td>8・9</td><td>3・4</td></tr> <tr><td>10・11</td><td>3・4・5</td></tr> <tr><td>12~14</td><td>3・4・5・6</td></tr> <tr><td>15~19</td><td>3・4・5・6・8</td></tr> <tr><td>20~24</td><td>3・4・5・6・8・10・12</td></tr> <tr><td>25~30</td><td>3・4・5・6・8・10・12・16</td></tr> </tbody> </table>	D	WMC(選択範囲)	6・7	3	8・9	3・4	10・11	3・4・5	12~14	3・4・5・6	15~19	3・4・5・6・8	20~24	3・4・5・6・8・10・12	25~30
D	MC(選択範囲)																																
6・7	3																																
8・9	3・4																																
10・11	3・4・5																																
12~14	3・4・5・6																																
15~19	3・4・5・6・8																																
20~24	3・4・5・6・8・10・12																																
25~30	3・4・5・6・8・10・12・16																																
D	WMC(選択範囲)																																
6・7	3																																
8・9	3・4																																
10・11	3・4・5																																
12~14	3・4・5・6																																
15~19	3・4・5・6・8																																
20~24	3・4・5・6・8・10・12																																
25~30	3・4・5・6・8・10・12・16																																
¥/1Code	200 (RDOTのみ600)	400 (RDOTのみ1,200)																															