



TENSION SPRINGS HOOKS
引張りばね/フック
 -ロング中荷重タイプ-


- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 37_Springs



■引張りばね
 -ロング中荷重-

Type	M材質
LWS	SWP-A
LUS	SUS304-WPB

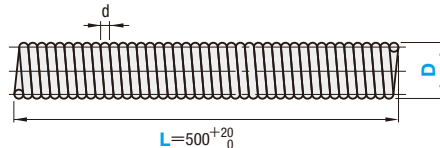


型式		ばね定数 N/mm	線径 dmm	初張力 N	最大 たわみ %	適用 フック	¥基準単価	
Type	D-L						LWS	LUS
LWS LUS	5-500	0.020	0.6	1.57	50	HBFK□5	1,370	1,760
	6-500	0.050	0.8	3.53		HBFK□6		
	8-500	0.060	1.0	4.9		HBFK□8	1,570	1,960
	10-500	0.075	1.2	5.49		HBFK□10		
	12-500	0.190	1.6	14.71		HBFK□12		
LWS	14-500	0.210	1.8	16.67		HBFK□14	1,960	-
	16-500	0.230	2.0	19.61		HBFK□16	2,150	
	18-500	0.340	2.3	27.46		HBFK□18		

荷重 (kgf) = 荷重N×0.101972



■フック

Type	M材質	S表面処理
HBFKN	SPCC	四三酸化鉄皮膜
HBFKS	SUS304	-

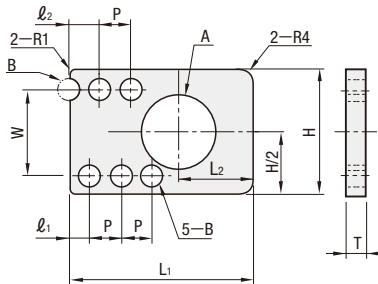

型式		W	A	B	P	L1	L2	H	T	l1	l2	¥基準単価	
Type	No.											HBFKN	HBFKS
HBFKN HBFKS	5	4.1	5	1.0	2.0	24	6	10	1.0	1.0	2.0	110	350
	6	4.9											
	8	6.6	6	1.5	2.6	26	7	15		1.5	2.8	125	400
	10	8.4											
	12	9.9	7	2.2	3.2	30	7.5	18		2.0	3.6	140	500
	14	12.2											
	16	14.0	9	2.5	4.0	34	8.5	22	2.5	4.5	160	580	
	18	15.7											2.9

ⓈLWS・LUSのD寸法と同じNo.のサイズを組合せてご使用ください。



Order 注文例
 型式
 LWS10 - 500
 HBFKN10



Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.133
 Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。




■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~24	25~34	35~100	101~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

 ■使用方法



ばねの全長を自由に切断し使用することができます。
 引張りばね用フックHBFKNの5個の穴にはねを挿入して使用してください。
 自由に全長を切断することができますが、有効L1の最大たわみ50%を超えない
 範囲でご利用ください。
 ばね定数は $\frac{L}{L_1}$ 倍になります。