

RUBBER BUMPERS

SPONGES BUMPERS

ゴムクッション/スポンジクッション

■フリー指定のゴムクッション・スポンジクッションを3日目出荷いたします。
■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

☑カタログ規格外品はこちら P.137


■ゴムクッション

☑穴あきタイプの肉厚 (D-V)/2は以下で制限があります。図中の表(肉厚の条件)をご参照ください。またV2の時L≤30となります。
*RBXU・RBCXU・RBXS・RBCXS・RBXA・RBCXA・RBXF・RBCXFはL≤30

穴あきタイプ	穴無タイプ	材質	硬度	色
RBXN	RBCXN	ニトリルゴム (NBR)	ショアA70	黒
RBXC	RBCXC	クロロブレンゴム (CR)	ショアA65	黒
RBXU	RBCXU	低弾性ゴム(ハネナイト®GP-35LE)	ショアA35	黒
RBXS	RBCXS	シリコンゴム (SI)	ショアA70	ライトグレー
RBXA	RBCXA	シリコンゴム (SI)	ショアA50	乳白色
RBXF	RBCXF	かっ素ゴム (FPM)	ショアA80	黒

D公差		V公差		肉厚の条件	
D	公差	V	公差	L	V
6~40	±0.5	30以下	±0.5	L≤30	V≤D-6
41~60	±0.6	31~50	±0.7	L>30	V≤D-10

☑公差は温度23℃±2、湿度40~80%時とします。

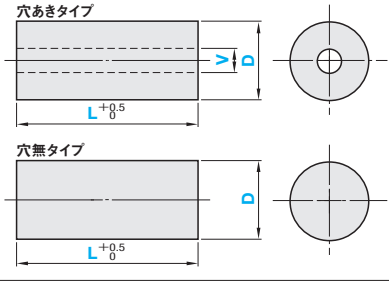

型式	指定1mm単位			Y基準単価									
	D	L	V (穴あきタイプ)	RBXN・RBCXN	RBXC	RBCXC	RBXU	RBCXU	RBXS	RBCXS	RBXA	RBCXA	RBXF
穴あきタイプ	6~15	10~50*	2~9	280	360	580	800	1,030	560	760	1,740	1,110	1,580
穴無タイプ	16~30		4~24	470	520	770	1,090	1,330	950	1,150	2,330	1,920	2,330
	31~45		8~35	700	910	1,440	1,520	1,810	1,320	1,690	3,660	2,960	4,370
	46~60		10~50	1,090	1,350	1,980	2,440	2,970	1,850	2,440	5,440	4,800	6,640

☑数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

☑表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例: 型式 - D - L - V
RBXS - D28 - L30 - V12

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

☑注文価格: ストックA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.134


☑3本以上で1明細行当たり一律810円

■スポンジクッション

☑硬度は、板材としては発泡したときの代表値であり保証値ではありません。
☑外径は真円ではない場合があります。ローラーとしての使用はできません。

タイプ	穴あきタイプ	穴無タイプ	材質	硬度	色
L寸固定タイプ	ASGC	CXGC	クロロブレンゴムスポンジ	アスカーC33	黒
	ASGP	CXGP	EPDMスポンジ	アスカーC30	黒
	ASGA	CXGA	シリコンゴムスポンジ	アスカーC31	オレンジ
L寸指定タイプ	FASGC	FCXGC	クロロブレンゴムスポンジ	アスカーC33	黒
	FASGP	FCXGP	EPDMスポンジ	アスカーC30	黒
	FASGA	FCXGA	シリコンゴムスポンジ	アスカーC31	オレンジ

D公差		V公差		L公差	
D	公差	V	公差	L	公差
8~15	±1.1	7・8.5	±0.8	10~250	±2.0
20・25	±1.9	10・13	±1.0	500	±3.0
30・40	±3.2	16	±1.1		
50	±4.0				

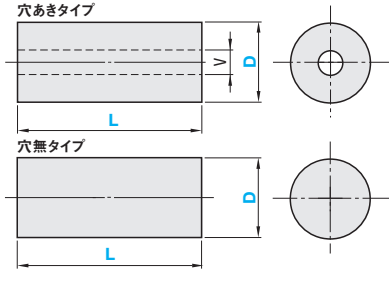

■L寸固定タイプ

型式	Type	D	L 選択												V
			10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200		
穴あきタイプ	ASGC (クロロブレン)	10	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	
	ASGP (EPDM)	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	
	ASGA (シリコン)	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	
穴無タイプ	CXGC (クロロブレン)	30	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	500	
	CXGP (EPDM)	40	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	500	
	CXGA (シリコン)	50	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	500	
穴あきタイプ	ASGA (シリコン)	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	
	ASGP (EPDM)	10	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	
	ASGA (シリコン)	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	
穴無タイプ	CXGA (シリコン)	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	
	CXGP (EPDM)	25	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	
	CXGA (シリコン)	30	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	500	

☑D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。

■L寸指定タイプ

型式	Type	D	L 指定1mm単位			V	Y基準単価						
			10~20	21~40	41~60		61~80	81~100	101~150	151~200			
穴あきタイプ	FASGC (クロロブレン)	8	—	270	300	330	330	360	420	510			
	FASGP (EPDM)	10	—	270	330	330	360	390	450	510			
	FASGP (EPDM)	15	—	270	270	300	330	330	420	450			
	FASGP (EPDM)	20	8.5	330	360	390	420	450	540	600			
	FASGP (EPDM)	25	10	330	390	420	450	510	600	690			
	FASGP (EPDM)	30	13	420	450	510	570	630	750	870			
穴あきタイプ	FASGA (シリコン)	8	—	420	450	510	540	600	720	810			
	FASGA (シリコン)	10	—	540	600	690	750	810	990	1150			
	FASGA (シリコン)	15	—	360	390	450	480	510	630	720			
	FASGA (シリコン)	20	8.5	480	540	600	660	720	870	990			
	FASGA (シリコン)	25	10	510	570	660	750	980	1,060	1,240			
	FASGA (シリコン)	30	13	660	750	870	990	1,090	1,360	1,600			
穴無タイプ	FASGA (シリコン)	40	—	750	930	1,030	1,120	1,210	1,600	1,780			

☑D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。

Order 注文例: 型式 - L
CXGC10 - 40
FASGP30 - 185

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

☑注文価格: ストックA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.134

☑3本以上で1明細行当たり一律810円

☑数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~19	20~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

☑表示数量を超えはWOSにてご確認ください。