

BUMPERS WITH METALIC WASHER

金属ワッシャ付クッション


ーウレタン・制電性ポリウレタン・ゴムー

☉カタログ規格外品はこちら **P.137**

■金属ワッシャとウレタン・ゴムを焼きつけたミスミオリジナル商品です。
 ■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくは**P.431**参照。



L寸固定タイプ	L寸指定タイプ	ウレタン・ゴム			ワッシャ	
		M材質	色	H硬度	M材質	
AYSK	AYFS	エーテル系 ポリウレタン	黒	ショアA95	SUS304	
AYHK	AYFH					ショアA90
AYMK	AYFM					ショアA70
AYLK	AYFL	エステル系 ポリウレタン	黒	ショアA50	SUS304	
—	AYFY			ショアA30		
—	AYFHE			ショアA90		
—	AYFME	制電性 ポリウレタン	グレー	ショアA70	SUS304	
—	AYFLE			ショアA50		
—	RBFN			ニトリルゴム(NBR)		黒
—	RBFU	低弾性ゴム(ハネナイト®)	黒	ショアA57		
—	RBFS	シリコンゴム(SI)	ライトグレー	ショアA70		
—	RBFF	ふっ素ゴム(FPM)	黒	ショアA70		

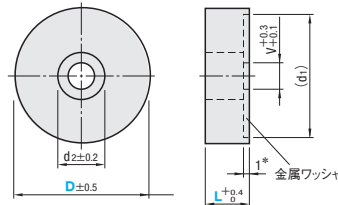

*RBF□は、ワッシャ厚2mmです。

■制電性ウレタン特性値

体積固有抵抗率	2.1×10 ⁹ Ω・cm
表面抵抗率	4.0×10 ⁹ Ω

(試験条件：温度30℃湿度60%)

☉上記以外の特性は同じ硬度のウレタンと同等です。

☉ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。

■L寸固定タイプ(ウレタン)

型式 Type	D	L 選択	(M) 適用ボルト	(d1)	d2	V	¥基準単価						
							L10	L15	L20	L25	L30	L40	L50
AYSK (×1.1) AYHK (×1.0) AYMK (×1.1) AYLK (×1.1) ()素材係数	12	10	M3	11	6	3	230	—	—	—	—	—	—
	15	10 15 20	M4	14	8	4	240	240	250	—	—	—	—
	20	10 15 20 25	M5	19	9.5	5	240	250	250	300	—	—	—
	25	10 15 20 25 30	M6	24	11	6	240	250	250	300	350	—	—
	30	15 20 25 30 40	M8	29	14	8	—	290	290	300	350	420	—
40	25 30 40 50	M10	39	17	10	—	—	—	440	470	620	800	

■L寸指定タイプ(ウレタン)

型式 Type	D	L 指定1mm単位	(M) 適用ボルト	(d1)	d2	V	¥基準単価		
							L5~40	L41~60	L61~80
AYFS (×1.1) AYFH (×1.0) AYFM (×1.1) AYFL (×1.0) AYFY (×1.3) AYFHE (×1.2) AYFME (×1.2) AYFLE (×1.4) ()素材係数	12	5~80	M3	11	6	3	710	860	940
	15		M4	14	8	4	710	860	940
	20		M5	19	9.5	5	780	910	1,020
	25		M6	24	11	6	860	990	1,100
	30		M8	29	14	8	990	1,100	1,230
40	M10	39	17	10	1,410	1,640	1,880		

☉この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。

(1円単位は切り捨て)

(例) **AYFHE30 - 30** のとき (基準単価) × (素材係数) = 990 × 1.2 = 1,188 → 商品単価 1,180円

■L寸指定タイプ(ゴム)

型式 Type	D	L 指定1mm単位	(M) 適用ボルト	(d1)	d2	V	¥基準単価			
							RBFN	RBFU	RBFS	RBFF
RBFN RBFU RBFS RBFF	15	5~30	M4	14	8	4	770	1,280	820	990
	20		M5	19	9.5	5	830	1,480	920	1,280
	25		M6	24	11	6	850	1,710	920	1,380
	30		M8	29	14	8	1,000	1,790	1,080	2,380



Order
注文例

型式	—	L
AYSK12	—	10
AYFY25	—	52



Delivery
出荷日

●L寸固定タイプ
3 日日出荷

●L寸指定タイプ
5 日日出荷

☉注文締切
 急 ストック T 当日出荷 600円/1本 正午迄
 ストック A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 **P.134**

☉注文締切
 急 ストック B 3日日出荷 300円/1本 PM 8:00迄 **P.134**

☉ストックAは3本以上で1明細行当たり一律810円

☉3本以上で1明細行当たり一律810円



Price
価格

■数量スライド価格 (☉1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	大口
数量	1~49	50~74	75~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

☉表示数量超えはWOSにてご確認ください。