



URETHANE SHEETS

ウレタンシート
—正方形・帯状タイプ—

- 機械的強度に優れたウレタンシートを1日目出荷で提供。
- フリー指定タイプ・穴加工タイプはP.457をご参照ください。④ウレタンパッキン加工品は⑤P.497参照、ウレタンロックは⑥P.466参照
- 57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくは⑦P.431参照。



RoHS10

タイプ	Type		材質	硬度	色
	シール無	シール付			
正方形タイプ 帯状タイプ	UTSN	UTSNA	エーテル系 ポリウレタン	ショアA95	自然色
	UTHN	UTHNA			
	UTM	UTMA			
	UTL	UTLA			
帯状タイプ 寸法指定 穴加工タイプ	UTSNB	UTSNBA	エーテル系 ポリウレタン	ショアA95	自然色
	UTHNB	UTHNBA			
	UTMB	UTMBA			
	UTLB	UTLBA			

■精度基準




T公差		A・L公差	
T	公差	A・L	公差
1~4	±0.3	200以下	±0.5
5~10	±0.4	201~300	±1.0
15~30	±0.5	301~400	±1.2
		401~500	±1.5

④L寸公差は寸法指定タイプのみ適用



④特性⑦P.433

■A寸固定タイプ

  正方形タイプ

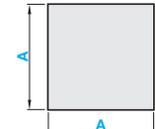


帯状タイプ

  

■寸法指定タイプ

帯状タイプ

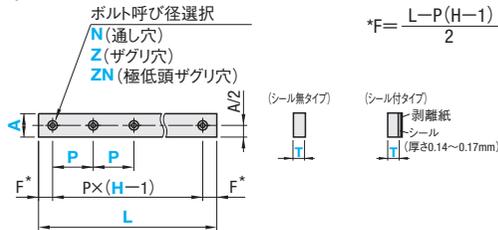

- ④シール付タイプは自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。
- ④シールの耐熱温度は80℃です。

$$*F = \frac{L - P(H - 1)}{2}$$

■正方形タイプ

型式		T	A 選択
Type	Type		
シール無 UTSN	シール付 UTSNA (ショアA95)	(0.5)	100K
		1	
		2	
		3	
UTHN	UTHNA (ショアA90)	4	300
		5	
		6	
		8	
UTM	UTMA (ショアA70)	10	500
		15	
		20	
UTL	UTLA (ショアA50)	25	500
		30	
		30	

■帯状タイプ

型式		T	A 選択
Type	Type		
シール無 UTSN	シール付 UTSNA (ショアA95)	(0.5)	3
		1	
		2	
		3	
UTHN	UTHNA (ショアA90)	4	10
		5	
		6	
		8	
UTM	UTMA (ショアA70)	10	20
		15	
		20	
UTL	UTLA (ショアA50)	25	30
		30	
		30	

■穴加工詳細

N (通し穴)	ボルト 呼び径	穴径						
		3	4	5	6	8	10	
Z (ザグリ穴)	ボルト 呼び径	d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
		d1	6.5	8	9.5	11	14	—
		h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	—
ZN (極低頭 ザグリ穴)	ボルト 呼び径	d	3.5	4.5	5.5	6.5	—	
		d1	7	9	10	11	—	
		h	1.5	2	2.5	2.5	—	

④ZNは極低頭六角穴付ボルトに適合します。

- ④T(0.5)はUTHN・UTHNAのみです。
- ④100KのA寸は100mmです。

- ④T(0.5)はUTHN・UTHNAのみです。
- ④長さは500mmになります。

■帯状タイプ 寸法指定 穴加工タイプ

型式	T	A	L	P	H (穴数)	ボルト穴呼び径指定			
						N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	ZN(ザグリ穴極低頭ボルト)	
シール無 UTSNB UTHNB UTMB UTLB	シール付 UTSNBA UTHNBA UTMBA UTLBA	1	10~100	25~500	P≥9	2~10	—	—	—
		2					—	—	—
		3					3	—	—
		4					4	—	—
		5					5	—	—
		6					6	—	—
		8					8	—	—
		10					10	—	—
		15					15	—	—
		15					15	—	—

$$④ \frac{L - P(H - 1)}{2} \geq d1 / 2 + 2$$



●A寸固定タイプ
型式 — A
UTHN8 — 300

●帯状タイプ寸法指定穴加工タイプ

型式 — A — L — P — H — ボルト呼び径
UTSNB5 — 25 — 500 — 60 — H5 — Z3



1 日目出荷
④ストークT 当日出荷 600円/1本 ④注文欄
④1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。④穴加工タイプにはストークTは適用されません。



■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Alteration 追加加工 型式 — A — L — P — H — ボルト呼び径 — (XC・YC)
UTSNB5 — 80 — 500 — 60 — H5 — Z3 — YC50

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	XC	XC=指定1mm単位 ④5≤XC≤486 ④d(d1)/2+2≤XC≤L-[P×(H-1)]-d(d1)-2	400
	YC	YC=指定1mm単位 ④5≤YC≤86 ④d(d1)/2+2≤YC≤A-(H-1)-d(d1)-2	400