

規格追加
赤文字表示

CHLOROPRENE RUBBER-RUBBER SHEETS


クロロプレンゴムシート

①カタログ規格外品はこちら P.137

■クロロプレンゴムは、機械的強度が高く、耐アルカリ性能に優れた素材です。

■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

②ゴムパッキング加工品はP.499参照、ゴムブロックはP.466参照

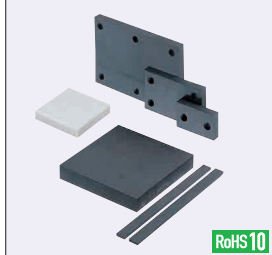

RoHS10

A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		材質	硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付			
RBCM	RBCMA	RBCMF	RBCMFA	クロロプレンゴム (CR)	ショアA65	黒
RBCW	RBCWA	RBCWF	RBCWFA	クロロプレンゴム (CR)	ショアA60	白

③シールの厚さは0.14～0.2mmです。④接着力データはP.482 (ADTR) 参照

⑤特性P.433

⑥シール付タイプは自重で粘着テープをはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂く、ボルト止めと併用してお使いください。

⑦ゴムの特性として、経年や保管場所によって黄変します。

特に白ゴムは黒ゴムと比較して黄変が目立ってしまう点をご了承の上ご利用ください。


■精度基準

T公差		A・B公差	
T	公差	A・B	公差
0.5	±0.2	200以下	±0.5
1～3	±0.3	201～300	±1.0
4～5	±0.4	301～500	±1.5
6～10	±0.6	501～1000	±5.0
15～30	+2.0 -0.5		

穴加工詳細

N (通し穴)	Z (ザグリ穴)	d1					
		3	4	5	6	8	10
d		3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
d1		6.5	8	9.5	11	14	17.5
h		3.5	4.5	5.5	6.5	9	11


⑧加工条件 a≥5 b≥2.5

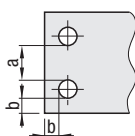


■A寸固定-正方形タイプ




■A寸固定-帯状タイプ

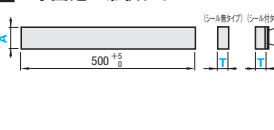

■A・B寸指定-標準タイプ

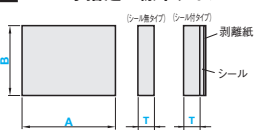

■A・B寸指定-穴加工付タイプ

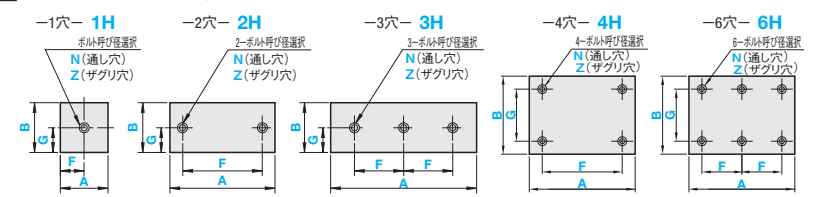

■A寸固定-正方形タイプ

型式															A 選択		
Type	T																
ショア A65 黒																300 500	
シール無 RBCM	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20	30					
シール付 RBCMA																	
ショア A60 白																	
シール無 RBCW																	
シール付 RBCWA																	

■A寸固定-帯状タイプ

		型式										A 選択		
Type		T												
ショア A65 黒		0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	3 20 50	5 30 80	10 40 100	
シール無 RBCM														
シール付 RBCMA														
ショア A60 白		1	2	3	5	10								
シール無 RBCW														
シール付 RBCWA														

⑨全長は500mmになります。

■A・B寸指定-標準タイプ

Type	型式		指定1mm単位 (A≥B≥T)	
	RBCMF	RBCWFA	A	B
ショアA65 黒	0.5	—	10	10
	1	1		
	2	2		
	3	3		
	4	—		
ショアA60 白	5	5	1000	1000
	6	—		
	8	—		
	10	*10		
	15	—		
RBCWFA (シール付)	20	*20		
	30	*30		

■A・B寸指定-穴加工付タイプ

		型式		指定1mm単位 (A≥B≥T)		穴加工付タイプのみ			
Type	呼び	T				指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択	
		RBCMF RBCMFA	RBCWF RBCWFA	A	B	F	G	N 通し穴	Z ザグリ穴
ショアA65 黒 RBCMF (シール無) RBCMFA (シール付)	1H 2H 3H 4H 6H	0.5	—	10 ↓ 500	10 ↓ 500	5～495 (1Hタイプ) 9～491 (2H・4Hタイプ) 9～245 (3H・6Hタイプ)	5～495 (1H・2H・3Hタイプ) 9～491 (4H・6Hタイプ)	3 4 5 6 8 10	—
		1	1						—
		2	2						—
		3	3						—
		4	—						—
		5	5						—
		6	—						—
		8	—						—
		10	10						—
		15	—						—
ショアA60 白 RBCWF (シール無) RBCWFA (シール付)		20	20						3 4
		30	30						4 5 6 7 8
									4 5 6 7 8
									4 5 6 7 8 10

⑩RBCM・RBCWFAのT10・20・30はA・B寸法10～500となります。

⑪穴、穴径により選択できるF・G寸が異なります。加工条件(ページ上部)もご確認の上、ご選定ください。

Order
注文例

●A寸固定-正方形タイプ・帯状タイプ

型式	A
RBCM5	100
RBCM10	500

●A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

型式	A	B	F	G	ボルト呼び径
RBCM10	110	65			
RBCM4H20	200	150	F140	G100	Z5

Delivery
出荷日

●下記以外

2	日目出荷
---	------

Stock
在庫

A

翌日出荷

300円/1本

PM 6.00迄

P.134

●ショアA60(白)穴加工付タイプ

3	日目出荷
---	------

●A・B寸指定-標準タイプ (B≥501)

5	日目出荷
---	------

⑫ストック対応不可