

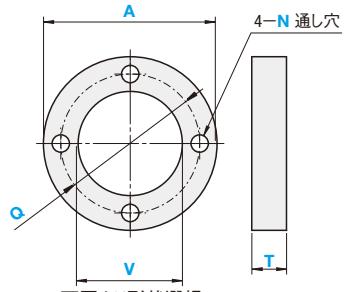


SEALING URETHANE SHEETS

## ウレタンパッキン加工品

④カタログ規格外品はこちら □ P.137

■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくは□ P.431参照。

  <b>RoHS10</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type</th><th>■材質</th><th>■硬度</th><th>色</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>FUS</b></td><td>エーテル系 ポリウレタン</td><td>ショアA95</td><td>自然色</td></tr> <tr> <td><b>FUH</b></td><td>エーテル系 ポリウレタン</td><td>ショアA90</td><td>自然色</td></tr> <tr> <td><b>FUM</b></td><td>エスティル系 ポリウレタン</td><td>ショアA70</td><td>自然色</td></tr> <tr> <td><b>FUL</b></td><td>エスティル系 ポリウレタン</td><td>ショアA50</td><td>自然色</td></tr> <tr> <td><b>FUTH</b></td><td>耐熱ウレタン (エーテル系) (ポリウレタン)</td><td>ショアA90</td><td>茶色</td></tr> </tbody> </table> <p>④特性 □ P.433</p>	Type	■材質	■硬度	色	<b>FUS</b>	エーテル系 ポリウレタン	ショアA95	自然色	<b>FUH</b>	エーテル系 ポリウレタン	ショアA90	自然色	<b>FUM</b>	エスティル系 ポリウレタン	ショアA70	自然色	<b>FUL</b>	エスティル系 ポリウレタン	ショアA50	自然色	<b>FUTH</b>	耐熱ウレタン (エーテル系) (ポリウレタン)	ショアA90	茶色	
Type	■材質	■硬度	色																							
<b>FUS</b>	エーテル系 ポリウレタン	ショアA95	自然色																							
<b>FUH</b>	エーテル系 ポリウレタン	ショアA90	自然色																							
<b>FUM</b>	エスティル系 ポリウレタン	ショアA70	自然色																							
<b>FUL</b>	エスティル系 ポリウレタン	ショアA50	自然色																							
<b>FUTH</b>	耐熱ウレタン (エーテル系) (ポリウレタン)	ショアA90	茶色																							

形 状 選 択					
<b>A</b>	<b>1A</b>	<b>4A</b>	<b>8A</b>		
<b>〈加工限界〉</b> 		<b>■精度基準</b> T寸公差 $\frac{1 \sim 4}{\pm 0.3}$ $\frac{5 \sim 10}{\pm 0.4}$ $\frac{15 \sim 30}{\pm 0.5}$ A・B・V寸公差 $\frac{200mm以下}{\pm 0.5}$ $\frac{201 \sim 300}{\pm 1.0}$ $\frac{301 \sim 400}{\pm 1.2}$ $\frac{401 \sim 500}{\pm 1.5}$			

型式		指定1mm単位(A≥B≥T)				W	V	F	G	Q	0.5mm単位
Type	形状選択	T選択	A	B		N					
<b>FUS</b> (ウレタンA95)	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>8</b>								
<b>FUH</b> (ウレタンA90)	<b>1A</b>	<b>2</b>	<b>10</b>								
<b>FUM</b> (ウレタンA70)	<b>4A</b>	<b>3</b>	<b>15</b>								
<b>FUL</b> (ウレタンA50)	<b>H</b>	<b>4</b>	<b>20</b>								
<b>FUTH</b> (耐熱ウレタンA90)	<b>4H</b>	<b>5</b>	<b>25</b>								
	<b>6H</b>	<b>6</b>	<b>30</b>								
	<b>8H</b>										

Order  
注文例  
型式  
Type  
形状  
T  
FUH 4A 5 - A400 - V200 - Q300 - N11  
Delivery  
出荷日  
3 日目出荷

Alteration  
追加工  
型式  
Type  
形状  
T  
FUTH 4H 30 - A300 - B200 - W200 - V100 - F250 - G150 - N11 - ZC - Z18 - J20  
(SC・WSC・ZC・SHC)

Alterations	1面カット	2面カット	ザグリ穴変更	シール付に変更	
				取付穴無しタイプのみ、シール付きに変更できます。	
Code	<b>SC</b>	<b>WSC</b>	<b>ZC</b>	<b>SHC</b>	

<b>Spec.</b>	1面カットします。 A形状、1A形状に適用 指定方法SC100 SC=1mm単位指定 A形状 A/2≤SC<A-2 1A形状 A/2+V/2+2.5≤SC<A-2	2面カットします。 A形状、1A形状に適用 指定方法WSC100 WSC=1mm単位指定 A形状 A/2≤WSC<A-4 1A形状 A/2+V<WSC<A-4	N(通し穴)をザグリ穴に変更 指定方法ZC-Z17.5-J15 Z,J=0.5mm単位指定 Z-N≥4 T-J≥2	④形状A・1A・Hのみ適用です。 ④シールは自重で粘着テープが剥れる場合があります。仮止め用としてご使用ください。	
				300	A寸法 25~100 101~200 201~300 301~400 401~500 加工料金 300 450 600 750 900