

PROTECTION TOOLS

安全保護材

-D型ゴム-


CADデータフォルダ名: 39_Antivibration

D型ゴムの穴加工タイプは、粘着剤を使用できない場所や、取付け強度が必要な場合にご使用ください。




- D型ゴム**
- PRGDS (コンパクト)
 - PRGDSY (コンパクト・トラ)
 - PRGDM (スタンダード)
 - PRGDMG (スタンダード・ライトグレー)
 - PRGDMY (スタンダード・トラ)

標準タイプ

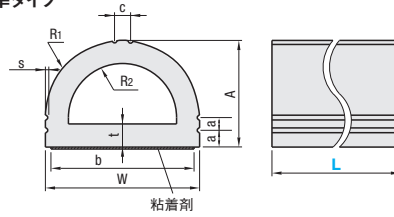

穴加工タイプ

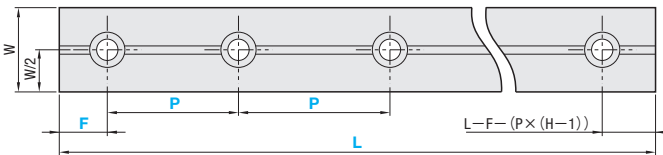

- F ≥ 20
- P ≥ 100
- L - F - (P × (H - 1)) ≥ 20

トラ柄タイプは黄色のエチレンゴムに追従性の高いアクリルポリオール樹脂エナメル塗装を行なっています。
穴加工タイプには粘着剤はついておりません。

※穴加工詳細

Type	ボルト呼び径	d	d1
PRGDS PRGDSY	5	6.0	11.0
PRGDM PRGDMY	6	7.0	13.5

ボルト穴は加工特性上楕円となる場合がございます。

材質
本体: エチレンゴム (EPDM)
粘着部: アクリル系粘着剤
硬度 ショアA60

標準タイプ

型式 Type	L 選択 (mm)	A	W	R1	R2	t	a	b	c	s	重量 (g)	¥基準単価	
												PRGDS (ブラック) PRGDSY (トラ)	PRGDM (ブラック) PRGDMG (グレー) PRGDMY (トラ)
コンパクトタイプ PRGDS (ブラック) PRGDSY (トラ)	100	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3	19	280	520
	500										95	620	940
	1000										190	1,070	1,550
	1500										285	1,580	2,450
	2000										380	2,050	3,010
スタンダードタイプ PRGDM (ブラック) PRGDMG (グレー) PRGDMY (トラ)	100	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4	44	400	750
	500										220	1,160	1,760
	1000										440	1,990	2,890
	1500										660	2,840	4,560
	2000										880	3,780	5,690

裏に粘着剤がおりセパレータ紙をはがして接着します。接着する相手面の、油・ごみをとった状態でお貼りください。
カッターで切断できます。接着力(180°剥離): 16N/20mm幅(SUS304へ貼り付け時) 特性P433のエチレンゴムを参考ください。

穴加工タイプ

型式 Type	L 選択 (mm)	H 指定 (穴数)	F 指定 (10mm単位)	P 指定 (50mm単位)	¥穴加工費																				
					H																				
PRGDS	500	1~5	F ≥ 20	P ≥ 100	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	
PRGDSY	1000	1~10			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PRGDM	1500	1~15			200	380	570	720	850	960	1,120	1,200	1,260	1,300	1,430	1,560	1,690	1,820	1,950	---	---	---	---	---	---
PRGDMY	2000	1~20			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

カッターで切断できます。特性P433のエチレンゴムを参考ください。穴加工タイプには粘着剤はついておりません。



Order
注文例

標準タイプ

型式 - L
PRGDSY - 100

穴加工タイプ

型式 - L - H - F - P
PRGDMY - 1000 - 5H - F100 - P150

穴加工タイプは、標準タイプに穴加工費を加えた金額になります。
(例) 型式 - L - H - F - P
PRGDMY - 1000 - 5H - F100 - P150 のとき
(標準タイプ単価) + (穴加工料金) = (穴加工タイプ単価)
2,890 + 850 = 3,740円



Delivery
出荷日

標準タイプ (L2000を除く)

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

標準タイプ (L2000)

3 日日出荷

ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律810円

穴加工タイプ

3 日日出荷



Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	数量	値引率	見積り
数量	1~4	5~19	20~39	40~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
穴加工タイプは数量スライド価格適用外です。