 


ALUMINUM FRAMES -5 SERIES-

5シリーズ アルミフレーム


-3列溝以上 20×60・40×60・20×80・40×80mm角-



締結部材			他	
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加加工
P579 ~ P594	P595 ~ P610	P601 ~ P610	P611	P799 ~ P812

📌 **カタログ規格外品はこちら P.137** 📌 **CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames**

■特長: 「1列×3列」・「2列×4列」などの溝数のフレームです。力がかかる箇所では、こうした形状のフレームが有効です。

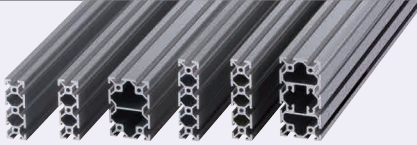


RoHS 10


Type		材質	表面処理
指定長	固定長	材質	表面処理
NFS5	KNFS5	A6063S-T5	白アルマイト処理
HFS5	KHFS5	A6N01SS-T5	白アルマイト処理

📌 切断面・追加加工部には表面処理がされていません。
📌 タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


NFS5-2060
HFS5-2060

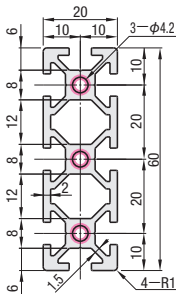


NFS5-4060
HFS5-4060

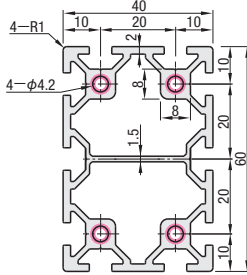

NFS5-2080
HFS5-2080

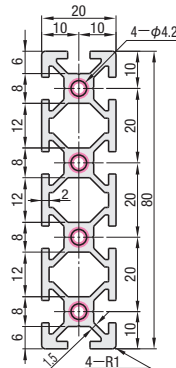

NFS5-4080
HFS5-4080

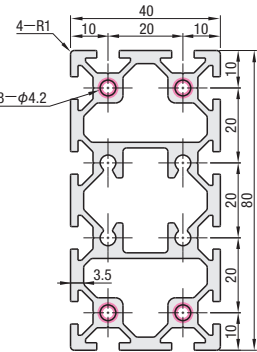

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上	
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160		
NFS5	2060	1.26	464	1.97×10 ⁴	15.98×10 ⁴	310	290	270	1,050	990	940		
HFS5						350	332	315	1,170	1,110	1,050		
NFS5	2080	1.64	605	2.56×10 ⁴	36.0×10 ⁴	450	420	400	1,550	1,470	1,390		
HFS5						510	484	459	1,730	1,640	1,550		
NFS5	4060	1.8	665	12.63×10 ⁴	27.0×10 ⁴	510	484	459	1,730	1,640	1,550		
HFS5						570	541	513	1,920	1,820	1,720		
NFS5	4080	2.69	994	18.29×10 ⁴	63.3×10 ⁴	760	722	684	1,770	1,680	1,590		
HFS5						850	807	765	2,850	2,700	2,560		

■商品によって6000mmまで対応可能です。
P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。
📌 対応できないフレームもあります。

📌 アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm P.570)

📌 固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価	¥スライド単価
			lx	ly	1~9本	10~20
KNFS5	2060	464	1.97×10 ⁴	15.98×10 ⁴	3,790	3,600
KHFS5					4,220	4,000
KNFS5	2080	605	2.56×10 ⁴	36.0×10 ⁴	5,600	5,320
KHFS5					6,230	5,910
KNFS5	4060	665	12.63×10 ⁴	27.0×10 ⁴	6,230	5,910
KHFS5					6,920	6,570
KNFS5	4080	994	18.29×10 ⁴	63.3×10 ⁴	9,230	8,760
KHFS5					10,260	9,740



Order 注文例
型式 - L
HFS5-2060 - 800
KHFS5-2060 - 4000



Delivery 出荷日
指定長フレーム
1 日日出荷



📌 ストック T 当日出荷 無料

📌 注文確切 正午迄 P.134



Price 価格
L=300未満の場合長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS5-2060-180=350円
L=300以上の場合下記計算を価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS5-2060-800
1,170×0.8m=930円(1円単位は切り捨て)

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)

1 日日出荷



📌 ストック T 当日出荷 無料

📌 注文確切 正午迄 P.134



Alteration 追加加工
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。
📌 固定長フレームは追加加工適用不可

■指定長フレーム

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~79	80~160	161~
出荷日	通常	+1日	お見積り

📌 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■固定長フレーム

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~20	21~	
出荷日	通常	お見積り	

📌 表示数量超えはWOSにてご確認ください。