 


ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm) -

押出型ブラケット-3列溝用-


-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-





CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 3列溝タイプのフレーム(HFS5-2060等)をブラケット1つで接続できます。

■厚型ブラケット

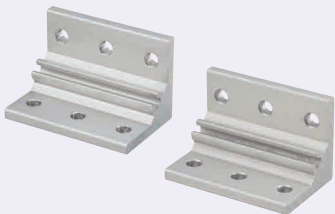

NBLTT5
HBLTT5

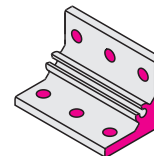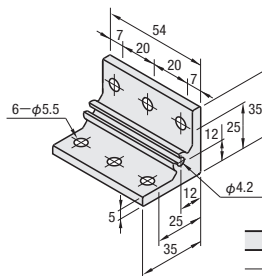


❗NBLTT5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type	材質	表面処理
NBLTT5	A6063S-T5	
HBLTT5	A6N01SS-T5	白アルマイト❗


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スタド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数					
NBLTT5	60	CBMS-10	6	HNTTS-5	6	1960	210	200
HBLTT5							236	225

■特長: HBLTT5(P587)と比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

■極厚型ブラケット

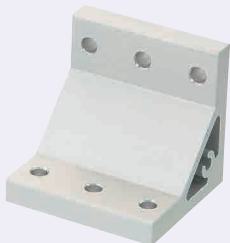

HBLUT5

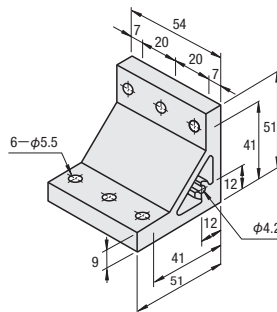


材質 A6N01SS-T5 表面処理 アルマイト処理


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スタド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数					
HBLUT5	119	CBMS-14	6	HNTTS-5	6	1960	286	272

■特長: 1面に取付穴が6個ついた3列溝用ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■厚型ブラケット

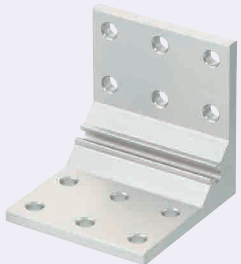

HBLTTW5

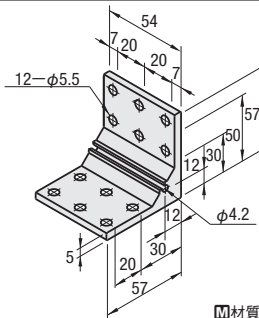

材質 A6N01SS-T5 表面処理 白アルマイト

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スタド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数					
HBLTTW5	96	CBMS-10	12	HNTTS-5	12	2940	319	304

Order 注文例
型式 HBLTT5

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷
※P133
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工
型式 (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTT5 - SET
HBLTT5 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け 穴追加	C	ブラケットに、カバー取付け用の タップ加工をします。 (両面M5深サ15mm) (取付け用ネジP798 HCBM)	HBLTT5 HBLUT5	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルト ナットをセット	SET SST (ステンレス) SEU 先入れ 1/4ナット SSU 先入れ 1/4ナット SEP 先入れ 1/4ナット SSP 先入れ 1/4ナット SEC 健全超過ボルト	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例)HBLTT5指定時 適用ボルト ナット Code 型式 個数 型式 個数 SET CBMS-10 HNTTS-5 SST SCBS-10 HNTTS-5 SEU CBMS-10 HNTTS-5 SSU SCBS-10 SHNTTS-5 SEP CBMS-10 SHNTTS-5 SSP SCBS-10 SHNTTS-5 SEC HCBMS-12	NBLTT5 HBLTT5 HBLUT5 HBLTTW5	225 180 297 492 297 372 351 225 180 297 492 297 372 351 252 190 324 502 324 382 378 492 360 636 984 636 744 779
	❗HBLTT5以外をご指定の際は それぞれの適合ボルト・ ナットをご確認ください。			
	❗-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。			