

ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm)-


# ブラインドブラケット

## -5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-

CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: フレームに追加工無しで締結でき、溝内部にブラケットを隠せます。

### ■ブラインドブラケット

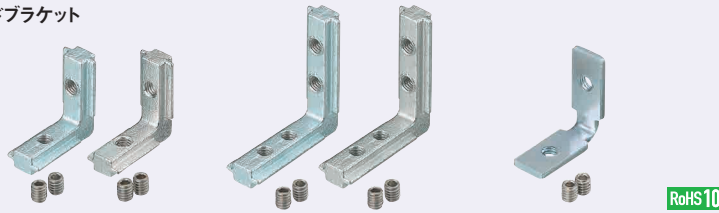


Type	材質	表面処理
HBLBS5	S45C	三価クロメート
SHBLBS5	SCS13	-
HBLBSL5	S45C	三価クロメート
HBLPBS5	SPCC	三価クロメート

RoHS 10


#### ブラインドブラケット

**HBLBS5**  
**SHBLBS5** (ステンレス)

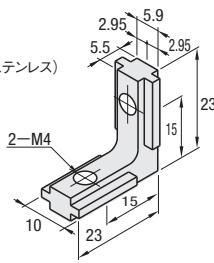


#### ブラインドブラケット・ロングタイプ

**HBLBSL5**  
**SHBLBSL5**

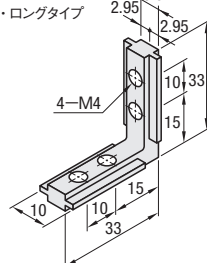

#### 板金ブラインドブラケット

**HBLPBS5**

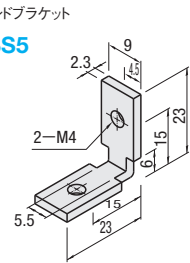


型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数			
HBLBS5	11	セットスクリュー-M4×5	2	196	409	389
SHBLBS5 (ステンレス)						
HBLBSL5	17	セットスクリュー-M4×5	4	274	590	560
SHBLBSL5 (ステンレス)						
HBLPBS5	6		2	190	390	375



Example 使用例

### ■ブラインドブラケット使用方法

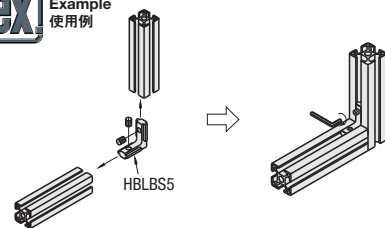


■特長: ブラインドブラケットの後入れタイプです。

### ■後入れブラインドブラケット



RoHS 10

**HABLBS5**

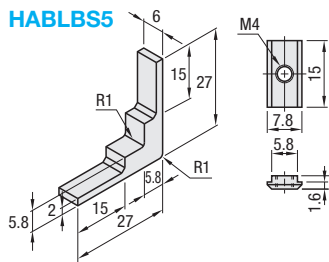

Type	構成部品	材質	表面処理
HABLBS5	後入れBB本体	SCS13	-
	後入れBBナット	SUS304焼結合金	
	セットスクリュー	SUS304	

型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数			
HABLBS5	11	ナット・セットスクリュー-M4×3	2	190	600	570



Order 注文例

型式  
**HBLBS5**



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷  
P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~200	201~	
出荷日	通常	お見積り	


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。




Example 使用例

### ■後入れブラインドブラケットの使用方法


①後入れBB本体をフレームの溝へはめます。

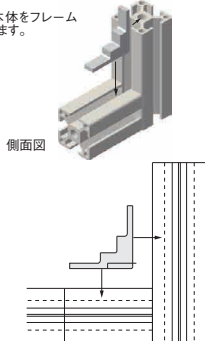

②後入れBBナット2コを斜めにして後入れBB本体の両端に入れます。

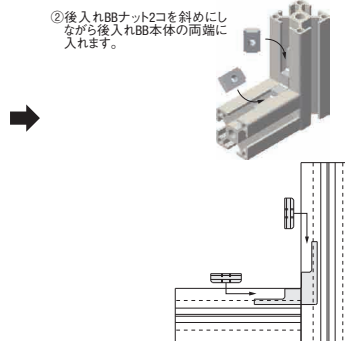

③後入れBB本体と後入れBBナットをセットスクリューで固定します。

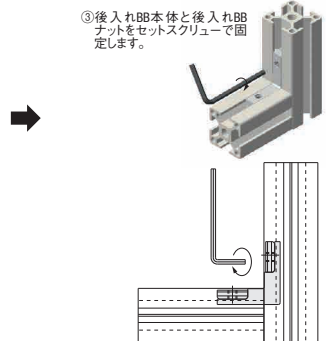

40 アルミフレーム  
T型ブラケット