 


NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 5 SERIES-

# アルミフレーム用後入れナット・ストップ スタンド

-5シリーズ(溝幅6mm)用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

**後入れストップナット** RoHS 10

Type	M材質	S表面処理
① HNTA5	S10C相当	三価クロメート
② PACK-HNTA5		
③ HNTAV5		
④ HNTAZ5		
⑤ HNTASN5*	SUS316相当	-
⑥ PACK-HNTASN5*	(焼結)	-
⑦ HNTASS5	SUS303相当	-

\*導電機能付


**HNTA5** (S10C相当)  
**PACK-HNTA5** (S10C相当・100個パック)  
**HNTAV5** (ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)  
**HNTAZ5** (ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)  
**HNTASN5** (SUS316相当・焼結)  
**PACK-HNTASN5** (SUS316相当・焼結・100個パック)  
**HNTASS5** (SUS303相当)

ゆるみ防止タイプの詳細P607

参考締付トルク (N・m)

M S10C相当/SUS316相当(焼結)/SUS303相当


M	5
5	6.8

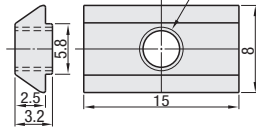

**Example 使用例**

● 後入れストップナット

 HNTA  
HNTAV  
HNTAZ  
HNTASN  
HNTASS



型式	M	¥基準単価		¥スライド単価			
		1~499コ	500~749	750~999	1000~1500		
<b>HNTA5</b> (S10C相当)	3 4	34	33	30	26		
<b>HNTAV5</b> (ゆるみ防止・S10C相当)	5	34	32	29	25		
<b>HNTAZ5</b> (ゆるみ防止・S10C相当)	5	45	43	40	36		
<b>HNTASN5</b> (SUS316相当・焼結)	3 4 5	50	48	45	41		
<b>HNTASS5</b> (SUS303相当)	3 4 5	34	34	32	32		
	5	78	74	68	54		

Order 注文例

型式 - M  
HNTA5 - 5

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 例 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

● 単品販売

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● パック販売

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


(PACK)-HNTASN5-5は強く締めすぎると割れる可能性があります。

● パック販売 (1パック100個入り)

型式	M	¥基準単価 (1~10パック)	
		パック価格	1個当たりの価格
<b>PACK-HNTA5</b> (S10C相当・100個パック)	3 4	2,970	29.7
	5	2,890	28.9
<b>PACK-HNTASN5</b> (SUS316相当・焼結・100個パック)	3 4 5	2,970	29.7

**後入れストップ** RoHS 10

Type	M材質
① HNA5T5	ポリプロピレン
② HNB5T5	SUS301

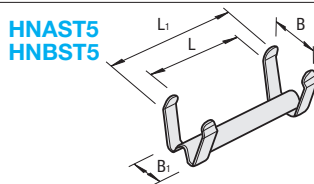

型式	Type	対応後入れストップナット	色	L	B	L1	B1	¥基準単価				¥スライド単価			
								1~499コ	50~499	500~999	1000~1500	1~499コ	500~999	1000~1500	
<b>HNA5T5</b>		HNTA5 HNTAV5 HNTAZ5 HNTASN5 HNTASS5	白	15	6.6	22	5	15	10	10	9				
<b>HNB5T5</b>			-	16	7.5	21	4	18	18	14	13				

**後入れナット・ストップセット** RoHS 10

Type	⑧ストップナット	⑨ストップ
HNTAT5	HNTA5	HNA5T5
HNTATSNS*	HNTASN5	HNB5T5

\*導電機能付

**HNTAT5** (S10C相当セット)  
**HNTATSNS5** (SUS316相当セット)

型式	M	¥基準単価		¥スライド単価			
		1~499コ	500~749	750~999	1000~1500		
<b>HNTAT5</b>	3 4	45	43	38	34		
	5	44	42	37	33		
<b>HNTATSNS5</b>	3 4 5	45	42	39	39		

HNTATSNS5-5は強く締めすぎると割れる可能性があります。

**後入れナット・金属ストップセット** RoHS 10

Type	⑧ストップナット	⑨ストップ
HNTBT5	HNTA5	HNB5T5
HNTBTSNS*	HNTASN5	HNB5T5

\*導電機能付

**HNTBT5** (S10C相当セット)  
**HNTBTSNS5** (SUS316相当セット)

型式	M	¥基準単価		¥スライド単価			
		1~499コ	500~749	750~999	1000~1500		
<b>HNTBT5</b>	3 4	48	46	41	37		
	5	47	45	40	36		
<b>HNTBTSNS5</b>	3 4 5	48	46	43	43		

HNTBTSNS5-5は強く締めすぎると割れる可能性があります。

Order 注文例

型式 - M  
HNTAT5 - 5

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 例 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Example 使用例**



※フレームにストップを差し込み、その上からナットを差します。

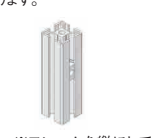


※フレームを縦にしても落ちません。

**後入れナット** RoHS 10

Type	M材質	S表面処理
① HNTF5	S10C相当	三価クロメート
② HNTFV5		
③ HNTFZ5		
④ HNTFSN5*	SUS316相当(焼結)	-

\*導電機能付


**HNTF5** (S10C相当)  
**HNTFV5** (ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)  
**HNTFZ5** (ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)  
**HNTFSN5** (SUS316相当・焼結)

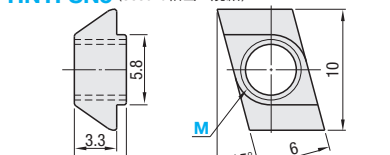

ゆるみ防止タイプの詳細P607

**Example 使用例**

● 後入れナット

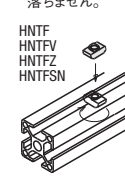

後入れナットステンレスタイプは、突起付ブラケット(P581・582・585)の突起と干渉する為、突起付ブラケットとの組合せ使用はできません。  
 後入れナット5-5のサイズはタップの外側の肉が薄く、締結力が弱いので扱いません。後入れナット・ストップセットの5-5のサイズをお使いください。

Order 注文例

型式 - M  
HNTF5 - 4

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 例 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

40 アルミフレーム  
フレーム用ブラケット