 


ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm) -

# 突起付ブラケット -1列溝用-

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-




CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames


■特長: 突起付反転ブラケットのカバー付きタイプです。ブラケット内部に埃等が溜まりません。

■カバー付ブラケット


HBLFSNT6

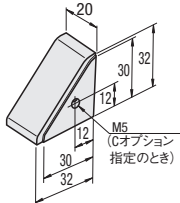

カバー

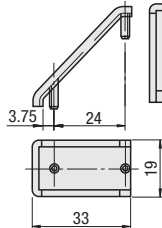

ブラケット

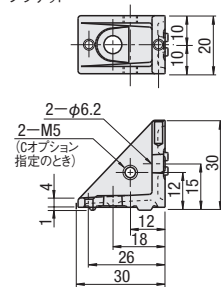

■材質 カバー: ポリアミド(黒)  
ブラケット本体: ADC12

型式	質量	適合ボルト・ナット		付属品の構成		許容荷重	¥基準単価	¥スライド単価		
Type	(g)	ボルト 個数	Tナット 個数	部品① 個数	部品② 個数	(N)	1~99コ	100~200		
HBLFSNT6	17	CBM6-12	2	HNTT6-6	2	ブラケット本体	1	1176	160	152



Example 使用例





●ブラケットへカバーを取り付ける例

■特長: 1面に取付穴が2個ついた突起付反転ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■突起付反転ブラケット


HBLFSSW6

HBLFSSWB6(黒アルマイト)

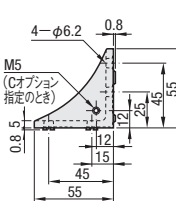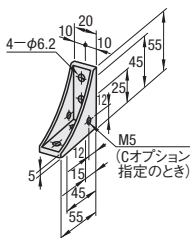

50角用

HBLFSSW6-50

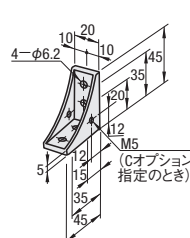


Type	■材質	■表面処理
HBLFSSW6		-
HBLFSSWB6	ADC12	黒アルマイト
HBLFSSW6-50		-

型式	質量	適合ボルト・ナット		許容荷重	¥基準単価	¥スライド単価		
Type	(g)	ボルト 個数	Tナット 個数	(N)	1~99コ	100~200		
HBLFSSW6					209	199		
HBLFSSWB6* (黒アルマイト)	37	CBM6-12	4	HNTT6-6	4	1764	330	320
HBLFSSW6-50	27				210	200		



Example 使用例

フレームが交差する場合も使用できます。

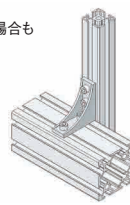

●ボルトとナットをセットでご注文の場合は、追加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。



Order 注文例

型式  
HBLFSNT6  
HBLFSSW6



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷  
P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Alteration 追加工


型式  
HBLFSSW6 - SET  
HBLFSSW6 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け追加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジ:P.798 HCBM)	HBLFSNT6	40
			HBLFSSW6	50
		HBLFSSWB6		
		HBLFSSW6-50		

■C穴追加工

(カバー取付け)

●追加工コード-Cをご指定ください。

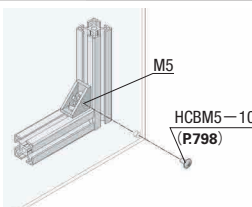

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code	
適用ボルトナットをセット	SET SST (ステンレス) SEU (先入れ) SSU (先入れ) (バネナット) SEP (後入れ) (バネナット) SSP (後入れ) (バネナット) ステンレス SEC (産業用) (ボルト・ナット)	ブラケットをフレームに取り付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)	SET SST SEU SSU SEP SSP SEC		
		(例) HBLFSSW6指定時	HBLFSNT6	95 100 121 186 121 140 -	
		ボルト ナット	HBLFSSW6	176 192 228 364 228 272 288	
		Code 型式 個数 型式 個数	HBLFSSWB6	200 - 252 - 252 - -	
		SET CBM6-12 HNTT6-6	4	HBLFSSW6-50	176 192 228 364 228 272 288
		SST SC28-12 HNTT6-6			
		SEU CBM6-12 HNTT6-6			
		SSU SC28-12 SHNTT6-6			
		SEP CBM6-12 HNTT6-6			
		SSP SC28-12 SHNTT6-6			
		SEC HCB5T8-15 HNTT6-6			

●黒アルマイトブラケットのボルトはP.795HCBMT8(三価クロメート黒)になります。  
●黒アルマイトブラケット以外でSET, SEU, SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。