 


ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm) -

押出型ブラケット -1列溝用-


-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-



● CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■ 特長: 押出型ブラケットの底面に溝はめ込み突起がついた直角加工タイプです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■ 厚型ブラケット(直角加工タイプ)

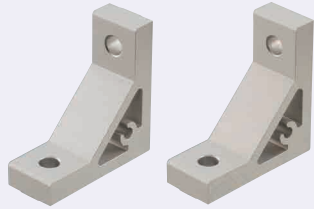


HBKTS6
HBKS6

型式	直角度 K
HBKTS6	0.03
HBKS6	0.06

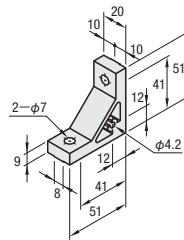

直角加工タイプは、ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起があります。

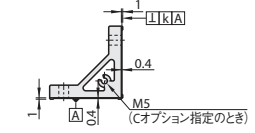

Type	M材質	S表面処理
HBKTS6	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBKS6		



型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット			許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット			
HBKTS6	44	CBM6-15	2	HNTT6-6	1176	159	152
HBKS6				HNTT6-6			

■ 特長: アルミの押出型ブラケットです。美観に優れ埃のたまりにくい構造です。

■ 厚型ブラケット



 NBLTS6
HBLTS6
HBLTS6-5
(M5ボルト用)
HBLTSB6
(黒アルマイト)
CHBLTS6
(クリア塗装)

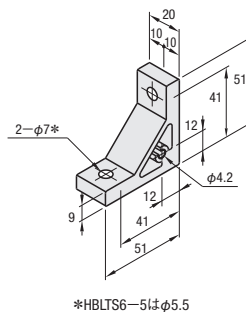


● NBLTS6は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type	M材質	S表面処理
NBLTS6	A6063S-T5	アルマイト処理
HBLTS6(-5)		
HBLTSB6		
CHBLTS6	A6N01SS-T5	黒アルマイト クリア塗装 (アルマイト処理) + 透明塗膜

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット			許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット			
NBLTS6	44	CBM6-15	2	HNTT6-6	1176	100	90
HBLTS6				HNTT6-5			
HBLTS6-5 (M5ボルト用)				HNTT6-6			
HBLTSB6* (黒アルマイト)				HNTT6-6			
CHBLTS6 (クリア塗装)						177	169
						180	171



■ フレームどうしの接続例
厚型ブラケットによる接続

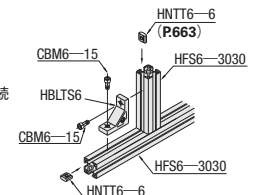


■ 特長: HBKTS6とボルトの本数が同じでより強固に接続可能な直角加工タイプです。


■ 極厚型ブラケット(直角加工タイプ)



HBKUS6
直角度K: 0.06

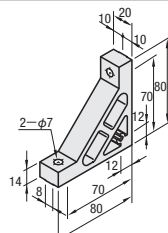

直角加工タイプは、ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起があります。

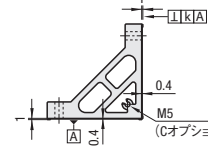

M材質 A6N01SS-T5
S表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット			許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット			
HBKUS6	101	CBM6-20	2	HNTT6-6	1176	519	494

● ボルトとナットをセットでご注文の場合は、追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例

Alteration 追加加工

型式 HBLTS6

Delivery 納期

在庫品

翌日出荷

※ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式 HBLTS6 - SET
HBLTS6 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code						
				SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC
適用ボルトナットをセット	SET SST (ステンレス) SEU (先入れパネナット) SSU (先入れパネナット) SEP (後入れパネナット) SSP (後入れパネナット) SEC (塵金箱込) ボルト・ナット	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例) NBLTS6 指定時	HBKTS6							
			HBKTS6							
			NBLTS6	88	96	114	182	114	136	146
			HBLTS6							
			HBLTS6-5							
			HBLTSB6	112		138		138		
			CHBLTS6	88	96	114	182	114	136	146
			HBKUS6	90	90	116	176	116	130	138

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5) (取付け用ネジP798 HCBM)	HBKTS6 NBLTS6 HBLTS6 HBLTS6-5 CHBLTS6 HBKUS6	30 50 30

● 黒アルマイトブラケットのボルトはP.795HCBMTB(三個クロメート黒)になります。
● 黒アルマイトブラケット以外で-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

40
アルミフレーム
アクセサリ