 


ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm) -

突起付ブラケット -2列溝用-


-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-



■特長：2列溝タイプのフレーム(HFS6-6060等)をブラケット1つで接続できます。

■突起付反転ブラケット

HBLFSD6
HBLFSDK6(片側突起付)

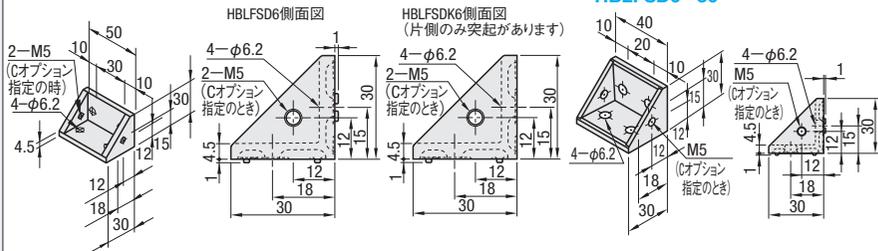

50角用
HBLFSD6-50

□材質 ADC12

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSD6	28				194	185
HBLFSDK6	28	CBM6-12	4	HNTT6-6	217	207
HBLFSD6-50	24				171	161




突起付反転ブラケットは、フレームが交差する場合でも使用できます。




■特長：1面に取付穴が4個ついた2列溝用ブラケットです。フレームをより強く接続できます。

■突起付反転ブラケット

HBLFSD6

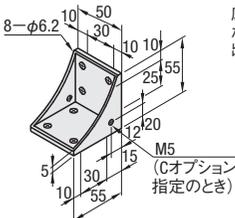

底面には溝にはめるための突起が0.8mm出ている。

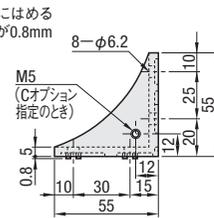



□材質 ADC12

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSD6	65	CBM6-12	8	HNTT6-6	2940	207



■特長：リブ付で1面に取付穴が4個ついた2列溝用ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■突起付反転ブラケット

HBLFSDW6

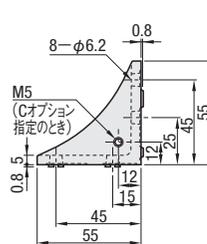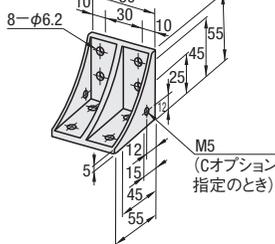

50角用
HBLFSDW6-50

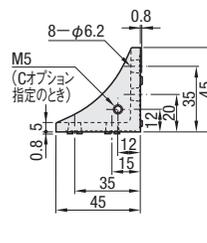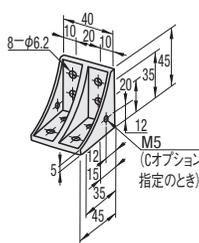

□材質 ADC12

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSDW6	88				2940	340
HBLFSDW6-50	53	CBM6-12	8	HNTT6-6	2964	270



突起付反転ブラケットは、フレームが交差する場合でも使用できます。

