 


ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm) -

押出型ブラケット -2列溝用-

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 2列溝タイプのフレーム(HFS6-6060等)をブラケット1つで接続可能な押出型ブラケットです。


■厚型ブラケット



Type	材質	表面処理
NBLTD6	A6063S-T5	アルマイト処理
HBLTD6 (-50)	A6N01SS-T5	黒アルマイト
HBLTD6*		クリア塗装 (アルマイト処理) + 透明塗膜
CHBLTD6	A6N01SS-T5	クリア塗装 (アルマイト処理) + 透明塗膜

NBLTD6
HBLTD6
HBLTD6*
(黒アルマイト)
CHBLTD6
(クリア塗装)

50角用
HBLTD6-50

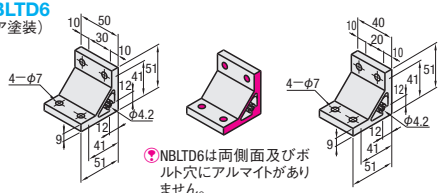

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
NBLTD6	111	CBM6-15	4	HNNT6-6	4	1960	160	150
HBLTD6							187	178
HBLTD6* (黒アルマイト)							276	263
CHBLTD6 (クリア塗装)							260	247
HBLTD6-50	88						192	183

■特長: HBLTD6 (P637) に比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続できます。


■極厚型ブラケット



Type	材質	表面処理
HBLUD6	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBLUD6*		黒アルマイト
HBLUD6-50		アルマイト処理

HBLUD6
HBLUD6*
(黒アルマイト)

50角用
HBLUD6-50


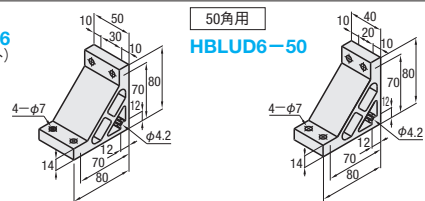


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLUD6	256	CBM6-20	4	HNNT6-6	4	1960	622	591
HBLUD6* (黒アルマイト)							736	700
HBLUD6-50							620	589

■特長: 1面に取付穴が4個ついた2列溝用ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■厚型ブラケット

■トライアングルブラケット

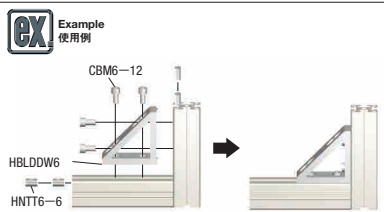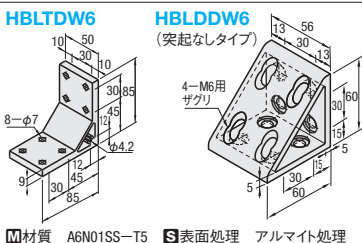

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLTDW6	192	CBM6-15	8	HNNT6-6	8	2940	279	266
HBLDDW6	190	CBM6-12	8		8	2940	750	715

●ボルトとナットをセットでご注文の場合は、追加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例: 型式 HBLTD6 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

Alteration 追加加工: 型式 (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) HBLTD6 - SET HBLTD6 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け 穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5) (取付け用ネジP798HCBM)	NBLTD6	30
			HBLTD6	50
			CHBLTD6	
			HBLTD6-50	
			HBLUD6	30
HBLUD6-50				
			HBLTDW6	

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルト ナットをセット	SET (ステンレス) SST (ステンレス) SEU (ステンレス) SSU (ステンレス) SEP (ステンレス) SSP (ステンレス) SEC (ステンレス)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットします。(ブラケット価格に加工料を加算します) (例) HBLTD6指定時 Code: 型式 個数 型式 個数 SET CBM6-15 HNNT6-6 SST SC28-15 HNNT6-6 SEU SC28-15 HNNT6-6 SSU SC28-15 SHNT6-6 SEP CBM6-15 HNNT6-6 SSP SC28-15 SHNT6-6 SEC HCS28-20 HNNT6-6	SET	176
			SST	176
			SEU	228
			SSU	348
			SEP	228
			SSP	256
			SEC	292
			NBLTD6	224
			HBLTD6	224
			HBLTD6*	224
			CHBLTD6	176
			HBLTD6-50	176
HBLUD6	180			
HBLUD6*	180			
HBLUD6-50	180			
HBLDDW6	352			
HBLDDW6*	352			
HBLDDW6-50	352			
HBLDDW6-50*	352			
HBLDDW6-50-20	352			
HBLDDW6-50-20*	352			
HBLDDW6-50-20-20	352			
HBLDDW6-50-20-20*	352			

●黒アルマイトブラケットのボルトはP795HCBMTB(三価クロメート黒)になります。
●黒アルマイトブラケット以外でSET、SEU、SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。