 


LONG NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 6 SERIES-

# アルミフレーム用長ナット

-6シリーズ(溝幅8mm)用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

締付トルク P570



## 長ナットL寸指定タイプ



Type		材質	S表面処理	参考締付トルク (N・m)
先入れ	後入れ	S10C相当	三価クロメート	11.7
HNTLF6	HNTALF6			
HNTLP6	HNTALP6			
HNTLS6	HNTALS6			
先入れ	後入れ	SUS303相当	-	-
SHNTLF6	-			
SHNTLP6	SHNTALP6			
SHNTLS6	SHNTALS6	-	-	-

断面形状	A	B	E	T
先入れ	7.8	15	5.5	6.3
後入れ	7.8	11.5	5.5	6.3

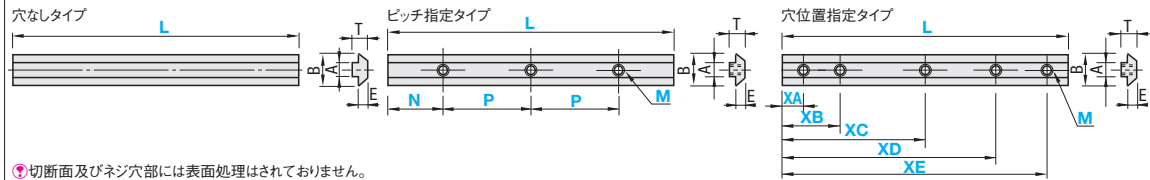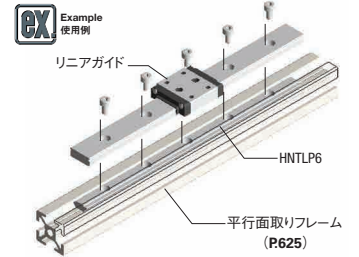

切断面及びネジ穴部には表面処理はされていません。

## 穴なしタイプ

型式	L 指定 1mm単位	HNTLF		SHNTLF		HNTALF	
		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
(先入れ) HNTLF6 (後入れ) SHNTLF6	(先入れ) 50~2000 (後入れ) 50~1000	190	637	390	1,310	190	637


## ピッチ指定タイプ

型式	L 指定 1mm単位	M	N 指定 1mm単位	P 指定 1mm単位	タップ数 S	HNTLP		SHNTLP		HNTALP		SHNTALP	
						¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
(先入れ) HNTLP6 (後入れ) SHNTLP6	(先入れ) 50~2000 (後入れ) 50~1000	3 4 5 6	5 ≤ N ≤ L-5	2M ≤ P ≤ 2M	2 ≤ S ≤ 20	150	520	390	1,310	150	520	390	1,310

## 穴位置指定タイプ

型式	L 指定 1mm単位	M	XA~XE 指定 1mm単位	HNTLS		SHNTLS		HNTALS		SHNTALS	
				¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
(先入れ) HNTLS6 (後入れ) SHNTLS6	(先入れ) 50~2000 (後入れ) 50~1000	3 4 5 6	5~L-5	150	520	390	1,310	150	520	390	1,310

タップ穴は1コ~5コまで指定することができます。

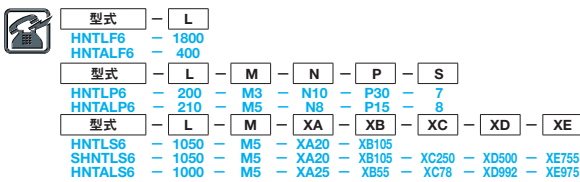

## 穴加工費

ピッチ指定タイプ	¥基準単価/1穴	穴位置指定タイプ	¥基準単価/1穴
HNTLP・HNTALP	250	HNTLS・HNTALS	320
SHNTLP・SHNTALP	380	SHNTLS・SHNTALS	440


3 日日出荷  
 ストック A 翌日出荷 500円/1本  
 送料 6.00迄 P134  
 ◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎ピッチ指定タイプと穴位置指定タイプは、表中単価に穴加工費を加えた金額になります。  
 (例) 型式 - L - M - XA - XB  
 HNTLS6 - 400 - M5 - XA10 - XB70 のとき (単価/m×指定全長)+(穴加工費)=販売単価  
 520×0.4 + 320×2 = 840円 (1円単位は切り捨て)

## 長ナットL寸固定タイプ

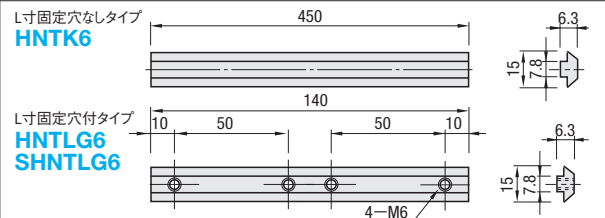

参考締付トルク (N・m)	
M	S10C相当/SUS303相当
6	11.7

Type	材質	S表面処理
HNTK6	S10C相当	三価クロメート
HNTLG6	SUS303相当	-
SHNTLG6	SUS303相当	-

## L寸固定穴なしタイプ

型式	¥基準単価	¥スライド単価
HNTK6	1~499コ	500~999 1000~1500
	500	480 450

## L寸固定穴付タイプ

型式	¥基準単価	¥スライド単価
HNTLG6	1~499コ	500~999 1000~1500
HNTLG6	275	275 260
SHNTLG6(ステンレス)	480	460 440

Order 注文例: 型式 HNTLG6  
 Delivery 出荷日: 在 庫 品 翌日出荷 P133  
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration	Code	Spec.	Type	¥/1Code
六角穴付止めねじセット	SET	六角穴付止めねじセット Type 六角穴付止めねじ 個数 HNTLG MSSK 4 SHNTLG MSSU 4	HNTLG6	50
			SHNTLG6	85

40 アルミフレーム