 


ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm) -

押出型ブラケット-1列溝用-


-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



■特長：押出型ブラケットの不等辺タイプです。強度が必要でフレームの間隔が狭いところに有効です。


■不等辺ブラケット

HBLTF8

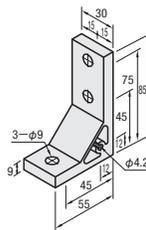

M材質 A6N01SS-T5
S表面処理 アルマイト処理


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	半基準単価	ワイド単価
		ボルト 個数	Tナット 個数	個数	個数			
HBLTF8	90	CBM8-20	3	HNTT8-8	3	2572	295	280

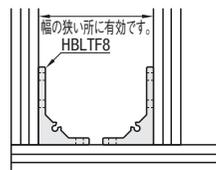

■特長：HBLTS8 (P690) に比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

■極厚型ブラケット

HBLUS8 HBLUSB8 (黒アルマイト)

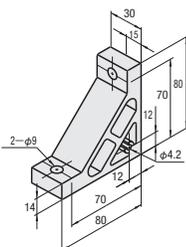


Type	M材質	S表面処理
HBLUS8	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBLUSB8		黒アルマイト

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	半基準単価	ワイド単価
		ボルト 個数	Tナット 個数	個数	個数			
HBLUS8	151	CBM8-25	2	HNTT8-8	2	2058	1~99コ	100~200
HBLUSB8* (黒アルマイト)							589	560


■特長：HBKTS8 (P690) に比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続可能な直角加工タイプです。

■極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

HBKUS8 HBKUSB8 (黒アルマイト) 直角度K: 0.06

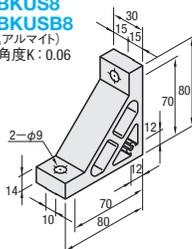

直角加工タイプは、ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起があります。

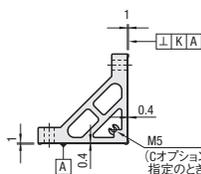

Type	M材質	S表面処理
HBKUS8	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBKUSB8		黒アルマイト

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	半基準単価	ワイド単価
		ボルト 個数	Tナット 個数	個数	個数			
HBKUS8	151	CBM8-25	2	HNTT8-8	2	2058	509	484
HBKUSB8* (黒アルマイト)							655	623