 


ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

コーナーブラケット・コーナーブラインドブラケット

-8シリーズ・40角(溝幅10mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames



■特長: 端面タップ加工したフレームを2方向・3方向に接続します。フレームキャップの機能も含まれています。

■コーナーブラケットセット





Type	材質	S表面処理
HBLCS8	①ADC12 ②ポリアミド	-
HBLCR8	①ZDC2 ②ポリアミド	三価クロメート
HBLCD8	①SCS13 ②ポリアミド	-

2方向タイプ HBLCS8-B

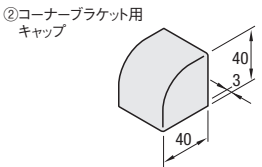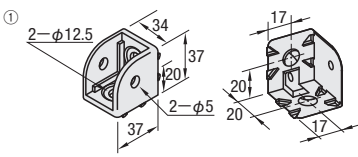



(六角穴付ボルト2本付属)

3方向タイプ HBLCR8-B (キャップ: 黒) HBLCR8-S (キャップ: グレー)

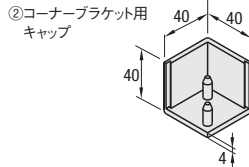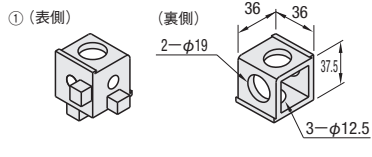


Ⓜ HBLCR8-□は垂鉛ダイキャストのため100℃以下でご使用ください。

HBLCD8-S (キャップ: グレー)

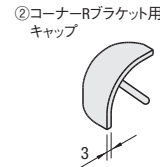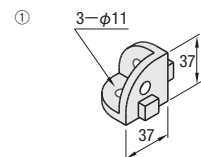

(ボタンボルト3本付属)

型式	質量 (g)	付属ボルト	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HBLCS8-B	64	CBS12-30	2	800	590	560
HBLCR8-B	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCR8-S	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCD8-S	64	ボタンボルトM10×30	3	3026	795	756

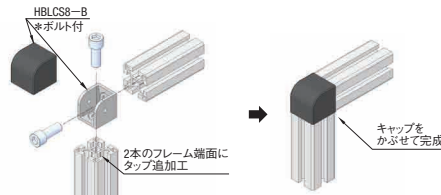

Order 注文例: 型式 HBLCS8-B

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133


ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~120	大口 121~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: 追加加工無しでインナー接続可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含まれます。

■コーナーブラインドブラケット

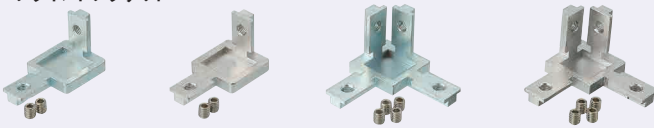

Type	材質	S表面処理
HBLBCA8	S45C	三価クロメート
SHLBCA8	SCS13	-
HBLBCB8	S45C	三価クロメート
SHLBCB8	SCS13	-




コーナーブラインドブラケット

2方向タイプ

HBLBCA8 SHLBCA8 (ステンレス)

80角アルミフレームには使用できません。

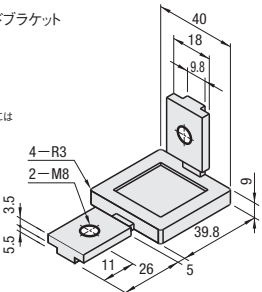


コーナーブラインドブラケット

3方向タイプ

HBLBCB8 SHLBCB8 (ステンレス)

80角アルミフレームには使用できません。

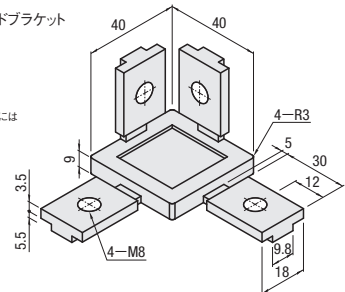

型式	質量 (g)	付属ボルト	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~150
HBLBCA8	128	セットスクリューM8×10	2	700	880	836
SHLBCA8 (ステンレス)					920	874
HBLBCB8	180	セットスクリューM8×10	4	1400	960	910
SHLBCB8 (ステンレス)					990	940

Order 注文例: 型式 HBLBCA8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~150	大口 151~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■コーナーブラインドブラケット使用例

右図の様に組む場合のフレーム長さ(単位:mm)

- ・Wiに使用するフレーム長さL
- ・L=W-(フレームの太さ×2)
- ・Diに使用するフレーム長さL
- ・L=D-(フレームの太さ×2)
- ・Hiに使用するフレーム長さL
- ・L=H-18
(コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)

