 


NUTS FOR ALUMINUM FRAME -SLOT 8 SERIES-

アルミフレーム用エコノミー後入れボルト/先入れボルト

-8シリーズ(溝幅10mm)用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■後入れボルトの安価タイプをご用意いたしました。(後入れボルトHATLSN8-8に比べ約40%ダウン)

縮付トルク **P570**

■エコノミー後入れボルト




材質 SWRCH35K (炭素鋼線材)

*導電機能付


表面処理 三価クロメート

RoHS10

HATL8-8

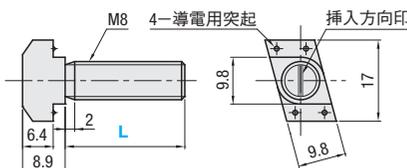

■エコノミー後入れボルト: ボルトの有効長

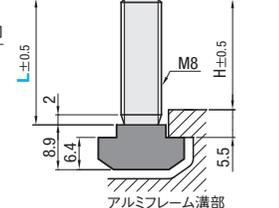

型式	L	H	対応フレーム (シリーズ)	参考締付トルク (N・m)	¥基準単価		¥スライド単価	
					1~29コ	30~149	150~600	
HATL8-8	20	17.0	8シリーズ 8-45シリーズ	23.5	80	76	71	
	25	22.0						

Order 注文例 型式 - L
HATL8-8 - 20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 **P.133**

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~600	601~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



HTDN8

HBLFSN8

HATL8-8-20

HBLFSN8

HATL8-8-20

■後入れボルト




材質 ナット部 SUS316相当(焼結)
ボルト部 SUS304


*導電機能付

RoHS10

HATLSN8-8

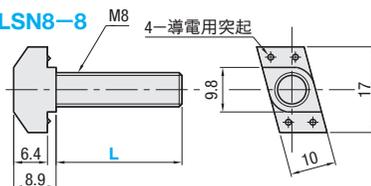

■後入れボルト: ボルトの有効長

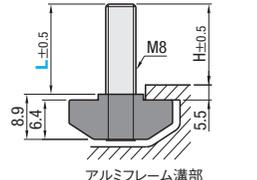

型式	L	H	対応フレーム (シリーズ)	参考締付トルク (N・m)	¥基準単価		¥スライド単価	
					1~29コ	30~149	150~600	
HATLSN8-8	20	17.0	8シリーズ 8-45シリーズ	23.5	137	131	124	
	25	22.0						

型式 - L
HATLSN8-8 - 20

在庫品 翌日出荷 **P.133**

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~600	601~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■先入れボルト




材質 ナット部 SUS316相当(焼結)
ボルト部 SUS304


*導電機能付

RoHS10

HNTLSN8-8

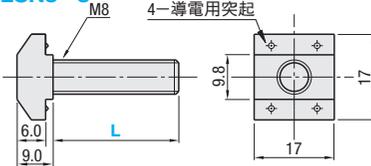

■先入れボルト: ボルトの有効長

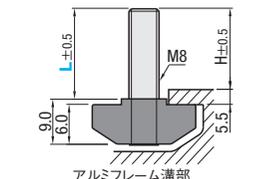

型式	L	H	対応フレーム (シリーズ)	参考締付トルク (N・m)	¥基準単価		¥スライド単価	
					1~29コ	30~149	150~600	
HNTLSN8-8	20	17.5	8シリーズ 8-45シリーズ	23.5	230	219	207	
	25	22.5						

型式 - L
HNTLSN8-8 - 20

在庫品 翌日出荷 **P.133**

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~600	601~
出荷日	通常	お見積り


表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■フランジ付ナット



材質 SUS304

HTDN

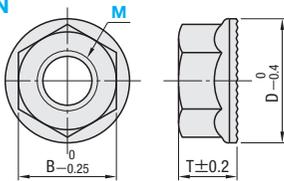

HNTLSN8-8-20

SHNST8 (P.713)

HTDN8

型式	Type	M	B	T	D	¥基準単価		¥スライド単価	
						1~499コ	500~999	1000~1500	
HTDN (ステンレス)	4	7	4.2	10	35	26	19		
	5	8	5.5	12	35	27	20		
	6	10	6.0	13	40	32	25		
	8	12	7.5	17	50	48	42		

Order 注文例 型式
HTDN6

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 **P.133**

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。