

CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames


■特長: コーナー3面を保護するフレームキャップです。

■コーナー用3面キャップ



RoHS10

HFCK8-4040

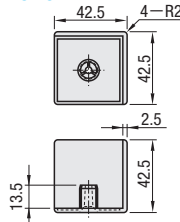


①足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合がございます。

□材質 ポリアミド



Example 使用例

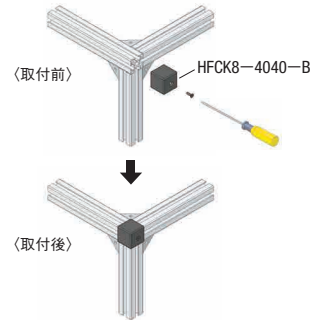

①フレームのタップ追加加工は必要ありません。

型式	色	付属品	対応フレーム*	¥基準単価		
				1~14コ	15~19	20~200
HFCK8-4040	B (黒)	HFBMB5-15	8-4040	310	260	200

\*アルミフレームEFSシリーズはHFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。



Order 注文例

型式

HFCK8-4040-B



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~200	大口 201~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


■特長: ボルト止めタイプのフレームキャップです。追加加工の必要がなく抜けにくい為、安全性も優れます。

■ボルト止め




RoHS10

HFCE8-4040 (ボルト止めタイプ)

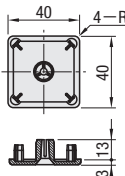


HFCE8-4080 (ボルト止めタイプ)

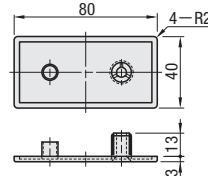

□材質 ポリアミド(黒・ライトグレー・黄)



Example 使用例

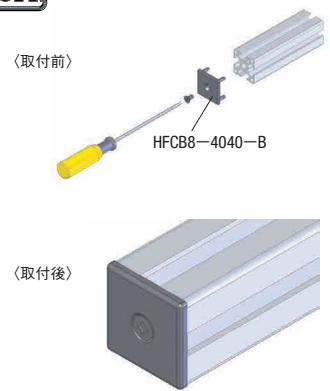

①フレームのタップ追加加工は必要ありません。

型式 Type	No.	色	¥基準単価			対応フレーム*
			1~14コ	15~19	20~500	
HFCE8	4040	B (黒) S (ライトグレー)	240	165	105	8-4040
	4080	Y (黄) ①黄色タイプは4040のみとなります。	280	195	110	8-4080

\*アルミフレームEFSシリーズはHFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。

①ボルト止めタイプは、皿ボルトが付属となります。(黒: HFBMB5-15、ライトグレー、黄: SHFBS5-15)



Order 注文例

型式

HFCE8-4040-S



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~500	大口 501~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


■特長: GFS8-4040、GFS8-4080専用のフレームキャップです。追加加工が必要となります。

■高剛性用プレート




RoHS10

HFCD8-4040

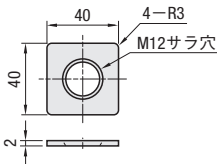

HFCD8-4080

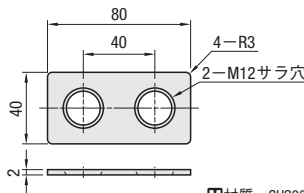

□材質 SUS304



Order 注文例

型式

HFCD8-4040



Delivery 出荷日

5 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~90	大口 91~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

①フレームキャップ取付のため、フレーム断面に専用追加加工が必要となります。(P.812)

型式 Type	No.	適合ボルト	対応フレーム	¥基準単価	
				1~9コ	10~50
HFCD8	4040	SHFBS12-20	GFS8-4040	880	835
	4080	(付属ではありません)	GFS8-4080	1,040	985

40 アルミフレーム  
フレーム用フレーム