




ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES-

50・100mm角 8-45シリーズアルミフレーム

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド割引率変更

◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#)

■特長: 製線からアルミフレームの切り換えに重宝します。

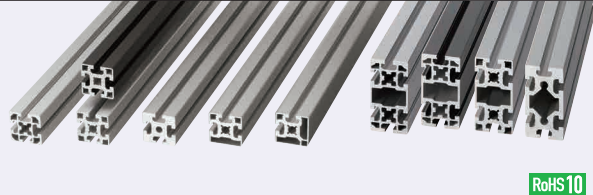

RoHS 10

Type		M材質	S表面処理
指定長	固定長		
NEFS8	KNEFS8	A6063S-T5	白アルマイト処理
GNFS8	KGFS8	A6063S-T6相当	
GFS8	KGFS8	A6061SS-T6相当	
EFS8	KEFS8	A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
HFS8	KHFS8		
HFS□8	KHFS□8		
EFSB8	KEFSB8		
HFSB8	KHFSB8		

①切断面・追加加工には表面処理がされていません。
②タッパ穴追加をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。






NEFS8-5050
NEFSB8-5050
(黒アルマイト)
EFS8-5050
EFSB8-5050
(黒アルマイト)

HFS8-5050
HFSB8-5050
(黒アルマイト)

GNFS8-5050 (高剛性)
GFS8-5050 (高剛性)


HFSF8-5050

HFST8-5050

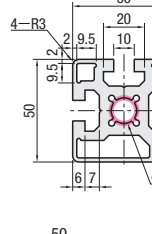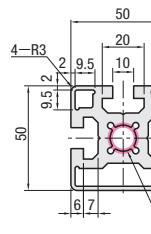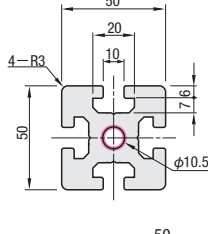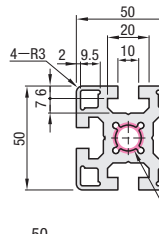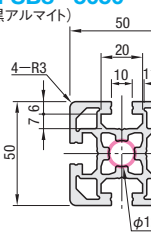


NEFS8-50100
NEFSB8-50100
(黒アルマイト)
EFS8-50100
EFSB8-50100
(黒アルマイト)

HFS8-50100
HFSB8-50100
(黒アルマイト)

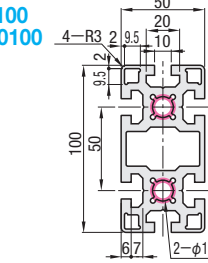

GNFS8-50100 (高剛性)
GFS8-50100 (高剛性)

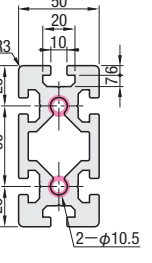

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上	
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160		
NEFS8	5050	2.84	1053	26.98×10 ⁴	26.98×10 ⁴	820	770	730	2,800	2,660	2,520		
NEFSB8(黒アルマイト)						1,040	990	930	3,490	3,320	3,140		
EFS8						920	870	820	2,930	2,780	2,630		
EFSB8(黒アルマイト)						1,130	1,070	1,010	3,830	3,630	3,440		
HFS8						960	910	860	3,220	3,050	2,890		
HFSB8(黒アルマイト)						1,170	1,110	1,050	3,920	3,720	3,520		
GNFS8(高剛性)						1,260	1,210	1,150	4,300	4,080	3,870		
HFSF8						1,440	1,360	1,225	4,830	4,580	4,340		
HFST8						960	910	860	3,210	3,040	2,880		
HFS8						950	900	850	3,180	3,020	2,860		
NEFS8	50100	5.39	1996	53.0×10 ⁴	211.21×10 ⁴	1,620	1,530	1,450	5,480	5,200	4,930		
NEFSB8(黒アルマイト)						2,030	1,920	1,820	6,780	6,430	6,090		
EFS8						1,810	1,710	1,620	6,090	5,780	5,480		
EFSB8(黒アルマイト)						2,200	2,090	1,980	7,450	7,070	6,700		
HFS8						1,860	1,760	1,670	6,230	5,910	5,600		
HFSB8(黒アルマイト)						2,280	2,160	2,050	7,610	7,220	6,840		
GNFS8(高剛性)						1,980	1,880	1,780	6,640	6,300	5,970		
HFSF8						2,230	2,110	1,900	7,450	7,070	6,700		
HFST8													
GFS8(高剛性)													

■商品によって6000mmまで対応可能です。
P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。
◎対応できないフレームもあります。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) [P.570](#)

◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

◎アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価		¥スライド単価	
			lx	ly	1~9本	10~20		
KNEFS8	5050	1053	26.98×10 ⁴	26.98×10 ⁴	10,220	9,700		
KNEFSB8(黒アルマイト)					12,560	11,930		
KEFS8					11,360	10,800		
KEFSB8(黒アルマイト)					13,950	13,250		
KHFS8					11,600	11,020		
KHFSB8(黒アルマイト)					14,110	13,400		
KGFS8(高剛性)					15,480	14,700		
KHFSF8					17,390	16,520		
KHFS8					11,560	10,980		
KHFST8					11,440	10,860		
KNEFS8	50100	1996	53.0×10 ⁴	211.21×10 ⁴	19,930	18,930		
KNEFSB8(黒アルマイト)					24,380	23,160		
KEFS8					22,150	21,040		
KEFSB8(黒アルマイト)					27,100	25,740		
KHFS8					22,430	21,300		
KHFSB8(黒アルマイト)					27,390	26,020		
KGFS8(高剛性)					23,870	22,670		
KHFSF8					26,820	25,470		
KHFS8								
KGFS8(高剛性)								



Price 価格
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS8-5050-185=960円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長-販売単価
ex: HFS8-5050-500
3,220×0.5m=1,610円(1円単位は切り捨て)

■指定長フレーム

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~79	80~160	161~
出荷日	通常	+1日	+お見積り

■固定長フレーム

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~20	21~	21~
出荷日	通常	+お見積り	+お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order 注文例
型式 - L
HFS8-5050 - 800
KHFS8-5050 - 4000



Delivery 出荷日
■指定長フレーム
1 日日出荷
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
1 日日出荷
◎注文締切 正午迄 [P.134](#)



Alteration 追加加工
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加詳細は、P.799をご覧ください。

◎注文締切 正午迄 [P.134](#)