 


ALUMINUM BRACKETS -HFS8-45 SERIES (SLOT 10mm)-

突起付ブラケット

-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



■特長：L字接続・クロス接続どちらの場合でも、接続可能な突起付ブラケットです。

■突起付反転ブラケット




Type	材質	表面処理
HBLFSN8-45	ADC12	-
HBLFSNB8-45		黒アルマイト
HBLFSNM8-45		無電解ニッケルメッキ
CHBLFSN8-45		焼付塗装(シルバー)
HBLFSN8-50		-

※焼付塗装(シルバー)はクリア塗装フレームに色合いを合わせたタイプです。

突起付反転ブラケット

- HBLFSN8-45
- HBLFSNB8-45 (黒アルマイト)
- HBLFSNM8-45 (無電解ニッケルメッキ)
- CHBLFSN8-45 (焼付塗装・シルバー)

50角用
突起付反転ブラケット
HBLFSN8-50

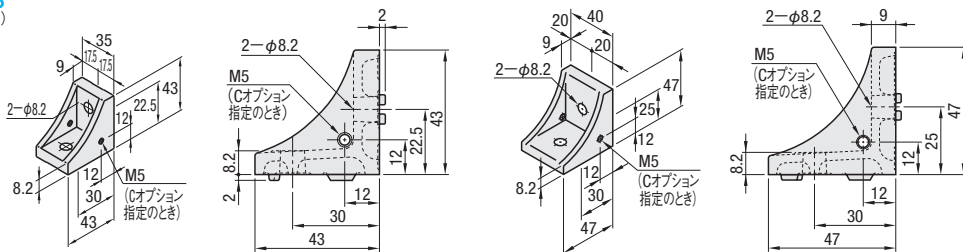


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99口	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFSN8-45	55	CBM8-20	2	HNNT8-8	2	2058	88	84
HBLFSNB8-45* (黒アルマイト)							192	183
HBLFSNM8-45 (無電解ニッケルメッキ)							242	230
CHBLFSN8-45 (焼付塗装・シルバー)							190	180
HBLFSN8-50	78						113	109

■特長：突起が片側のみの突起付ブラケットです。突起の無い面に片側にプレートを取り付けられます。

■片側突起付ブラケット



- HBLFSNK8-45
- HBLFSNE8-45

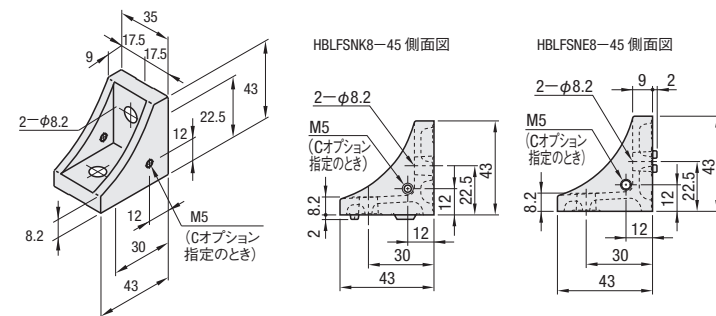

材質 ADC12

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99口	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLFSNK8-45	55	CBM8-20	2	HNNT8-8	2	2058	147	140
HBLFSNE8-45								