 


ALUMINUM BRACKETS -8-45 SERIES (SLOT 10mm) -


突起付ブラケット/押出型ブラケット -2列溝以上用-

-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-





■特長：リップ付で1面に取付穴が4個ついた2列溝用ブラケットです。フレームを強固に接続できます。

■突起付反転ブラケット

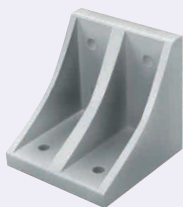



90角用

HBLFSDW8-90

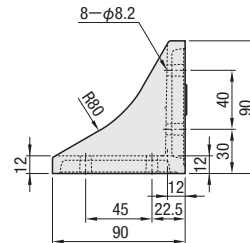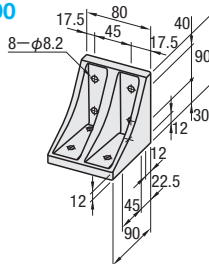

100角用

HBLFSDW8-100

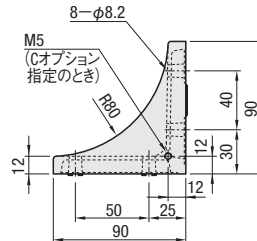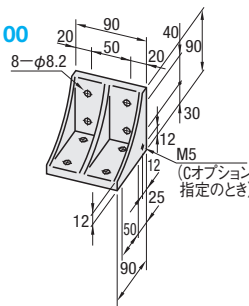


■材質 ADC12


型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数			
HBLFSDW8-90	360	SCB8-22	8	HNTT8-8	4986	1,080
HBLFSDW8-100	450	SCB8-22	8	HNTT8-8	5586	1,280

■特長：2列溝タイプのフレーム(HFS8-9090等)を1つで接続可能な押出型ブラケットです。


■厚型ブラケット

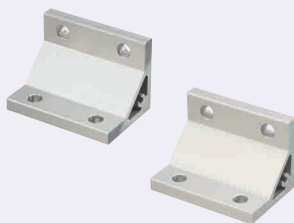

NBLTD8-45
HBLTD8-45

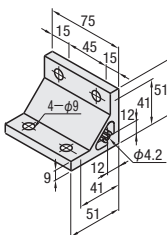

Type	■材質	■S表面処理
NBLTD8-45	A6063S-T5	アルマイト処理
HBLTD8-45	A6N01SS-T5	アルマイト処理

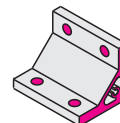


◆NBLTD8-45は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数			
NBLTD8-45 HBLTD8-45	163	CBM8-20	4	HNTT8-8	270	260
					305	290


■特長：HBLTD8-45(P743)に 比べ、ボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

■極厚型ブラケット

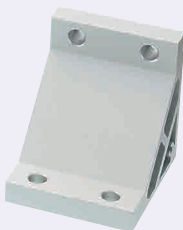

HBLUD8-45

■材質 A6N01SS-T5 ■S表面処理 アルマイト処理

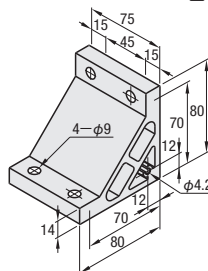

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数			
HBLUD8-45	387	CBM8-25	4	HNTT8-8	667	634