 


NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT HFS8-45 SERIES-


アルミフレーム用先入れナット・ストップ スタンダード

-8-45シリーズ(溝幅10mm)用-




CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

先入れナット

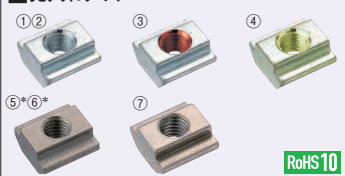


HNTT8 (S10C相当)
 PACK-HNTT8 (S10C相当)
 HNTTV8 (ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)
 HNTTZ8 (ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)
 HNTTSS8 (SUS316相当・焼結)
 PACK-HNTTSS8 (SUS316相当・焼結)
 HNTTSS8 (SUS303相当)

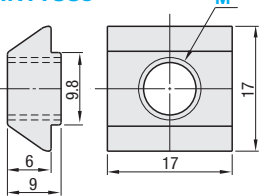

M	S10C相当	SUS316相当(焼結)	SUS303相当
8	23.5		

Example 使用例

先入れナットアルミフレームにあらかじめ入れておきます。

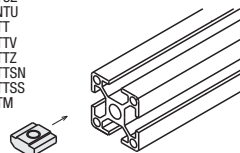

*導電機能付 S表面処理

Type	材質	表面処理
① HNTT8	S10C相当	三価クロメート
② PACK-HNTT8	S10C相当	三価クロメート
③ HNTTV8	ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当	三価クロメート
④ HNTTZ8	ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当	三価クロメート
⑤ HNTTSS8*	SUS316相当(焼結)	-
⑥ PACK-HNTTSS8*	SUS316相当(焼結)	-
⑦ HNTTSS8	SUS303相当	-

型式	M	¥基準単価			
		1~499	500~749	750~999	1000~1500
HNTT8 (S10C相当)	4 5 6 8	37	36	33	29
HNTTV8 (ゆるみ防止・S10C相当)	8	53	50	47	43
HNTTZ8 (ゆるみ防止・S10C相当)	8	50	50	50	48
HNTTSS8 (SUS316相当・焼結)	4 5 6 8	37	37	35	35
HNTTSS8 (SUS303相当)	8	88	83	75	61

型式 M HNTT8 8

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

●単品販売

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
数量 1~1500	1501~	
出荷日 通常	お見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●パック販売

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
数量 1~10	11~	
出荷日 通常	お見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

バック販売 1パック100個入り ゆるみ防止タイプの詳細 P.760

型式	M	¥基準単価 (1~10パック)	
		1個当りの価格	1個当りの価格
PACK-HNTT8 (S10C相当)	4 5 6 8	3,310	33.1
PACK-HNTTSS8 (SUS316相当・焼結)	4 5 6 8	3,310	33.1


◎型式「HNTT8」をご注文の際、Mの指定が無い場合(「HNTT8」のみ)、自動的に「HNTT8-8」のご指定となります。

先入れストップ

HNST8-45



RoHS10
材質 ポリアミド

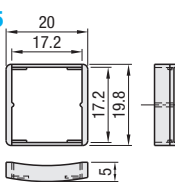


型式	対応先入れナット	色	¥基準単価 1~49	¥スライド単価 50~1500
HNST8-45	HNTT8 HNTTV8 HNTTZ8 HNTTSS8	グレー	16	11

Example 使用例

フレーム中で先入れナットを仮止め

ナットが下に落ちません。

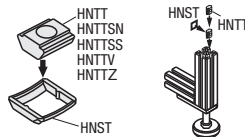

Order 注文例 型式 HNST8-45 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

先入れ金属ストップ

SHNST8




RoHS10
材質 SUS301

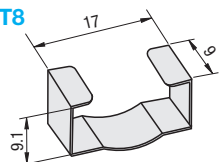

型式	対応先入れナット	¥基準単価 1~1500
SHNST8	HNTT8 HNTTV8 HNTTZ8 HNTTSS8	13

Example 使用例

先入れナットとの使用もできます。

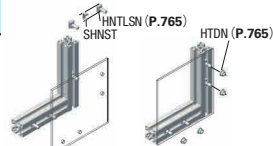


Order 注文例 型式 SHNST8 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

導電用ワッシャ

HDW8

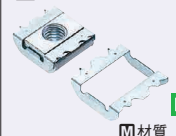

RoHS10
材質 SUS304

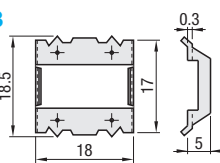


型式	対応先入れナット	¥基準単価 1~99	¥スライド単価 100~200
HDW8	HNTT8	47	45

Example 使用例

注意 ナットに装着する際に手をキズつける恐れがあります。

ワッシャの突起部でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより、導電性をもたせます。

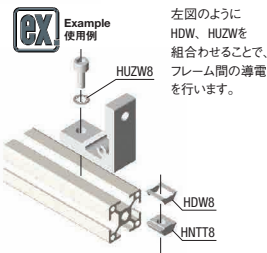

Order 注文例 型式 HDW8 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

歯付き座金(内歯タイプ)

HUZW8PACK



RoHS10
材質 SUS304

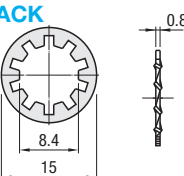

型式	¥基準単価 1~4パック	¥スライド単価 5~10
HUZW8PACK	1,040	700

◎1パック100個入り

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
数量 1~10	11~	
出荷日 通常	お見積り	