


ALUMINUM FRAMES - ANGLES - CHANNELS - FLAT BARS -

# 汎用アルミフレーム

—アングル/チャンネル/フラットバー/角パイプ—

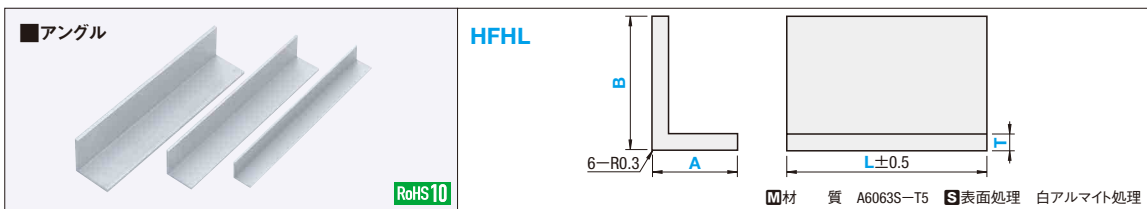

型式 Type	A B		T	L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメント		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥ストランド単価/m 300mm以上
	指定1mm単位						ℓx×10 <sup>4</sup>	ℓy×10 <sup>4</sup>			
HFHL (アングル)	15	30	2	50~2000	0.232	86	0.14	0.807	200	680	430
	20	30	2		0.206	76	0.288	0.288	120	420	310
	20	40	3		0.301	111	0.403	0.403	170	580	350
	20	40	2		0.315	116	0.348	1.964	180	600	370
	25	40	3		0.464	171	0.489	2.82	260	900	550
	25	25	3		0.381	141	0.819	0.819	220	730	450
	25	50	3		0.583	216	0.993	5.661	360	1,230	570
	30	30	2		0.315	116	1.019	1.019	180	600	370
	30	30	3		0.464	171	1.458	1.458	260	900	550
	30	40	3		0.745	275	2.21	2.21	430	1,440	730
	40	40	2		0.412	156	2.47	2.47	230	800	500
	40	40	3		0.626	231	3.58	3.58	330	1,120	610
	50	50	3		1.016	375	5.56	5.56	540	1,820	850
	60	60	5		0.785	291	7.15	7.15	480	1,620	780
	150	150	6		1.553	575	19.9	19.9	800	2,700	1,280
75	75	3	2.333	864	46.88	46.88	1,210	4,060	1,970		
100	100	4	3.143	1164	114.3	114.3	1,640	5,480	2,660		
150	150	5	4.763	1764	397.5	397.5	2,480	8,300	4,040		

Order 注文例: 型式 - T - L  
HFHL3030 - 3 - 800

Delivery 出荷日: 1 日日出荷

Price 価格: L=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。 ex: HFHL3030-2-180=180円 L=300以上の場合 下記計算を価格を算出します。 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価 ex: HFHL3030-2-800 600×0.8m=480円 (1円単位は切り捨て)

Alteration 追加加工: 型式 - T - L - N - (XA, ...YA, ...)

HFHL2040 - 2 - 90 - N8 - XA42 - XB62 - YA20 - YB42

3 日日出荷

Alterations 通し穴加工

Spec. フレームに通し穴加工をします。 Nは呼び径になります。


フレームの面	N(選択)
X	3 4 5 6 8
Y	3 4 5 6 8

穴加工詳細: N (通し穴) d

指定方法: 穴サイズ・穴位置の指示(例) N6 XA42-XB62 YA20-YB42

追加加工面: Y面, X面

250

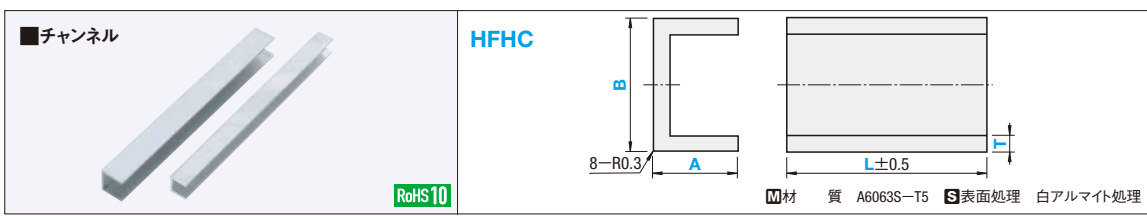

型式 Type	A B		T	L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメント		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥ストランド単価/m 300mm以上
	指定1mm単位						ℓx×10 <sup>4</sup>	ℓy×10 <sup>4</sup>			
HFHC (チャンネル)	15	15	2	50~2000	0.222	82	0.1433	0.227	140	470	320
	15	30			0.304	112	0.232	1.471	190	650	350
	20	20			0.304	112	0.453	0.719	190	650	350
	20	40			0.412	152	0.576	3.688	240	820	490
	25	25			0.381	142	1.479	0.911	230	780	450
	50	50			0.761	282	1.640	10.42	410	1,400	750

Order 注文例: 型式 - T - L  
HFHC1515 - 2 - 800

Delivery 出荷日: 1 日日出荷

Price 価格: L=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。 ex: HFHC2020-2-180=190円 L=300以上の場合 下記計算を価格を算出します。 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価 ex: HFHC2020-2-600 650×0.6m=390円 (1円単位は切り捨て)

Alteration 追加加工: 型式 - T - L - N - (XA, ...YA, ...ZA, ...)

HFHC2040 - 2 - 90 - N8 - XA50 - YA20 - ZB42

3 日日出荷

Alterations 通し穴加工

Spec. フレームに通し穴加工をします。 Nは呼び径になります。

フレームの面	N(選択)
X	3 4 5 6 8
Y	3 4 5 6 8
Z	3 4 5 6 8

穴加工詳細: N (通し穴) d

指定方法: 穴サイズ・穴位置の指示(例) N6 XA50 YA20 ZB42

追加加工面: Z面, Y面, X面

250