

CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames


●特長: 主に蝶番の取付など、血穴の開いた部品の締結にご利用頂ける六角穴付の皿ねじです。

■十字穴付トラス小ねじ



Type	材質	S表面処理
HCBM	機械構造用炭素鋼	ユニクロメッキ
SHCBM	SUS304相当	—
HCBMB	機械構造用炭素鋼	三価クロメート(黒色)

HCBM (ユニクロメッキ) SHCBM (ステンレス) HCBMB (三価クロメート黒色)

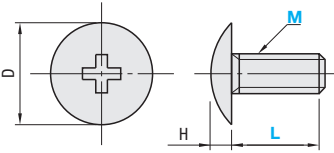

型式	D	H	HCBM			SHCBM			HCBMB			
			¥基準単価	¥スライド単価	100~200	¥基準単価	¥スライド単価	100~200	¥基準単価	¥スライド単価	100~200	
HCBM SHCBM HCBMB	3-6	6.9	1.9	25	6	5	30	11	10	—	—	—
HCBM SHCBM HCBMB	4-5 8 10 12	9.4	2.5	25	6	5	31	12	11	30	11	10
HCBM SHCBM HCBMB	5-8 10 12 15 30 35	12	3.1	25	6	5	32	13	12	31	12	11
HCBM SHCBM HCBMB	6-10 12 15	14	3.7	30	11	10	36	17	16	33	14	13



Order 注文例  
型式  
HCBM5-12



Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	数量	出荷日
数量	1~200	201~	—	—
出荷日	通常	お見積り	—	—

●特長: 六角穴付皿ねじ・十字穴付トラス小ねじのバック販売です。社内在庫用やご使用数の多い場合にはバック販売がおすすめです。

■六角穴付皿ねじ/十字穴付トラス小ねじバック販売 (500個入り)




Type	材質	S表面処理
六角穴付皿ねじ	HFBCM SHFBS HFBMB	SCM435 SUS304相当 SCM435
十字穴付トラス小ねじ	HCBM SHCBM HCBMB	機械構造用炭素鋼 SUS304相当 機械構造用炭素鋼

■六角穴付皿ねじ バック販売

HFBCM (三価クロメート)  
SHFBS (ステンレス)  
HFBMB (三価クロメート黒色)

■十字穴付トラス小ねじ バック販売

HCBM (ユニクロメッキ) SHCBM (ステンレス) HCBMB (三価クロメート黒色)

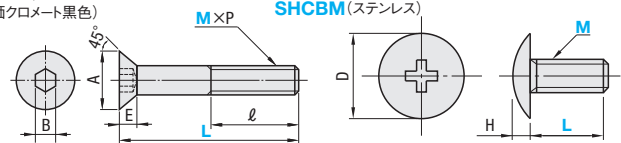

■六角穴付皿ねじ

Type	型式			MxP	ℓ	A	E	B
	M	L	SET/(500個パック)					
HFBCM SHFBS HFBMB	3	6 8 10 12	SET1	3x0.5	全ねじ	6	1.7	2
	4	6 8 10 12		4x0.7	全ねじ	8	2.3	2.5
	5	6 8 10 12 15 20		5x0.8	全ねじ	10	2.8	3
		35 40 45		16	—	—	—	—
	6	8 10 12 15 20		6x1.0	全ねじ	12	3.3	4
	8	12 15 16 20		8x1.25	全ねじ	16	4.4	5
	10	16 18		10x1.5	全ねじ	20	5.5	6

■十字穴付トラス小ねじ

Type	型式			D	H
	M	L	SET/(500個パック)		
HCBM SHCBM HCBMB	3	6	SET1	6.9	1.9
	4	5 8 10 12		9.4	2.5
	5	8 10 12 15 30 35		12	3.1
	6	10 12 15		14	3.7



Price 価格  
Order 注文例  
型式  
HFBCM5-10-SET1



Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	数量	出荷日
数量	1~50	51~	—	—
出荷日	通常	お見積り	—	—

M-L	HFBCM ¥500本セット単価 (SET1)	SHFBS ¥500本セット単価 (SET1)	HFBMB ¥500本セット単価 (SET1)
3-6	—	—	—
8	—	—	—
10	—	—	—
12	—	—	—
4-6	6,000 (¥12/本)	7,500 (¥15/本)	—
8	—	—	—
10	—	—	—
12	—	—	7,000 (¥14/本)
5-6	—	—	—
8	6,000 (¥12/本)	7,500 (¥15/本)	—
10	—	—	7,000 (¥14/本)
12	—	—	—
15	7,000 (¥14/本)	8,500 (¥17/本)	8,500 (¥17/本)
20	8,000 (¥16/本)	10,000 (¥20/本)	8,500 (¥17/本)
25	10,500 (¥21/本)	13,000 (¥26/本)	—
30	13,000 (¥26/本)	16,000 (¥32/本)	—
45	—	17,000 (¥34/本)	—
6-8	—	—	—
10	8,000 (¥16/本)	10,000 (¥20/本)	8,500 (¥17/本)
12	—	—	—
15	8,500 (¥17/本)	10,500 (¥21/本)	9,500 (¥19/本)
20	9,000 (¥18/本)	11,500 (¥23/本)	10,000 (¥20/本)
8-12	—	—	—
15	12,000 (¥24/本)	14,500 (¥29/本)	13,000 (¥26/本)
16	—	—	—
20	12,500 (¥25/本)	15,000 (¥30/本)	13,500 (¥27/本)
10-16	—	—	—
18	18,500 (¥37/本)	—	—

M-L	HCBM ¥500本セット単価 (SET1)	SHCBM ¥500本セット単価 (SET1)	HCBMB ¥500本セット単価 (SET1)
3-6	2,350 (¥4.7/本)	4,500 (¥9/本)	—
4-5	—	—	—
8	2,350 (¥4.7/本)	5,000 (¥10/本)	4,500 (¥9/本)
10	—	—	—
12	—	—	—
5-8	—	—	—
10	2,350 (¥4.7/本)	5,500 (¥11/本)	5,000 (¥10/本)
12	—	—	—
15	—	—	—
30	5,350 (¥10.7/本)	—	—
35	—	—	—
6-10	—	—	—
12	4,850 (¥9.7/本)	7,500 (¥15/本)	6,000 (¥12/本)
15	—	—	—

40  
アルミフレーム  
トラス