
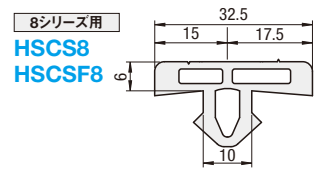
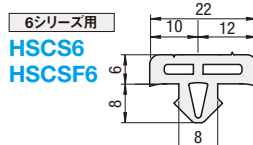


PANEL SPACER / MAGNET CATCHES FOR STICKERS

パネルスペーサ/シールタイプマグネットキャッチ

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

41
パネルスペーサ
(ハブフィルタ)

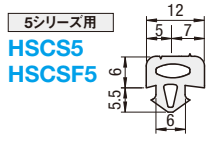

色: Sのパネルスペーサのアウトガス測定結果

| 測定方法 | GCMS | GCMS | GCMS | GCMS |
|------------|----------|-----------|----------|----------|
| アウトガス | アセトアルデヒド | トリクロロベンゼン | ジメチルヘプタン | キシレン |
| 60°C60min. | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 検出限界 | 0.01μg/g | 0.01μg/g | 0.01μg/g | 0.01μg/g |

| Type | 色 | 材質 | 耐熱温度 |
|-------|-----------------|-------------|-----------|
| HSCSF | 黒 | EPDM | -40~120°C |
| | ライトグレー エコノミー | | |
| | ライトグレー | オレフィン系エラストマ | -20~80°C |

固定サイズ

| Type | No. | 色 | 長さ m | 対応フレーム (シリーズ) | B(黒) | | SE(ライトグレー/エコノミー) | | S(ライトグレー) | |
|-------|-----|------------------|---------|-------------------|-------|-------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | | ¥基準単価 | ¥対応単価 | ¥基準単価 | ¥対応単価 | ¥基準単価 | ¥対応単価 |
| HSCSF | 5 | B(黒) | 12 | 5シリーズ | 3,500 | 3,330 | 3,500 | 3,330 | 7,540 | 7,170 |
| | 6 | SE(ライトグレー/エコノミー) | | 6シリーズ | 5,040 | 4,790 | 5,040 | 4,790 | 14,620 | 13,890 |
| | 8 | S(ライトグレー) | | 8シリーズ 8-45シリーズ | 7,310 | 6,970 | 7,310 | 6,970 | 22,000 | 20,900 |

指定サイズ

| Type | No. | 色 | 長さ 指定1mm単位 | 対応フレーム (シリーズ) | B(黒) SE(ライトグレー/エコノミー) S(ライトグレー) | | |
|-------|-----|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------|
| | | | | | ¥基準単価/m | 1~50本 | 51~ |
| HSCSF | 5 | B(黒) | 100~3000 | 5シリーズ | 640 | 640 | 900 |
| | 6 | SE(ライトグレー/エコノミー) | | 6シリーズ | 800 | 800 | 1,470 |
| | 8 | S(ライトグレー) | | 8シリーズ 8-45シリーズ | 1,000 | 1,000 | 2,090 |

◎表示数量超えはお見積り



Order 注文例
型式 - 色 - 長さ
HSCSF5 - B - 12
HSCSF5 - SE - 1520



Delivery 出荷日
2 日日出荷

ストーク T 当日出荷 無料

◎注文時

正午迄 翌P134

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------------|-----------|
| 数量 | 小口 1~50 | 大口 51~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Price 価格
基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HSCSF5-B-800
640×0.8m=510円
(1円単位は切り捨て)



Example 使用例
・ブラケットのカーブ取付け穴を利用してパネルを固定した際に生じる、パネルとフレームの隙間を埋めます。
・パネル扉の戸当たりとして使用することもできます。

HSCSF5
HSCSF5




HSCSF6
HSCSF6



HSCSF8
HSCSF8



HSCSF8
HSCSF8

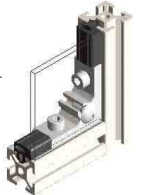


シールタイプマグネットキャッチ




RoHS10

| Type | 材質 | | 耐熱温度 |
|------|--------|------------|------|
| | ①スポンジ | ②磁石 | |
| HSMG | クロロブレン | 異方性フェライト磁石 | 50°C |

6シリーズ用
HSMG6

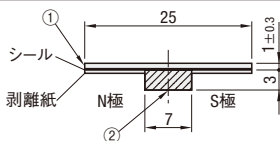

8・8-45シリーズ用
HSMG8

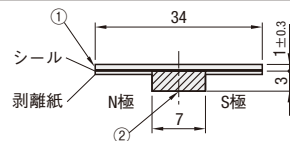

◎N極にはNマークがついています。取付については、使用例をご参照ください。

| Type | No. | 色 | 長さ mm | 対応フレーム (タイプ) | マグネットタイプ | 100mmあたり 吸着力 [g] | 表面磁束密度 ガウス [G] | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|------|-----|------|----------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------|---------|
| HSMG | 6 | B(黒) | 1000 | 6シリーズ 8・8-45シリーズ | 異方性フェライト磁石 (プラスチックマグネット) | 75 | 500 | 1~4コ | 1,950 |
| | 8 | 5~50 | | | | | | 2,260 | 1,980 |

- ◎吸着力は常温(20°C)での参考値です。扉の枠に貼付け、簡易なマグネットキャッチとしてご利用頂けます。
- ◎吸着力はHSMG同士を吸着させた場合の参考値です。
- ◎ハサミで簡単にカットできます。
- ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order 注文例
型式 - 色
HSMG6 - B



Example 使用例




Delivery 出荷日
2 日日出荷

◎注文時


正午迄 翌P134

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------------|-----------|
| 数量 | 小口 1~50 | 大口 51~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

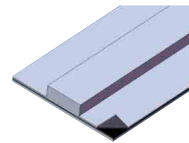

1. 剥離紙をはがし、粘着面を露出させます。

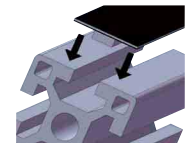

2. アルミフレーム表面に取り付けます。