

FLEXIBLE PVC SHEET SHEET INSERT

塩ビシート/シート押さえ

—標準タイプ・帯電防止タイプ・グリッド入り帯電防止タイプ—

■塩ビシート

① HPEMT (標準タイプ)
② HPERT (帯電防止タイプ)
③ HPEVT (グリッド入り帯電防止タイプ)

※HPEVT (グリッド幅100×100mm)

PVC
片面表面インク (グリッド線)

Type	材質	色	耐熱温度
① HPEMT	塩化ビニル(PVC)	半透明	0~60℃
② HPERT			
③ HPEVT		半透明(カーボンプリント入り)	

④透過性は下記透過性比較写真をご参照ください。

型式 Type	T(呼び)	長さ L (m)	厚さ T 実寸	幅 W (m)	質量 (kg)*			L1		L10		L50	
					L1	L10	L50	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
HPEMT	0.2	1 10 50	0.2	1.2	0.3	4.2	16.2	1~9枚	10~50	1~9枚	10~50	1~9枚	10~50
HPERT								510	480	3,820	3,630	15,550	14,770
HPEVT								700	660	5,880	5,580	26,880	25,530
								750	710	6,250	5,940	28,560	27,130

④m単位の指定です。 *紙芯を含んだ質量です(L1を除く)。



Order 注文例
型式 HPEMT0.2 - L 50



Delivery 出荷日
2 日日出荷



ストック T 当日出荷 無料

ご注文欄

正午迄 翌 P.134

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■フィルム特性

項目	方向	値	
		HPEMT (標準タイプ)	HPERT・HPEVT (帯電防止・グリッド入り帯電防止タイプ)
抗張力	縦	300kgf/cm ²	290kgf/cm ²
	横	265kgf/cm ²	260kgf/cm ²
引裂力	縦	1520gf	1500gf
	横	1430gf	1450gf
耐熱性	6	60℃	60℃
	10	10 ¹⁵ Ω	10 ¹⁵ Ω
表面固有抵抗	—	—	—


項目	HPEMT (標準タイプ)	HPERT (帯電防止タイプ)	HPEVT (グリッド入り帯電防止タイプ)
	耐薬品性		
油	○	△	×
酸	○	△	×
アルカリ	○	○	×
溶剤 (トルエン・アセトン・酢酸エチル)	×	×	×

○=良、△=可、×=不可 ④HPEVTはグリッド部分のインクが変退色するため、耐薬品性はありません。

④防炎性はありません。(ただし、塩ビには自己消火性の特性があります。)

④可塑剤としてフタル酸エステル類が多量に含まれるため、クリーンルームへの適用には向きません。

■光透過特性

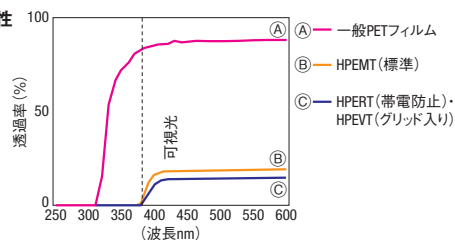

■透過性比較写真(シート被写体間距離: 50mm)



■シート押さえ

HRLCS5 HRLCS6 HRLCS8


RoHS 10

材質 ポリプロピレン(ライトグレー)


型式 Type	No.	長さ 指定1mm単位	質量 kg/m	対応フレーム (シリーズ)	¥基準単価/m 1~70本
HRLCS	5	50~2000	0.045	5シリーズ	410
	6		0.064	6シリーズ	460
	8		0.072	8シリーズ 8-45シリーズ	530

■特長

・塩ビシート、非塩ビシートの各種シートをアルミフレームに取りつけるときに使用します。

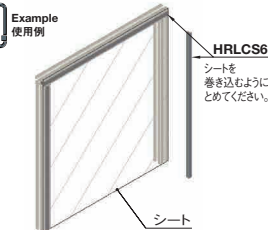

■シートの呼び・巻込部の寸法目安

 

Order 注文例
型式 HRLCS5 - 長さ 500



Price 価格
単価/m×指定全長=販売単価
ex: HRLCS6-1200
460×1.2m=550円
(1円単位は切り捨て)



Delivery 出荷日
2 日日出荷



ストック T 当日出荷 無料

ご注文欄

正午迄 翌 P.134

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	使用フレーム	A(mm)	B(mm)
HRLCS5	5シリーズ 20mm角	3以上	25
HRLCS6	6シリーズ 30mm角	5以上	35
HRLCS8	8シリーズ 40mm角	5以上	45
	8-45シリーズ 45mm角	5以上	50