



CASTERS WITH ADJUSTER PADS

一体型キャスト&アジャスタパッド

—標準タイプ・導電タイプ・固定キャストタイプ—



型式	
Type	車輪材質(色)
HCFT・HCFTK・SHCFT	ナイロン(グレー)
HCFTU	ウレタン(グリーン)
HCFTM	MCナイロン(ブルー)
HCFTD・SHCFTD	導電性MCナイロン(黒)

Ⓜ HCFT8-500のみフェノール(黒)になります。
 Ⓜ HCFTM8-800のみMCナイロン(黒)になります。



No.	本体		ジャッキボルト	
	材質	S表面処理	材質	S表面処理
60 130	ADC12	黒塗装		
250 350	SPHC	三価クロメート(黒)	SS400	三価クロメート
500 800	FCD45	黒塗装		

Ⓜ SHCFT・SHCFTDの場合、ジャッキボルトとキャストの材質はSUS304になります。

キャスト自在タイプ

HCFT

No.5-60
6-60

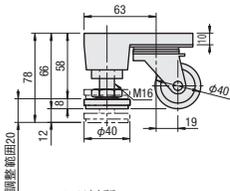
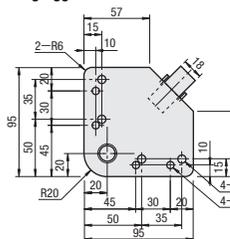


パッド材質: EPDM

適用ボルト・ナットM5/M6共用

SHCFT



No.5-60
6-60

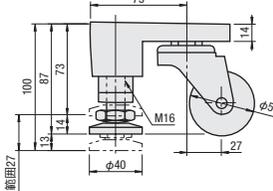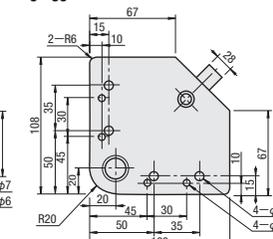

適用ボルト・ナットM5/M6共用

HCFT HCFTM HCFTD



No.6-130
8-130

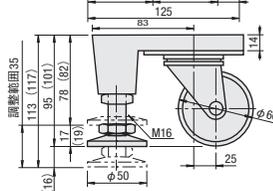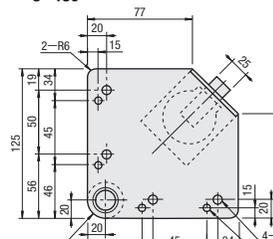

Ⓜ ()の数値はステンレスパッドタイプです。
適用ボルト・ナットM6/M8共用

SHCFT SHCFTD



No.6-130
8-130

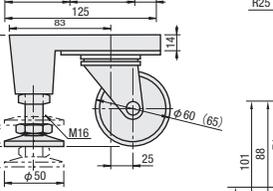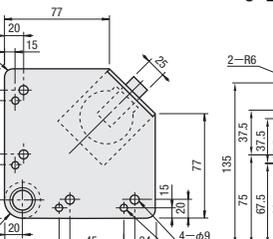

適用ボルト・ナットM6/M8共用

HCFT HCFTU HCFTD

No.6-250
8-250

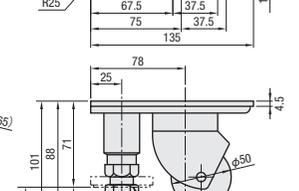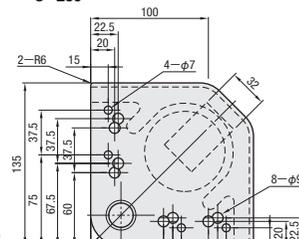



パッド材質: EPDM

適用ボルト・ナットM6/M8共用

Ⓜ キャスタは全て360°回転します。



HCFT HCFTM HCFTU HCFTD

No.8-350

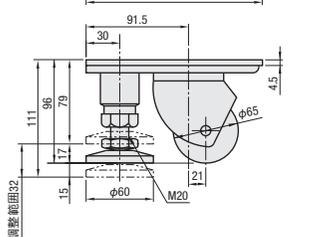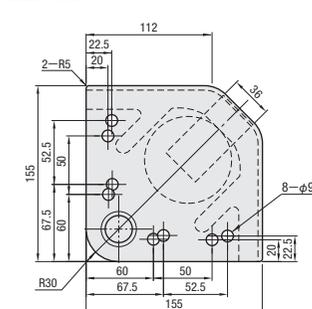



HCFT HCFTM HCFTD

No.8-500

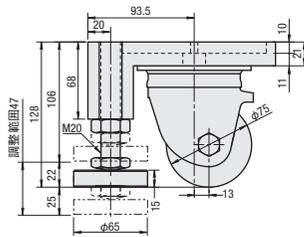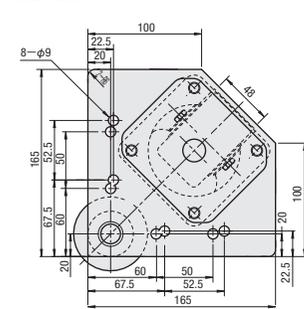

HCFTM

No.8-800

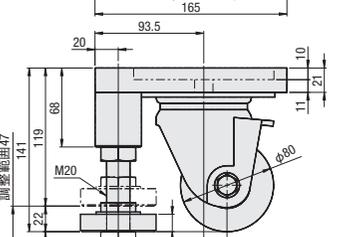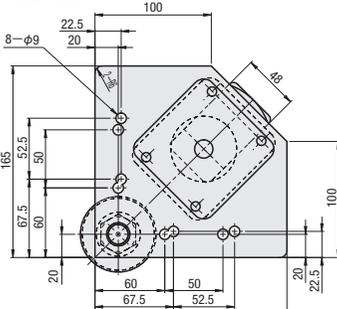

Ⓜ アジャスタボルトは上面から飛び出すことはありません。

Ⓜ アジャスタパッドの触れ角は、約±1.0°以内。

Ⓜ キャスタで移動する時は、アジャスタパッドの座を完全に引き上げてご利用ください。