

ALUMINUM FRAME AND PARTS FOR SLIDING DOOR

引戸用アルミフレーム部品

CADデータフォルダ名: 42_Frame_Unit

42
アルミ引戸
組立出荷
フレーム

引戸用アルミフレーム

HFHRF5-2020

HFHRF6-3030

HFHRT6-3030

板厚5mmパネル対応です。
M 材質 AGN01SS-T5
S 表面処理 アルマイト処理

スライドレール

HRLFL

板厚5mmパネル対応です。
M 材質 AGN01SS-T5
S 表面処理 アルマイト処理

取付プレート

HRLPL6 (スライドレールと支持フレームを結合)

HRLPL8

M 材質 SPPC
S 表面処理 ニクロムメッキ

スライドスペーサ

HRLSP

(スライドレール下側の2列または3列に挿入)

Type	材質	耐熱温度
HRLSP	ポリエチレン(黒)	-45~80℃

引戸用アルミフレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴ Lx Ly	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
HFHRF5-2020	50~4000	0.83	308	3.16×10 ⁴ 1.25×10 ⁴	280	960
HFHRF6-3030		1.43	528	7.18×10 ⁴ 4.13×10 ⁴	500	1,680
HFHRT6-3030		1.43	529	8.11×10 ⁴ 4.62×10 ⁴	500	1,680

スライドレール

型式	L 指定1mm単位	対応フレーム (シリーズ)	質量 kg/m	断面積 mm ²	¥基準単価/m
HRLFL	50~3000	HF56 HF58 HF58-45	0.716	265	870

取付プレート

型式 Type	No.	対応フレーム (シリーズ)	付属部品				¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~120
			ボルト	個数	ナット	個数		
HRLPL	6	HF56	CBM6-10	2	HNTT6-6	2	174	169
	8	HF58	CBM6-10	1	HNTT6-6	1	179	174
		HF58-45	CBM6-15*	1	HNTT8-6*	1		

スライドスペーサ

型式	長さ mm	¥基準単価		型式	長さ mm	¥基準単価 (30本セット)
		1~4コ	5~50			
HRLSP	2000	287	277	HRLSP-SET (30本セット)	2000	7,950 (1本265円)

*フレーム側への取付ボルト・ナット

Order 注文例

型式 L

HFHRF6-3030 - 1200

HRLFL - 300

HRLSP

HRLPL6

Delivery 出荷日

● HFHRF・HFHRT・HRLFL

1 日日出荷

● HRLPL

在庫品 翌日出荷

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

● HRLSP(-SET)

2 日日出荷

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

※注文時

※注文時

※注文時

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~120	121~
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

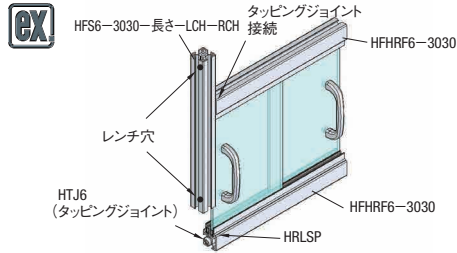


Alteration 追加加工

型式 L (追加加工)
 HFHRF6-3030-1500-TPW

2 日日出荷 ● HFHRF・HFHRTのみ適用


Alterations Code	タップ穴あけ	適用
Spec.	LTP	● HF56-2020・NFT5-2020・HF56-3030・NFT6-3030に適用
	RTP	
	TPW	
Type	タップ形状	
HFHRF5-2020	M5-深さ15	
HFHRF6-3030	M8-深さ24	
HFHRT6-3030	M8-深さ24	
¥/1Code		
	180	180 360

(HFHRF・HFHRT使用時)

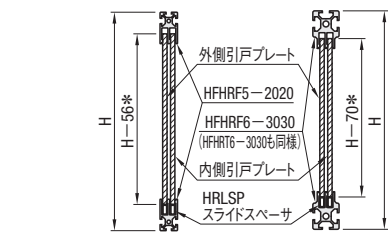

HFHRF5 *H寸が318以下の場合、H-60にて設計ください。
 HFHRF6・HFHRT6 *H寸が325以下の場合、H-74にて設計ください。

(HRLFL使用時)

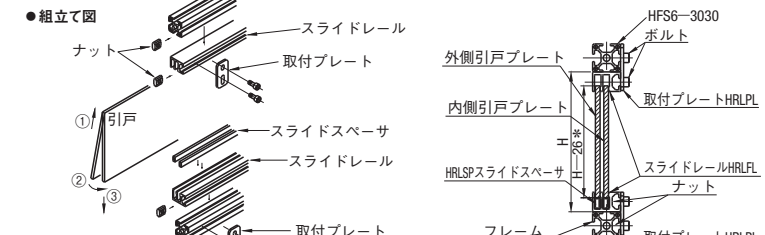

*H寸が300以下の場合、H-30にて設計ください。