

**新商品**

SAFETY FENCE SLIDE DOOR UNIT

# 安全柵 開き戸ユニット


—低ハイトタイプ、上下同パネルタイプ、上下別パネルタイプ—

安全柵ユニットの価格はミスマカタログ上のWOSにてご確認をお願いします

特長：ユニット型番で製作に必要な部品をまとめて発送いたします。


黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

■低ハイトタイプ

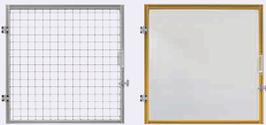

		左開き	右開き
部材出荷	シルバー	HFUAHL	HFUAHR
	黄色	HFUAHLY	HFUAHRY
組立出荷	シルバー	K-HFUAHL	K-HFUAHR
	黄色	K-HFUAHLY	K-HFUAHRY

- 本製品は図中央の扉部分のみのユニットです。図の左右に記載のある安全柵は付属しません。
- 型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものとなります。
- 組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属品アクセサリの取付けはお客様にて行うものとなります。
- フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細についてP.989。

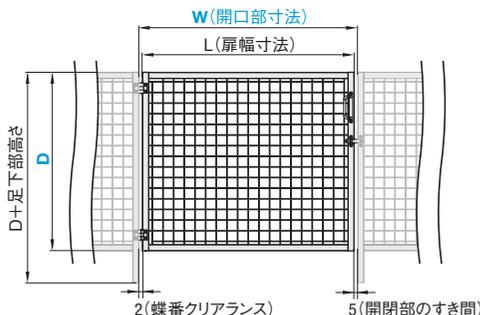


(図は左開き用)

RoHS 10

型式		選択		W (幅) 指定 1mm単位	D (高さ) 指定 1mm単位	L 扉幅寸法	フレーム 角数	構成部品					
Type	サイズ	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)					フェンスネット パネル	(A) 開き戸 フレーム	本体締結部品 ボルト	数量		
左開き HFUAHL (シルバータイプ)	右開き HFUAHR	6	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ベツト3mm透明)	300 ~ 1000	500 ~ 1030	W-7	フェンスネット黒 (FENP)	HFFS6-3030	SCB8-40	4		
K-HFUAHL (シルバータイプ組立出荷)	K-HFUAHR	8	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)					40	フェンスネット シルバー (FENM)	HFFS8-4040	SCB12-60	4
HFUAHLY (黄色タイプ)	HFUAHRY	6	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)					30	樹脂パネル	HFFSY6-3030	SCB8-40	4
K-HFUAHLY (黄色タイプ組立出荷)	K-HFUAHRY	8	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)					40		HFFSY8-4040	SCB12-60	4


●付属アクセサリの詳細は開き戸ユニット付属アクセサリ一覧をご確認ください P.2-061-2019

■上下同パネルタイプ

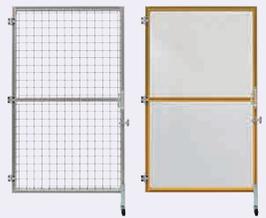

		左開き	右開き
部材出荷	シルバー	HFUBHL	HFUBHR
	黄色	HFUBHLY	HFUBHRY
組立出荷	シルバー	K-HFUBHL	K-HFUBHR
	黄色	K-HFUBHLY	K-HFUBHRY

- 本製品は図中央の扉部分のみのユニットです。図の左右に記載のある安全柵は付属しません。
- 型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものとなります。
- 組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属品アクセサリの取付けはお客様にてお願いします。
- フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細についてP.989。

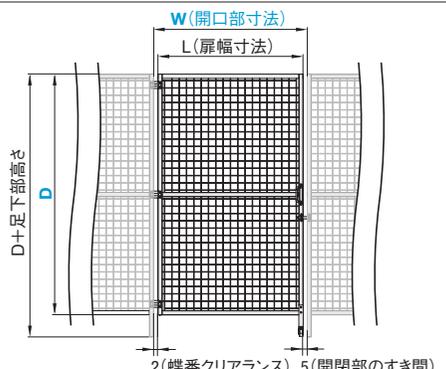

(図は左開き用)

RoHS 10

型式		選択		W (扉設置部 開口寸法) 指定 1mm単位	D (扉部高さ) 指定 1mm単位	L 扉幅寸法	フレーム 角数	構成部品						
Type	サイズ	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)					フェンスネット パネル	(A) 開き戸 フレーム	本体締結部品 ボルト	数量			
左開き HFUBHL (シルバータイプ)	右開き HFUBHR	6	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ベツト3mm透明)	300 ~ 1000	1000 ~ 2200	W-7	フェンスネット黒 (FENP)	HFFS6-3030	HFFH6-3030	SCB8-40	6		
K-HFUBHL (シルバータイプ組立出荷)	K-HFUBHR	8	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)					40	フェンスネット シルバー (FENM)	HFFS8-4040	HFFH8-4040	SCB12-60	6
HFUBHLY (黄色タイプ)	HFUBHRY	6	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)					30	樹脂パネル	HFFSY6-3030	HFFHY6-3030	SCB8-40	6
K-HFUBHLY (黄色タイプ組立出荷)	K-HFUBHRY	8	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)					40		HFFSY8-4040	HFFHY8-4040	SCB12-60	6

●付属アクセサリの詳細は開き戸ユニット付属アクセサリ一覧をご確認ください P.2-061-2019



Order 注文例	型式	フェンスネットパネル	W	D
	HFUAHL6	50B	W700	D800
	K-HFUBHR6	PET3	W800	D1650