

CADデータフォルダ名: 43_Pipe_Frames

RoHS10



型式	材質	板厚	S表面処理
PBLSS□	SAPH	2.6mm	三価クロメート

PBLSS1

PBLSS2


PBLSS3

PBLSS4

PBLSS5

PBLSS6

PBLSS7

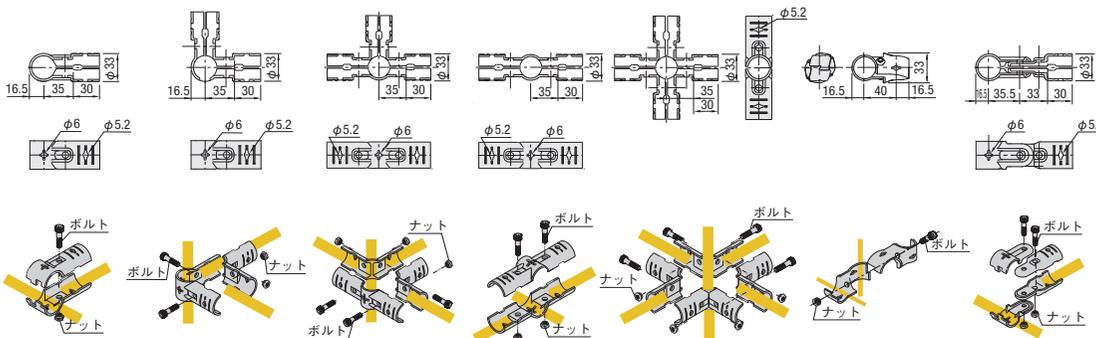

43
パイプフレーム

型式		質量 (g)	付属ボルト		¥基準単価
Type	No.		サイズ	数	
PBLSS	1	160	M6-25	1	285
	2	250		2	525
	3	325		3	770
	4	250		2	440
	5	400		4	1,050
	6	150		1	340
	7	260		2	570

■ステンレスパイプ用ジョイントの特長
パイプフレームと接する部分の突起形状を変更し、従来品に比べてステンレスパイプに使用した場合の保持力が高くなっています。(詳しくは、P935をご覧ください)



PBLSS1 (従来品) PBLSS1
①繰り返しご使用になりますと、突起がづぶれて締結力が弱くなる場合がありますのでご注意ください。

Order 注文例 **型式 PBLSS1** Delivery 出荷日 **在庫品 翌日出荷 P.133**
①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 **数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133**

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	21~200	大口
数量	1~20	21~200	201~
値引率	基準単価	5%	お見積り

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■インナーキャップ **JBS402S**

RoHS10 材質 ポリエチレン

型式	質量 (g)	¥基準単価 (1パック4個入り)
JBS402S	3	430

①1パック4個入りです。注文数をご確認ください。

Order 注文例 **型式 JBS402S** Delivery 出荷日 **在庫品 翌日出荷 P.133**
①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 **数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133**

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	21~200	大口
数量	1~20	21~200	201~
値引率	基準単価	10%	お見積り

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。