




SQUARE FUSED SILICA GLASS PLATES

石英ガラスプレート角・丸



■紫外領域で光透過率が非常に高い石英ガラスを1mm単位でご指定いただけます。


🔗カタログ規格外品はこちら **P.137**

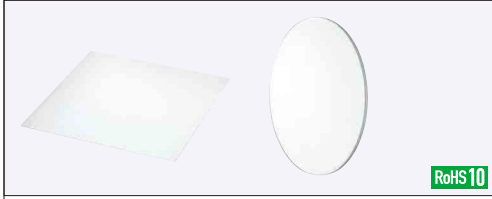

Type	形状	材質	耐熱温度	
			連続使用	最高使用
FGLKS	角タイプ	熔融透明石英ガラス	900度	1100度
FGLMS	丸タイプ			


🔴耐熱温度は使用条件等で大きく変わります。保証値ではありません。
🔴第一種、第二種压力容器や高圧ガス特定設備には使用できません。

■角タイプ

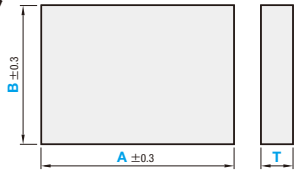

🔴A≥B 全周面取りC0.3~1.0

■丸タイプ

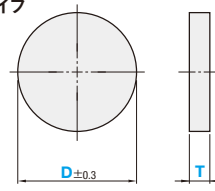

全周面取りC0.3~1.0

●寸公差 ±0.3

■角タイプ

型式	指定1mm単位		
	Type	T	B
FGLKS (角タイプ)	1	20~150	20~150
	2		
	3	20~300	20~300
	5		

■丸タイプ

型式	指定1mm単位	
	Type	D
FGLMS (丸タイプ)	1	20~150
	2	
	3	20~300
	5	



Order 注文例
型式 - A - B
FGLKS2 - 200 - 154
型式 - D
FGLMS1 - 150



Delivery 出荷日 **5** 日目出荷



Price 価格

■数量スライド価格 (🔴1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口		大口
数量	1~4	5~9	10~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

🔴表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■角タイプ

型式	指定1mm単位	¥基準単価				
		B 指定1mm単位				
FGLKS	1	20~50	11,600	—	—	—
		51~100	20,660	—	—	—
		101~150	29,860	43,200	—	—
	2	20~100	20,660	—	—	—
		101~150	29,860	43,200	—	—
		151~200	39,060	56,530	74,000	—
	3	201~250	47,600	69,860	78,000	86,620
		251~300	57,330	78,000	83,500	103,000
		251~300	57,330	78,000	83,500	103,000
	5	20~100	20,660	—	—	—
		101~150	29,860	43,200	—	—
		151~200	39,060	56,530	74,000	—

■丸タイプ

型式	指定1mm単位	¥基準単価			
		D 指定1mm単位			
FGLMS	1	18,660	41,460	—	—
	2	20,000	42,000	72,000	88,180
	3	20,660	43,200	74,000	90,000
	5	21,320	43,860	74,660	90,660
					127,930



Alteration 追加加工




型式 - A - B - (CR)
FGLKS2 - 200 - 180 - CR10

4コーナーのR加工	
Alterations	
Code	CR
Spec.	コーナーをR加工します。 [指定方法] CR10 R=指定5mm単位 🔴10≤A(B)-R(2R) 🔴5≤CR≤100 🔴角タイプのみ適用
¥/1Code	2000



Example 使用例

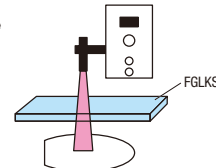

紫外線照射装置のカバーとして

🔴材質特性 **P.1029**

45 透明樹脂・ガラスプレート