

LED LINE LIGHTS - EMBEDDED



LEDバー照明 埋め込み

IP55


CADデータフォルダ名: 46_Led_Lighting



LEDR

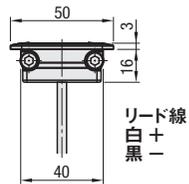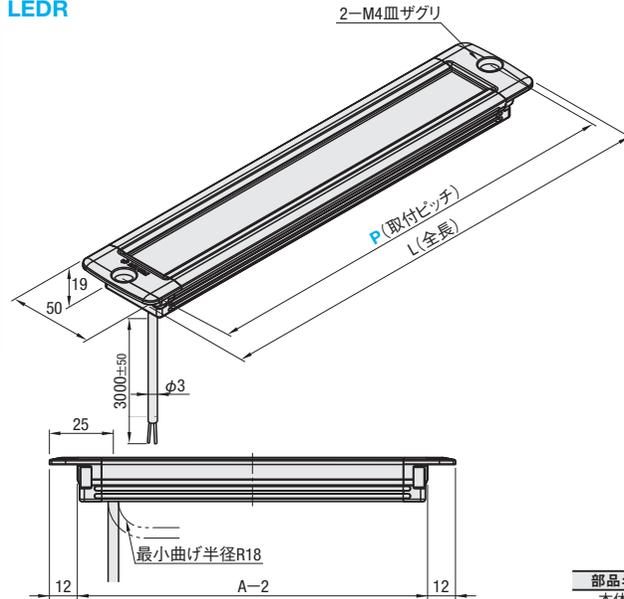

■パネル取付寸法

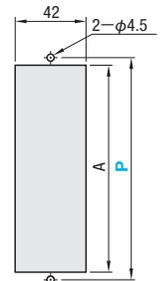

部品名	材質	表面処理
本体	アルミ	アルマイト処理
表面カバー	ポリカーボネート	霧面処理
両端部ボルト	SUS304	—
ケーブル	PVC	—

●ACアダプター・ON・OFFスイッチが必要な場合は、P.1104をご覧ください。
●調光できません。調光タイプはP.1073にてご確認ください。

型式 Type	P	色	L	A	照度 (ルクスlx)		光束効率 (lm/W)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	温度範囲 (°C)	色温度 (ケルビンK)	配光角度	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価	
					lx/0.5m	lx/1m									1~4コ	5~9	10~50
LEDR	200	W (白色)	215	193	410	110	10W~	DC24 ±10%	240	5.6	-10~45	5000	約110°	290	6,500	6,170	5,860
	360		375	353	710	220	20W~		480	11.2				495	9,600	9,120	8,660
	520		535	513	950	260	20W~		720	16.8				700	12,800	12,160	11,550
	680		695	673	1200	370	40W~		960	22.4				900	15,900	15,100	14,350

- 各項目の詳細については、P.1105の用語集を参照ください。
- ご注文時・取付時には、P.1106の「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
- LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。



Order
注文例
型式 色
LEDR200 W



Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example
使用例

■埋め込み例

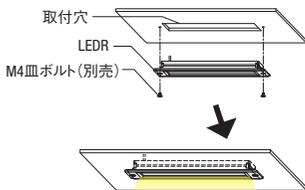

・パネルや天井などに取付穴を作り、埋め込む設置をする照明です。

・ケーブルも同時に埋め込まれ、露出しないため意匠性の向上にもつなびます。



・でっぱりは3mmになり、スペースのない装置内などにもご使用いただけます。

■取り付け方


- ・取り付けは、皿ボルト(別売)と六角ナット(別売)等を用いて固定してください。
- ・パネルや筐体への取り付け寸法に関しては、上記規格図をご確認ください。



■照度データ(参考値)

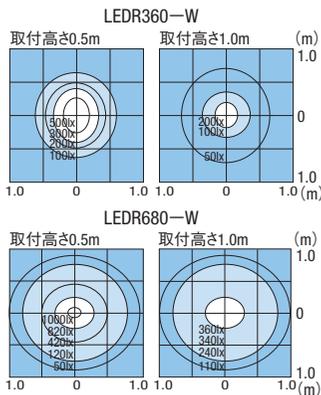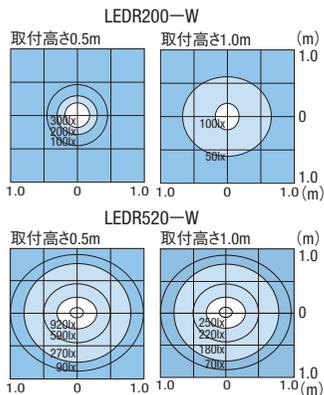

■発光スペクトル

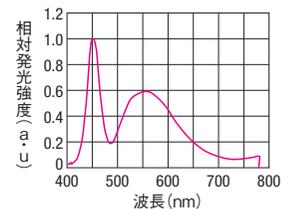

46 LED照明